

3 - ⑧ ふっ素クリップ

耐熱・耐薬品グレード




RoHS適合

色 乳白

材質 ポリふっ化ビニリデン(PVDF)

UL難燃グレード(主原料) UL94V-0

常時使用温度範囲 -50°C~+150°C

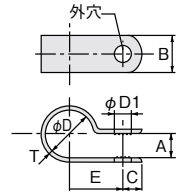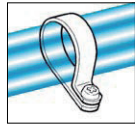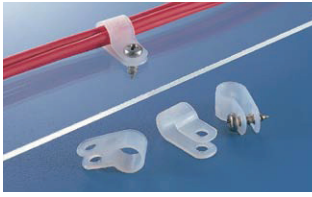

型番	Article-No.	固定時の内径	寸法(mm)							使用ビス	包装単位 *販売単位 (個)	ケース 入れ目 (個)
			φD	φD1	A	B	C	E	T			
AB-3N-PVDF	211-00196	4.5	5.3	4.3	4.8	9.5	4.8	10.3	1.1	M4	100	20,000
AB-4N-PVDF	211-00201	6.0	6.8	4.3	4.8	9.5	4.8	11.1	1.1	M4	100	20,000

3 - ⑨ マウントヘッド

標準グレード

屋内使用

RoHS適合


HFハロゲンフリー

色 乳白

材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40°C~+85°C

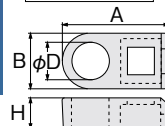

型番	Article-No.	寸法(mm)				使用 インシュロックタイ	使用 ビス	包装単位 *販売単位 (個)	ケース 入れ目 (個)
		A	B	φD	H				
FH18	151-61119	13.7	7.2	3.9	4.0	T18タイプまで	M3	100	10,000
FH30	151-61311	18.0	9.8	5.5	4.9	T30タイプまで	M5	100	5,000
FH50	151-61501	21.6	11.3	7.0	6.2	T50タイプまで	M6	100	5,000

3 - ⑩ クレードル

標準グレード

屋内使用

RoHS適合




HFハロゲンフリー

色 乳白

材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40°C~+85°C

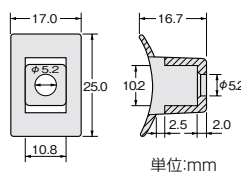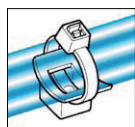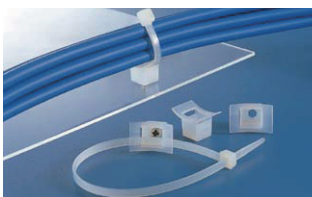

型番	Article-No.	使用 インシュロックタイ	使用 ビス	包装単位 *販売単位 (個)	ケース 入れ目 (個)
LKC	151-00557	T120タイプまで	M4	100	5,000

3 - ⑪ Lクリップ

標準グレード

屋内使用

RoHS適合

HFハロゲンフリー

色 黄


材質 66ナイロン

常時使用温度範囲 -40°C~+85°C



間仕切り部内や床スラブ下の配線支持固定具です。座面に電線が触れないようにL字型に設計されています。また、絶縁性に優れた材質を用いているため、電線の経年劣化による漏電を未然に防ぎます。横設置だけでなく、縦設置、または、360度自在に向きを変えて固定可能です。インシュロックタイ併用タイプと、被覆番線併用タイプの他に、被覆番線とM4のビスが付いている製品をご用意しています。

HSS-Cは、床スラブ下配線支持用にはご使用いただけません。HSS-AとHSS-Bには、ビスは付属していません。

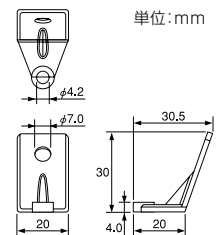

型番	Article-No.	内容	使用ビス	許容静荷重 N (kgf)	包装単位 *販売単位 (個)
受 HSS-A	151-00636	インシュロックタイAB200-W付き	木:M3.5mm 軽鉄:M4mm Aピン:φ4mm	29 (2.96)	500
HSS-B	151-00637	被覆番線(長さ:240mm 幅:4mm)付き		29 (2.96)	500
HSS-C	151-00638	被覆番線(長さ:240mm 幅:4mm) M4ビス付き	-	29 (2.96)	500

受注生産品

F
配線固定
アクセサリ

マウントベース

接着タイプ

ビス止めタイプ

スナップ止め
タイプ

ダクト用
その他
アクセサリ

ヘラフック