

4 - ① プッシュマウント

標準グレード

屋内使用

RoHS適合


HFハロゲンフリー

色 乳白


材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40°C~+85°C

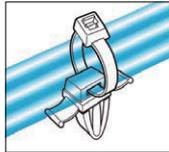

特許第4304060号登録済み。

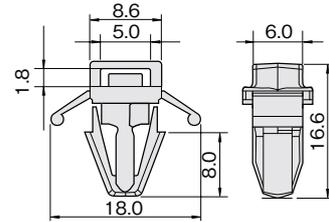

単位:mm

型番	Article-No.	使用インシュロックタイ	最大取付穴径φ(mm)	最小取付穴径φ(mm)	最大取付板厚(mm)	包装単位*販売単位(個)	ケース入れ目(個)
PM7	151-00574	T60タイプまで	7.5	6.0	2.6	100	10,000

4 - ② プッシュマウント

標準グレード

屋内使用


RoHS適合

色 白


材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40°C~+85°C

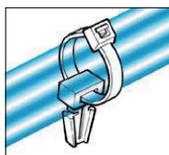

UL規格認定品
E64139

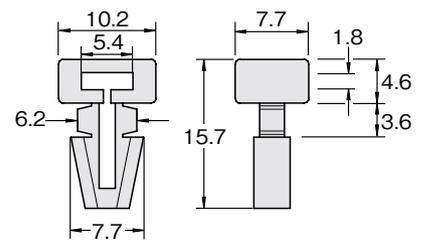

単位:mm

型番	Article-No.	使用インシュロックタイ	取付穴径φ(mm)	最大取付板厚(mm)	包装単位*販売単位(個)	ケース入れ目(個)
TM1SF	151-40106	T60タイプまで	6.3	3.2	100	10,000

4 - ③ プッシュマウント

標準グレード

屋内使用

RoHS適合


HFハロゲンフリー

色 黒

材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40°C~+85°C

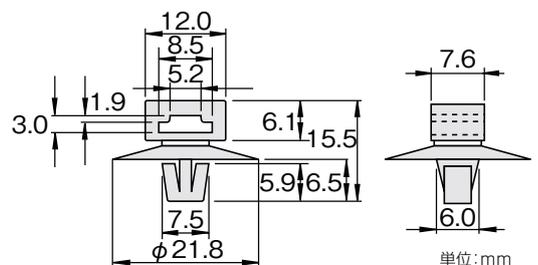

単位:mm

型番	Article-No.	使用インシュロックタイ	最大取付穴径φ(mm)	最大取付板厚(mm)	包装単位*販売単位(個)	ケース入れ目(個)
SFC3	151-01906	T120タイプまで	6.4	1.8	100	10,000

F配線固定
アクセサリ

マウントベース

接着タイプ

ビス止めタイプ

スナップ止め
タイプ

ダクト用
その他

ヘラフック