


# 5 スナップ止めタイプ

取付穴に差込み、固定

## ファーツリーマウント®



ヘラマンタイトンの独自のファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。貫通穴、メネジ両方にご使用いただけます。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃の侵入も防ぎやすくします。

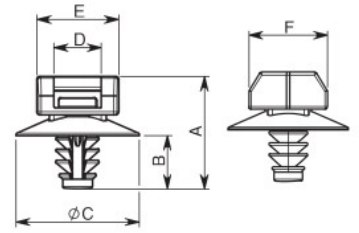

インシュロックタイとの組み合わせ製品(2ピース)のファーツリーマウント付きタイプもご用意しております(P112~113)。

FT3	FT4	FT6	FT7	FT9J	FT11

**標準グレード**

**屋内使用**

色 乳白

材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40℃~+85℃



Article-No.	型番	寸法(mm)						取付板厚 (mm)	取付穴径 φ(mm)	使用インシュロックタイ	適用 メネジ	販売単位(個)	
		A	B	φC	D	E	F					袋	ケース
151-00809	<b>FT3</b>	10.2	4.0	13.0	4.2	8.3	6.5	1.5~3.0	M3	T40タイプまで	M3	100	10,000
151-00604	<b>FT4</b>	11.8	5.6	13.0	5.0	8.6	8.5	1.0~3.0	3.3~4.0	T50Rまで	M4	100	10,000

**耐熱グレード**

**高温環境下**

色 黒

材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) FT6:UL94HB  
FT7:UL94V-2

常時使用温度範囲 -40℃~+105℃



Article-No.	型番	寸法(mm)						取付板厚 (mm)	取付穴径 φ(mm)	使用インシュロックタイ	適用 メネジ	販売単位(個)	
		A	B	φC	D	E	F					袋	ケース
151-00938	<b>FT6</b>	13.8	7.5	16.0	5.0	11.6	9.0	0.75~3.0	6.4~7.1	T60タイプまで	M8	100	10,000
151-00939	<b>FT7</b>	18.9	12.7	15.8	5.0	11.6	9.0	0.8~7.0	6.5~7.0	T60タイプまで	M8	100	10,000

マウントベース

接着タイプ

ビス止めタイプ

ボルト止めタイプ

スナップ止めタイプ

特殊用途固定具

ホースクランプ