

1

13 プッシュマウントタイ® (矢じりタイプ・オンセット)

車材燃試


(該当型番:P30)

結束したハーネスが取り付け穴の真上で固定されるため、位置決めが容易

対象穴径 φ7mm

RoHS適合


HFハロゲンフリー

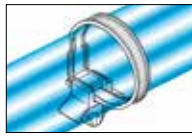

ウイング(支持翼) 付きタイプのプッシュマウントタイのオンセットタイプです。パネル穴へ差し込んで固定する際、配線を取り付け穴の真上で固定できます。また、結束後セレーションが外側に出るアウトサイドセレーションのため、被覆の柔らかい電線結束に適しています。

付番	材質	グレード	UL難燃グレード (主原料)	色	使用温度範囲
なし	66ナイロン	標準	UL94V-2	乳白	-40℃~+85℃
-W		耐候	UL94V-2	黒	-40℃~+85℃
-HS		耐熱	UL94V-2	薄緑*1	-40℃~+110℃
-HR	46ナイロン	耐熱	UL94V-2	ベージュ*2	-40℃~+130℃

*1:温度・湿度で、乳白色から薄青色を経て、薄緑色に変化していきます。
*2:樹脂中の耐熱剤の状態によって、色調が変化します。

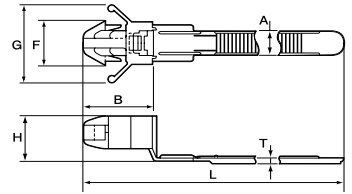

Article-No.	型番	結束径 φ(mm)	寸法(mm)							取付 パネル厚 (mm)	取付穴径 φ(mm)	ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位(本)		適用 工具
			全長L	幅A	B	F	G	H	T				袋	ケース	
126-00058	OS130	1.6~20.0	130	5.0	13.3	9.0	16.0	9.2	1.1	0.6~2.6	6.8~7.2	147 (14.99)	100	5,000	5*3
126-00059	OS130-HS	1.6~20.0	130	5.0	13.3	9.0	16.0	9.2	1.1	0.6~2.6	6.8~7.2	147 (14.99)	100	5,000	5*3
126-00060	OS130-W	1.6~20.0	130	5.0	13.3	9.0	16.0	9.2	1.1	0.6~2.6	6.8~7.2	147 (14.99)	100	5,000	5*3
126-00061	OS190	1.6~40.0	190	5.0	13.3	9.0	16.0	9.2	1.1	0.6~2.6	6.8~7.2	147 (14.99)	100	5,000	5*3
126-00063	OS190-HS	1.6~40.0	190	5.0	13.3	9.0	16.0	9.2	1.1	0.6~2.6	6.8~7.2	147 (14.99)	100	5,000	5*3
126-00062	OS190-HR	1.6~40.0	190	5.0	13.3	9.0	16.0	9.2	1.1	0.6~2.6	6.8~7.2	147 (14.99)	100	5,000	5*3
126-00064	OS190-W	1.6~40.0	190	5.0	13.3	9.0	16.0	9.2	1.1	0.6~2.6	6.8~7.2	147 (14.99)	100	5,000	5*3

*3:工具5(MK9RE-F)は専用の口金をご使用ください。

パネル固定用
結束バンド

プッシュマウント
ファーツリ
マウント一覧表

対象穴径
φ3.5~φ5

対象穴径
φ7

対象穴径
φ9~φ11

角穴
楕円穴用

防水
クリップタイ

ファーツリ
マウント付き

スタッドボルト
固定/レフトタイ

エッジクリップ
付きタイ

マウンティング
タイ止め固定

ボタン
ヘッドタイ

1

14 プッシュマウントタイ® (ファーツリーマウント・オンセット)

車材燃試


(該当型番:P30)

一本で幅広い板厚に対応し、部品点数の削減に貢献

対象穴径 φ7mm

RoHS適合


HFハロゲンフリー

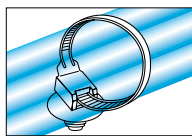

広い範囲の板厚に対応するファーツリーマウント形状のため、部品点数の削減に貢献します。パネル穴へ差し込んで固定する際、ハーネスを取り付け穴の真上で固定できるオンセットタイプです。OS170-FT7-LH、OS170-FT7-LH-HSWの「LH」は「Long Head」の意味で、結束工具で締め付け、切断をする際、バンドの切り残し部がヘッド内に収まるように設計されており、切れ端が残らず、より安全性に優れます。

付番	材質	グレード	UL難燃グレード (主原料)	色	使用温度範囲
なし	66ナイロン	標準	UL94V-2	黒	-40℃~+85℃
-HS		耐熱	UL94V-2	薄緑*1	-40℃~+110℃
-HSW		耐熱・耐候	UL94V-2	黒	-40℃~+110℃

*1:温度・湿度で、乳白色から薄青色を経て、薄緑色に変化していきます。

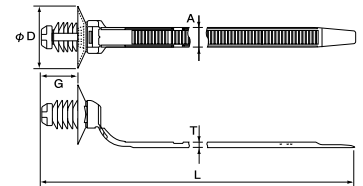

Article-No.	型番	結束径 φ(mm)	寸法(mm)						取付 パネル厚 (mm)	取付穴径 φ(mm)	ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位(本)		適用 工具
			全長L	幅A	B	φD	G	T				袋	ケース	
157-00017	OS170-FT7	1.6~30.0	170	5.3	15.5	16.0	9.9	1.4	0.6~4.5	6.8~7.2	147 (14.99)	100	2,500	5*3
157-00018	OS170-FT7-HS	1.6~30.0	170	5.3	15.5	16.0	9.9	1.4	0.6~4.5	6.8~7.2	147 (14.99)	100	2,500	5*3
157-00019	OS170-FT7-LH	1.6~30.0	170	5.3	16.9	16.0	9.9	1.4	0.6~4.5	6.8~7.2	147 (14.99)	100	2,500	5*3
157-00122	OS170-FT7-LH-HSW	1.6~30.0	170	5.3	16.9	16.0	9.9	1.4	0.6~4.5	6.8~7.2	147 (14.99)	100	2,500	5*3

*3:工具5(MK9RE-F)は専用の口金をご使用ください。

受注生産品