

1

23 ファーツリーマウント付きタイ (インサイドセレーション)

インシュロックタイとの組み合わせ製品 (2ピース)

耐熱グレード

高温環境下


色 黒 材質 66ナイロン UL難燃グレード(主原料) UL94V-2*1 常時使用温度範囲 -40℃~+105℃ RoHS適合 HFハロゲンフリー



ファーツリー (もみの木の意味) マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応し、貫通穴とメネジ(タップ穴) に固定可能*2なため、部品点数の削減に貢献します。

*1: T30RFT5-HSB, T30RFT6-HSB, T50RFT5-HSB, T50RFT6-HSBはUL94HBです。

*2: FT3, FT8タイプは除く。

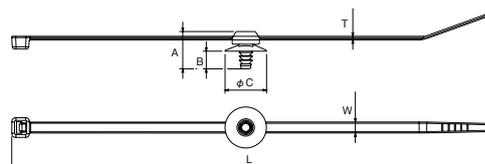

Article-No.	型番	最大結束径φ(mm)	寸法(mm)					φC (mm)	取付パネル厚 (mm)	取付穴径 φ(mm)	適用メネジ	ループ引張強度 (最小値) N(kgf) ※インシュロックタイの値	販売単位 (本)	適用工具
			全長 L	幅 W	T	A	B							
T30														
156-00341	T30RFT5-HSB	31.0	152	3.5	1.2	13.2	6.9	16.0	0.7~3.0	4.5~5.0	M6	135 (13.77)	100	1, 2, 4, 5
156-00342	T30RFT6-HSB	31.0	152	3.5	1.2	13.8	7.5	16.0	0.75~3.0	6.4~7.1	M8	135 (13.77)	100	1, 2, 4, 5
T50														
156-00343	T50RFT5-HSB	45.0	202	4.6	1.2	13.2	6.9	16.0	0.7~3.0	4.5~5.0	M6	225 (22.94)	100	1, 2, 4, 5
156-00344	T50RFT6-HSB	45.0	202	4.6	1.2	13.8	7.5	16.0	0.75~3.0	6.4~7.1	M8	225 (22.94)	100	1, 2, 4, 5
156-00345	T50RFT7-HSB	45.0	202	4.6	1.2	18.9	12.7	15.8	0.8~7.0	6.5~7.0	M8	225 (22.94)	100	1, 2, 4, 5
156-00346	T50RFT8-HSB	45.0	202	4.6	1.2	17.4	11.5	16.0	0.8~6.0	7.7~8.0	貫通穴専用	225 (22.94)	100	1, 2, 4, 5
156-00347	T50RFT10-HSB	45.0	202	4.6	1.2	18.5	12.2	18.2	0.8~5.0	9.7~10.0	M12	225 (22.94)	100	1, 2, 4, 5
156-00348	T50LFT7-HSB	100	383	4.8	1.5	18.9	12.7	15.8	0.8~7.0	6.5~7.0	M8	225 (22.94)	50	1, 2, 4, 5
156-00349	T50LFT8-HSB	100	383	4.8	1.5	17.4	11.5	16.0	0.8~6.0	7.7~8.0	貫通穴専用	225 (22.94)	50	1, 2, 4, 5
156-00350	T50LFT10-HSB	100	383	4.8	1.5	18.5	12.2	18.2	0.8~5.0	9.7~10.0	M12	225 (22.94)	50	1, 2, 4, 5

耐熱・耐候グレード

高温・屋外環境下

車材燃試

(該当型番:P30)

色 黒 材質 66ナイロン UL難燃グレード(主原料) UL94V-2*3 常時使用温度範囲 -40℃~+110℃ RoHS適合 HFハロゲンフリー

*3: T120RFT11-HSWは、UL94HBです。

Article-No.	型番	最大結束径φ(mm)	寸法(mm)					φC (mm)	取付パネル厚 (mm)	取付穴径 φ(mm)	適用メネジ	ループ引張強度 (最小値) N(kgf) ※インシュロックタイの値	販売単位 (本)	適用工具
			全長 L	幅 W	T	A	B							
T18														
156-00338	T18RFT3-HSW	20.0	100	2.5	1.1	10.2	4.0	13.0	1.5~3.0	M3	M3	80 (8.16)	100	1, 2, 3
156-00339	T18RFT4-HSW	20.0	100	2.5	1.1	11.8	5.6	13.0	1.0~3.0	3.3~4.0	M4	80 (8.16)	100	1, 2, 3
T30														
156-00340	T30RFT4-HSW	31.0	152	3.5	1.2	11.8	5.6	13.0	1.0~3.0	3.3~4.0	M4	135 (13.77)	100	1, 2, 4, 5
T120														
156-00351	T120RFT11-HSW	95.0	380	7.6	1.8	16.5	8.2	16.0	0.8~4.5	6.5~7.0	M8	535 (54.56)	50	4, 6, 7

パネル固定用
結束バンド

ブッシュマウント、
ファーツリー
マウント一覧表

対象穴径
φ3.5~φ5

対象穴径
φ7

対象穴径
φ9~φ11

角穴、
楕円穴用

防水
クリップタイ

ファーツリー
マウント付き

スタッドボルト
固定/レールタイ

エッジクリップ
付きタイ

マウンティング
タイ止め固定

ボタン
ヘッドタイ