


5 スナップ止めタイプ

取付穴に差込み、固定

ファーツリーマウント®



ヘラマンタイトンの独自のファーツリー（もみの木の意味）形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。貫通穴、メネジ両方にご使用いただけます。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。

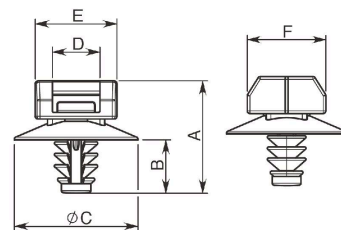

インシュロックタイとの組み合わせ製品（2ピース）のファーツリーマウント付きタイもご用意しております（P102～103）。

FT3	FT4	FT6	FT7	FT11

標準グレード

屋内使用

UL規格認定品 車材燃試 RoHS適合
(該当型番:P27～28) (該当型番:P32) HFハロゲンフリー

色 乳白 材質 66ナイロン UL難燃グレード(主原料) UL94V-2 常時使用温度範囲 -40℃～+85℃

Article-No.	型番	寸法(mm)						取付パネル厚 (mm)	適用穴径 φ(mm)	使用インシュロックタイ	適用 メネジ	販売単位(個)	
		A	B	φC	D	E	F					袋	ケース
151-00809	FT3	10.2	4.0	13.0	4.2	8.3	6.5	1.5～3.0	M3	T40タイプまで	M3	100	10,000
151-00604	FT4	11.8	5.6	13.0	5.0	8.6	8.5	1.0～3.0	3.3～4.0	T50Rまで	M4	100	10,000

耐熱グレード

高温環境下

RoHS適合 HFハロゲンフリー

色 黒 材質 66ナイロン UL難燃グレード(主原料) FT6:UL94HB FT7:UL94V-2 常時使用温度範囲 -40℃～+105℃

Article-No.	型番	寸法(mm)						取付パネル厚 (mm)	適用穴径 φ(mm)	使用インシュロックタイ	適用 メネジ	販売単位(個)	
		A	B	φC	D	E	F					袋	ケース
151-00938	FT6	13.8	7.5	16.0	5.0	11.6	9.0	0.75～3.0	6.4～7.1	T60タイプまで	M8	100	10,000
151-00939	FT7	18.9	12.7	15.8	5.0	11.6	9.0	0.8～7.0	6.5～7.0	T60タイプまで	M8	100	10,000

耐熱・耐候グレード

高温・屋内外環境下

車材燃試 RoHS適合
(該当型番:P32) HFハロゲンフリー

色 黒 材質 66ナイロン UL難燃グレード(主原料) UL94HB 常時使用温度範囲 -40℃～+110℃

Article-No.	型番	寸法(mm)						取付パネル厚 (mm)	適用穴径 φ(mm)	使用インシュロックタイ	適用 メネジ	販売単位(個)	
		A	B	φC	D	E	F					袋	ケース
151-00575	FT11	16.5	8.2	16.0	7.9	12.0	11.0	0.8～4.5	6.5～7.0	T120タイプまで	M8	100	10,000

マウントベース

接着タイプ

ボルト止めタイプ

スナップ止めタイプ

ダクト、アルミフレーム用

ホースクランプ