


■ コントクト


細線用雄端子

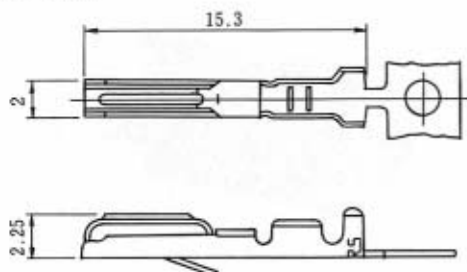

めっき：ニッケル下地部分金めっき

適用電線	HRS No.	製品番号	形状	単位	RoHS
AWG#24~28	CL221-0103-0-12	QR/P1-PC2A-111 (12)	バラ	100本	○
	CL221-0107-1-12	QR/P1-PC2A-211 (12)	連続状	5,000本	


細線用雌端子

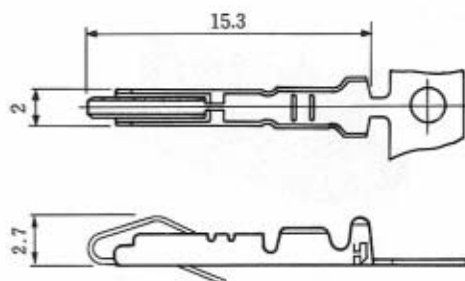


めっき：ニッケル下地部分金めっき

適用電線	HRS No.	製品番号	形状	単位	RoHS
AWG#24~28	CL221-0105-6-12	QR/P1-SC2A-111 (12)	バラ	100本	○
	CL221-0109-7-12	QR/P1-SC2A-211 (12)	連続状	5,000本	

◆ パネル取り付け寸法図 QR/P4-※P-C

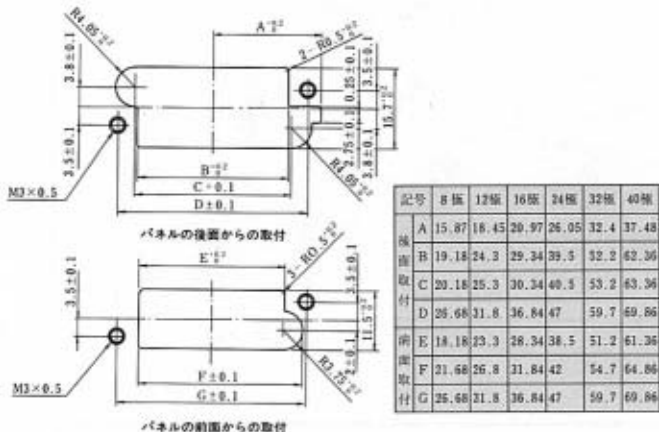

QR/P4-※S-C

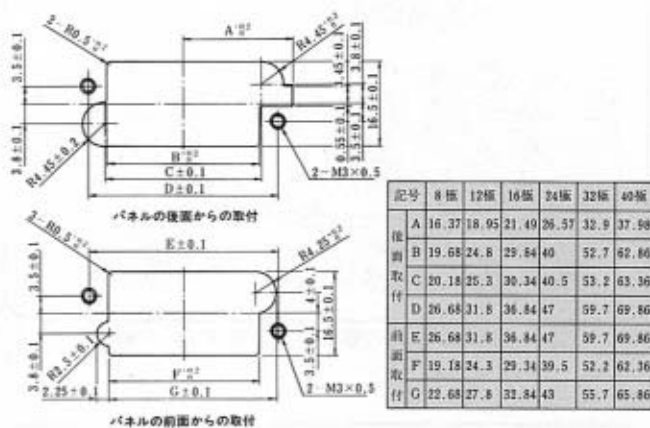

◆ 適用工具



手動圧着工具



自動圧着機
圧着機本体CM-105
CL901-0005-4

種類	HRS No.	製品番号	適用端子
手動圧着工具	CL250-0021-3	TC-QR/P1-PC2B	QR/P1-PC2B-121
	CL250-0016-3	TC-QR/P1-PC2A	QR/P1-PC2A-111
	CL250-0023-9	TC-QR/P1-SC2B	QR/P1-SC2B-121
	CL250-0018-9	TC-QR/P1-SC2A	QR/P1-SC2A-111
自動圧着機用 アプリケーションタ	CL901-2530-5	AP105-QR/P1-2B-2	QR/P1-PC2B-221
			QR/P1-SC2B-221
	CL901-2528-3	AP105-QR/P1-2A-1	QR/P1-SC2A-211 QR/P1-PC2A-211
引抜工具	CL250-0029-5	TC-QR/P4-21	QR/P1-SC2-PC2