



● L曲がりレセプタクル (フランジタイプ)

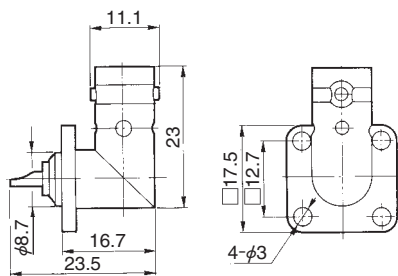


製品番号	HRS No.	取付穴寸法図	RoHS
BNC-LR(40)	CL302-0020-5-40	1-11	○


● L曲がりレセプタクル (プリント基板実装タイプ)

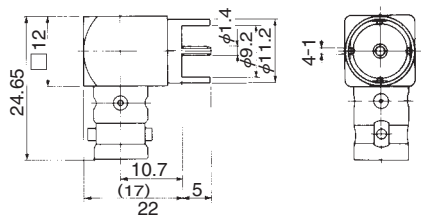

製品番号	HRS No.	取付穴寸法図	RoHS
BNC-LR-PC(40)	CL302-0242-7-40	6-1	○

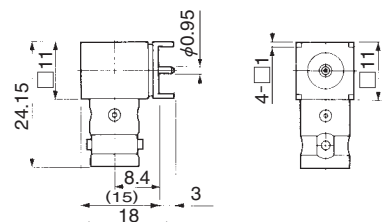


製品番号	HRS No.	取付穴寸法図	RoHS
BNC-LR-PC-1(40)	CL302-0262-4-40	7-1	○

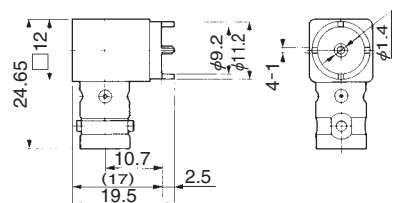

製品番号	HRS No.	取付穴寸法図	RoHS
BNC-LR-PC-3(40)	CL302-0276-9-40	6-1	○


■ プラグレセプタクル (ナット止めタイプ)

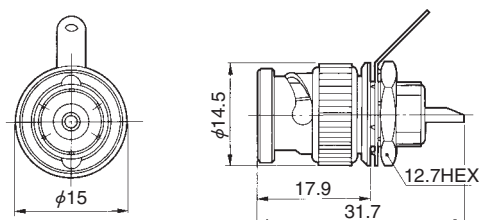

※嵌合部の形状はプラグとなります。

製品番号	HRS No.	取付穴寸法図	RoHS
BNC-BPR-3(40)	CL302-0249-6-40	2-1	○

■ アースラグ端子

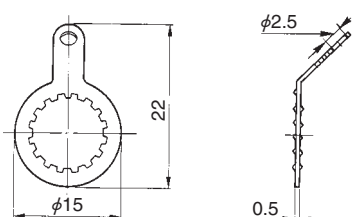

製品番号	HRS No.	備考	RoHS
BNC-EL	CL302-0079-8	アースラグ端子	○