

●黄銅スペーサー (六角・薄板ネジ込取付用) ●Brass spacer (Hexagonal) for thin plate fastening ●黄銅隔離柱 (六角 薄板螺丝固定用)

スペーサー  
の選定

- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー
- 7 エコスペーサー
- 8 アルミスペーサー
- 9 ベークスペーサー
- 10 ナイロン/ニススペーサー
- 11 ピークスペーサー
- 12 ABSスペーサー
- 13 LED取付スペーサー
- 14 D-Sub取付スペーサー
- 15 PTFEスペーサー
- 16 セラミックス/ガラススペーサー
- 17 チタンスペーサー
- 18 ポリカーボネートスペーサー
- 19 ガラエボスペーサー
- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペース端子取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックスパーツ
- 34 インサートナット
- 35 ローレットツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂ワッシャー
- 41 金属ワッシャー
- 42 樹脂ブッシュ
- 43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー

仕様

- ・材質/快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
- ・処理/ニッケルメッキ (Ni)
- ・RoHS対応製品



PSB-2600E (M=2.6 ピッチ0.45)	L	品番	ℓ <sub>1</sub>	L	品番	ℓ <sub>1</sub>	L	品番	ℓ <sub>1</sub>
	5	PSB-2605E	3.5	9.5	PSB-2609.5E	5			
	5.5	PSB-2605.5E	3.5	10	PSB-2610E	5			
	6	PSB-2606E	4	11	PSB-2611E	5			
	6.5	PSB-2606.5E	4	12	PSB-2612E	5			
	7	PSB-2607E	5	12.5	PSB-2612.5E	5			
	7.5	PSB-2607.5E	5	13	PSB-2613E	5			
	8	PSB-2608E	5	14	PSB-2614E	5			
	8.5	PSB-2608.5E	5	15	PSB-2615E	5			
	9	PSB-2609E	5						

ご注文個数 50個～

PSB-300E (M=3 ピッチ0.5)	L	品番	ℓ <sub>1</sub>	L	品番	ℓ <sub>1</sub>	L	品番	ℓ <sub>1</sub>
	5	PSB-305E	3.5	9.5	PSB-309.5E	6			
	5.5	PSB-305.5E	3.5	10	PSB-310E	6			
	6	PSB-306E	4	11	PSB-311E	6			
	6.5	PSB-306.5E	4	12	PSB-312E	6			
	7	PSB-307E	5	12.5	PSB-312.5E	6			
	7.5	PSB-307.5E	5	13	PSB-313E	6			
	8	PSB-308E	6	14	PSB-314E	6			
	8.5	PSB-308.5E	6	15	PSB-315E	6			
	9	PSB-309E	6						

ご注文個数 50個～


用途



## PSB ●薄板ネジ込取付用スペーサー

PSBスペーサーは取付相手が薄板で、板にネジを立て、直接取付けるためにオネジに特殊形状を施工したスペーサーです。

### 薄板にスペーサーを取付ける従来の設計

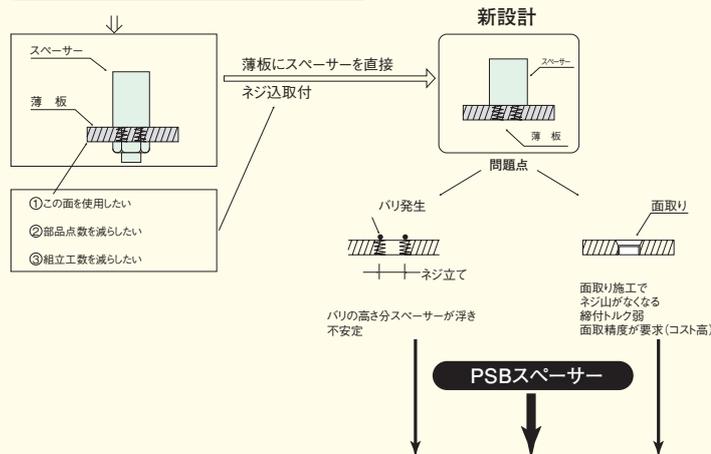

### PSBスペーサーの締付トルク(参考値)

締付相手板・材質 / SPC (鉄)  
単位kg/cm<sup>2</sup>

板厚	品番	破断トルク	使用トルク
1.2	PSB-2600E	3.0	2.5
2	PSB-300E	7.5	5

### 設計上の注意

1. 板の下孔径は大きくならない様
2. バリは高くならない様
3. ネジゆるむには防止液を施工

板厚、材質が異なる時はサンプル提供しますのでテスト後使用下さい。(特注品も受注します)