

ASF-E

●スチールスパーサー（六角） ●Steel spacer (Hexagonal) trivalent chromium chromate ●钢铁隔离柱（六角）

スパーサー
の選定


- 1 黄銅スパーサー
2 ジュラコンスパーサー
3 ステンレススパーサー
4 スチールスパーサー
5 PPSスパーサー
6 PBTスパーサー
7 エコスパーサー
8 アルミスパーサー
9 ベークスパーサー
10 ナイロン・ニススパーサー
11 ビークスパーサー
12 ABSスパーサー
13 LED取付スパーサー
14 D-Sub取付スパーサー
15 PTFEスパーサー
16 セラミックス・ガラススパーサー
17 チタンスパーサー
18 ポリカーボネートスパーサー
19 ガラエボスパーサー
20 ピンヘッダー
21 チェック端子
22 多用途端子
23 中継端子
24 調整部品用端子
25 ラグ端子
26 ジャンパー
27 電源端子
28 スペース端子取付台
29 ケーブル端子
30 回路切替端子
31 段重ね端子
32 電池ホルダー
33 セラミックスパーツ
34 インサートナット
35 ローレットツマミ・ナット
36 精密シャフト
37 全ネジ
38 光ファイバー保護チューブ
39 ばねポスト
40 樹脂ワッシャー
41 金属ワッシャー
42 樹脂ブッシュ
43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー

仕 様

- ・材 質／快削鋼（SUM）
・処 理／三価クロムクロメート処理
・RoHS対応製品



ASF-2600E (M=2.6 ピッチ0.45)											
L	品 番	ℓ ₁		L	品 番	ℓ ₁		L	品 番	ℓ ₁	
3	ASF-2603E	全ネジ		9.5	ASF-2609.5E	全ネジ		19	ASF-2619E	5	
3.5	ASF-2603.5E	//		10	ASF-2610E	//		20	ASF-2620E	5	
4	ASF-2604E	//		11	ASF-2611E	//		21	ASF-2621E	5	
4.5	ASF-2604.5E	//		12	ASF-2612E	//		22	ASF-2622E	5	
5	ASF-2605E	//		12.5	ASF-2612.5E	//		23	ASF-2623E	5	
5.5	ASF-2605.5E	//		13	ASF-2613E	全ネジ		24	ASF-2624E	5	
6	ASF-2606E	//		14	ASF-2614E	5		25	ASF-2625E	5	
6.5	ASF-2606.5E	//		15	ASF-2615E	5		26	ASF-2626E	5	
7	ASF-2607E	//		16	ASF-2616E	5		27	ASF-2627E	5	
7.5	ASF-2607.5E	//		16.5	ASF-2616.5E	5		28	ASF-2628E	5	
8	ASF-2608E	//		17	ASF-2617E	5		29	ASF-2629E	5	
8.5	ASF-2608.5E	//		17.5	ASF-2617.5E	5		30	ASF-2630E	5	
9	ASF-2609E	全ネジ		18	ASF-2618E	5					

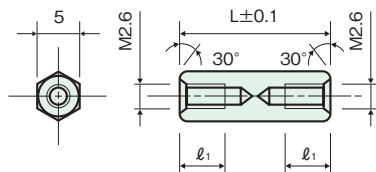

ご注文個数 50個～

ASF-300E (M=3 ピッチ0.5)											
L	品 番	ℓ ₁		L	品 番	ℓ ₁		L	品 番	ℓ ₁	
3	ASF-303E	全ネジ		13	ASF-313E	全ネジ		26	ASF-326E	6	
3.5	ASF-303.5E	//		13.5	ASF-313.5E	//		27	ASF-327E	6	
4	ASF-304E	//		14	ASF-314E	//		28	ASF-328E	6	
4.5	ASF-304.5E	//		14.5	ASF-314.5E	//		29	ASF-329E	6	
5	ASF-305E	//		15	ASF-315E	//		30	ASF-330E	6	
5.5	ASF-305.5E	//		15.5	ASF-315.5E	全ネジ		35	ASF-335E	6	
6	ASF-306E	//		16	ASF-316E	6		40	ASF-340E	6	
6.5	ASF-306.5E	//		16.5	ASF-316.5E	6		45	ASF-345E	6	
7	ASF-307E	//		17	ASF-317E	6		50	ASF-350E	6	
7.5	ASF-307.5E	//		17.5	ASF-317.5E	6		55	ASF-355E	6	
8	ASF-308E	//		18	ASF-318E	6		60	ASF-360E	6	
8.5	ASF-308.5E	//		18.5	ASF-318.5E	6		65	ASF-365E	6	
9	ASF-309E	//		19	ASF-319E	6		70	ASF-370E	6	
9.5	ASF-309.5E	//		19.5	ASF-319.5E	6		75	ASF-375E	6	
10	ASF-310E	//		20	ASF-320E	6		80	ASF-380E	6	
10.5	ASF-310.5E	//		21	ASF-321E	6		85	ASF-385E	6	
11	ASF-311E	//		22	ASF-322E	6		90	ASF-390E	6	
11.5	ASF-311.5E	//		23	ASF-323E	6		95	ASF-395E	6	
12	ASF-312E	//		24	ASF-324E	6		100	ASF-3100E	6	
12.5	ASF-312.5E	全ネジ		25	ASF-325E	6					

Lの公差 L=60迄±0.1 L=65より±0.2

ご注文個数 50個～