

PSS-41

ピン (□) 2.54mmピッチ ストレート (1列)

●ピン ●Pin ●排針



段重ね固定型

仕様

- ・電流量 / 3A
- ・絶縁抵抗 / 5000MΩ MIN (DC 500V)
- ・接触抵抗 / 20mΩ MAX (DC 100mA)
- ・動作温度範囲 / -40℃ ~ +105℃
- ・RoHS対応製品

材質

- 樹脂部
 - ・材質 / PBT 4830
 - ・色 / 黒
 - ・熱変形温度 / 1.82MPa...208℃
 - ・燃焼性 / UL94V-0 (材料)
- コンタクト
 - ・材質 / 黄銅
 - ・処理 / Ni下地 金フラッシュ

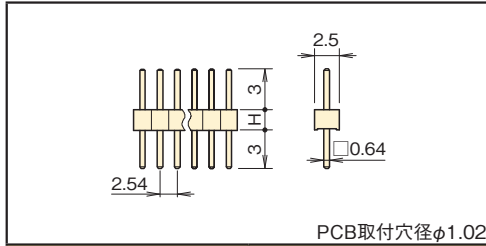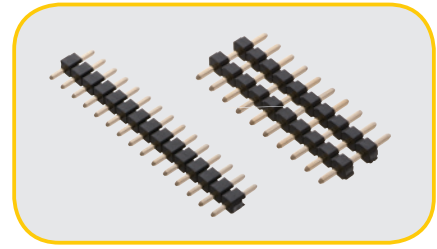


PCB取付穴径φ1.02

PSS-410153 (H=1.5) **PSS-410253 (H=2.5)**

ピン数	品番	品番
2	PSS-410153-02	PSS-410253-02
3	PSS-410153-03	PSS-410253-03
4	PSS-410153-04	PSS-410253-04
5	PSS-410153-05	PSS-410253-05
6	PSS-410153-06	PSS-410253-06
7	PSS-410153-07	PSS-410253-07
8	PSS-410153-08	PSS-410253-08
9	PSS-410153-09	PSS-410253-09
10	PSS-410153-10	PSS-410253-10
11	PSS-410153-11	PSS-410253-11
12	PSS-410153-12	PSS-410253-12
13	PSS-410153-13	PSS-410253-13
14	PSS-410153-14	PSS-410253-14
15	PSS-410153-15	PSS-410253-15
16	PSS-410153-16	PSS-410253-16
17	PSS-410153-17	PSS-410253-17
18	PSS-410153-18	PSS-410253-18
19	PSS-410153-19	PSS-410253-19
20	PSS-410153-20	PSS-410253-20
21	PSS-410153-21	PSS-410253-21
22	PSS-410153-22	PSS-410253-22
23	PSS-410153-23	PSS-410253-23
24	PSS-410153-24	PSS-410253-24
25	PSS-410153-25	PSS-410253-25
26	PSS-410153-26	PSS-410253-26
27	PSS-410153-27	PSS-410253-27
28	PSS-410153-28	PSS-410253-28
29	PSS-410153-29	PSS-410253-29
30	PSS-410153-30	PSS-410253-30
31	PSS-410153-31	PSS-410253-31
32	PSS-410153-32	PSS-410253-32
33	PSS-410153-33	PSS-410253-33
34	PSS-410153-34	PSS-410253-34
35	PSS-410153-35	PSS-410253-35
36	PSS-410153-36	PSS-410253-36
37	PSS-410153-37	PSS-410253-37
38	PSS-410153-38	PSS-410253-38
39	PSS-410153-39	PSS-410253-39
40	PSS-410153-40	PSS-410253-40

ご注文個数 (~20Pin迄) 50個 ~、(21Pin~) 10個 ~

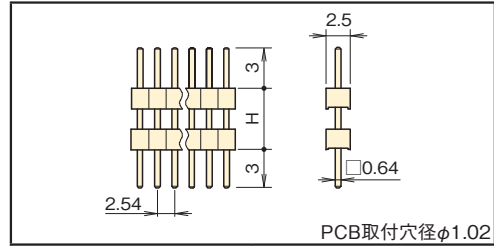

PCB取付穴径φ1.02

PSS-410503 (H=5) **PSS-410553 (H=5.5)**

ピン数	品番	品番
2	PSS-410503-02	PSS-410553-02
3	PSS-410503-03	PSS-410553-03
4	PSS-410503-04	PSS-410553-04
5	PSS-410503-05	PSS-410553-05
6	PSS-410503-06	PSS-410553-06
7	PSS-410503-07	PSS-410553-07
8	PSS-410503-08	PSS-410553-08
9	PSS-410503-09	PSS-410553-09
10	PSS-410503-10	PSS-410553-10
11	PSS-410503-11	PSS-410553-11
12	PSS-410503-12	PSS-410553-12
13	PSS-410503-13	PSS-410553-13
14	PSS-410503-14	PSS-410553-14
15	PSS-410503-15	PSS-410553-15
16	PSS-410503-16	PSS-410553-16
17	PSS-410503-17	PSS-410553-17
18	PSS-410503-18	PSS-410553-18
19	PSS-410503-19	PSS-410553-19
20	PSS-410503-20	PSS-410553-20
21	PSS-410503-21	PSS-410553-21
22	PSS-410503-22	PSS-410553-22
23	PSS-410503-23	PSS-410553-23
24	PSS-410503-24	PSS-410553-24
25	PSS-410503-25	PSS-410553-25
26	PSS-410503-26	PSS-410553-26
27	PSS-410503-27	PSS-410553-27
28	PSS-410503-28	PSS-410553-28
29	PSS-410503-29	PSS-410553-29
30	PSS-410503-30	PSS-410553-30
31	PSS-410503-31	PSS-410553-31
32	PSS-410503-32	PSS-410553-32
33	PSS-410503-33	PSS-410553-33
34	PSS-410503-34	PSS-410553-34
35	PSS-410503-35	PSS-410553-35
36	PSS-410503-36	PSS-410553-36
37	PSS-410503-37	PSS-410553-37
38	PSS-410503-38	PSS-410553-38
39	PSS-410503-39	PSS-410553-39
40	PSS-410503-40	PSS-410553-40

ご注文個数 (~20Pin迄) 50個 ~、(21Pin~) 10個 ~

- 1 スペーサーの選定
- 2 黄銅スペーサー
- 3 ジュラコンスペーサー
- 4 ステンレススペーサー
- 5 スチールスペーサー
- 6 PPSスペーサー
- 7 PBTスペーサー
- 8 エコスペーサー
- 9 アルミスペーサー
- 10 ベークスペーサー
- 11 ナイロン/レニススペーサー
- 12 ピークスペーサー
- 13 ABSスペーサー
- 14 LED取付スペーサー
- 15 D-Sub取付スペーサー
- 16 PTFEスペーサー
- 17 セラミック/ガススペーサー
- 18 チタンスペーサー
- 19 ポリカーボネートスペーサー
- 20 ガラエボスペーサー
- 21 ピンヘッダー
- 22 チェック端子
- 23 多用途端子
- 24 中継端子
- 25 調整部品用端子
- 26 ラグ端子
- 27 ジャンパー
- 28 電源端子
- 29 スペーサー端子取付台
- 30 ケーブル端子
- 31 回路切替端子
- 32 段重ね端子
- 33 電池ホルダー
- 34 セラミックパーツ
- 35 インサートナット
- 36 ローレットツマミ・ナット
- 37 精密シャフト
- 38 全ネジ
- 39 光ファイバー保護チューブ
- 40 ばねポスト
- 41 樹脂ワッシャー
- 42 金属ワッシャー
- 43 樹脂ネジ/ホルト/ナット
- 44 金属ネジ/ホルト/ナット/ワッシャー