

PSR-40

ピン (□) 2.54mmピッチ ライトアングル (1列/2列/3列)

●ピン ●Pin ●排針



垂直取付型

仕様

- ・電流量/3A
- ・絶縁抵抗/5000MΩ MIN (DC 500V)
- ・接触抵抗/20mΩ MAX (DC 100mA)
- ・動作温度範囲/-40℃~+105℃
- ・RoHS対応製品

材質

- 樹脂部
 - ・材質/PBT 4830
 - ・色/黒
 - ・熱変形温度/1.82MPa...208℃
 - ・燃焼性/UL94V-0 (材料)
- コンタクト
 - ・材質/黄銅
 - ・処理/Ni下地 金フラッシュ

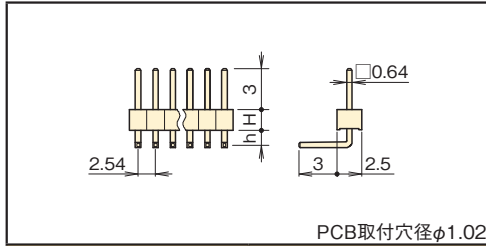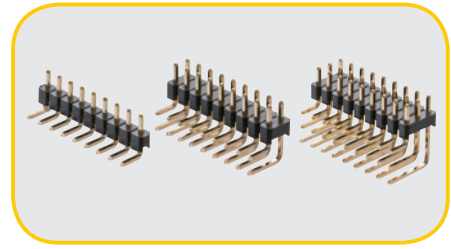


PCB取付穴径φ1.02

PSR-410153 (H=1.5, h=2.4)

PSR-410253 (H=2.5, h=1.4)

ピン数	品番	品番
2	PSR-410153-02	PSR-410253-02
3	PSR-410153-03	PSR-410253-03
4	PSR-410153-04	PSR-410253-04
5	PSR-410153-05	PSR-410253-05
6	PSR-410153-06	PSR-410253-06
7	PSR-410153-07	PSR-410253-07
8	PSR-410153-08	PSR-410253-08
9	PSR-410153-09	PSR-410253-09
10	PSR-410153-10	PSR-410253-10
11	PSR-410153-11	PSR-410253-11
12	PSR-410153-12	PSR-410253-12
13	PSR-410153-13	PSR-410253-13
14	PSR-410153-14	PSR-410253-14
15	PSR-410153-15	PSR-410253-15
16	PSR-410153-16	PSR-410253-16
17	PSR-410153-17	PSR-410253-17
18	PSR-410153-18	PSR-410253-18
19	PSR-410153-19	PSR-410253-19
20	PSR-410153-20	PSR-410253-20
21	PSR-410153-21	PSR-410253-21
22	PSR-410153-22	PSR-410253-22
23	PSR-410153-23	PSR-410253-23
24	PSR-410153-24	PSR-410253-24
25	PSR-410153-25	PSR-410253-25
26	PSR-410153-26	PSR-410253-26
27	PSR-410153-27	PSR-410253-27
28	PSR-410153-28	PSR-410253-28
29	PSR-410153-29	PSR-410253-29
30	PSR-410153-30	PSR-410253-30
31	PSR-410153-31	PSR-410253-31
32	PSR-410153-32	PSR-410253-32
33	PSR-410153-33	PSR-410253-33
34	PSR-410153-34	PSR-410253-34
35	PSR-410153-35	PSR-410253-35
36	PSR-410153-36	PSR-410253-36
37	PSR-410153-37	PSR-410253-37
38	PSR-410153-38	PSR-410253-38
39	PSR-410153-39	PSR-410253-39
40	PSR-410153-40	PSR-410253-40

ご注文個数(〜20Pin迄)50個〜、(21Pin〜)10個〜

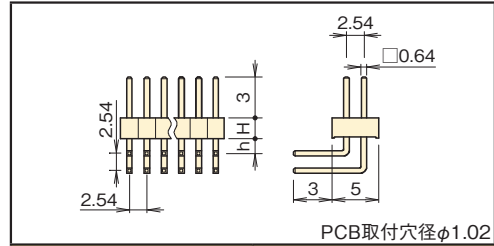

PCB取付穴径φ1.02

PSR-420153 (H=1.5, h=2.4)

PSR-420253 (H=2.5, h=1.4)

ピン数	品番	品番
4	PSR-420153-02	PSR-420253-02
6	PSR-420153-03	PSR-420253-03
8	PSR-420153-04	PSR-420253-04
10	PSR-420153-05	PSR-420253-05
12	PSR-420153-06	PSR-420253-06
14	PSR-420153-07	PSR-420253-07
16	PSR-420153-08	PSR-420253-08
18	PSR-420153-09	PSR-420253-09
20	PSR-420153-10	PSR-420253-10
22	PSR-420153-11	PSR-420253-11
24	PSR-420153-12	PSR-420253-12
26	PSR-420153-13	PSR-420253-13
28	PSR-420153-14	PSR-420253-14
30	PSR-420153-15	PSR-420253-15
32	PSR-420153-16	PSR-420253-16
34	PSR-420153-17	PSR-420253-17
36	PSR-420153-18	PSR-420253-18
38	PSR-420153-19	PSR-420253-19
40	PSR-420153-20	PSR-420253-20
42	PSR-420153-21	PSR-420253-21
44	PSR-420153-22	PSR-420253-22
46	PSR-420153-23	PSR-420253-23
48	PSR-420153-24	PSR-420253-24
50	PSR-420153-25	PSR-420253-25
52	PSR-420153-26	PSR-420253-26
54	PSR-420153-27	PSR-420253-27
56	PSR-420153-28	PSR-420253-28
58	PSR-420153-29	PSR-420253-29
60	PSR-420153-30	PSR-420253-30
62	PSR-420153-31	PSR-420253-31
64	PSR-420153-32	PSR-420253-32
66	PSR-420153-33	PSR-420253-33
68	PSR-420153-34	PSR-420253-34
70	PSR-420153-35	PSR-420253-35
72	PSR-420153-36	PSR-420253-36
74	PSR-420153-37	PSR-420253-37
76	PSR-420153-38	PSR-420253-38
78	PSR-420153-39	PSR-420253-39
80	PSR-420153-40	PSR-420253-40

ご注文個数(〜20Pin迄)50個〜、(22Pin〜)10個〜

- 1 スペーサーの選定
- 2 ジュラコン
- 3 ステンレス
- 4 スチール
- 5 PPS
- 6 PBT
- 7 エコ
- 8 アルミ
- 9 ベーク
- 10 ナイロン/ビニ
- 11 ピーク
- 12 ABS
- 13 LED取付
- 14 D-Sub取付
- 15 PTFE
- 16 セラミック/ガス
- 17 チタン
- 18 ポリカーボネート
- 19 ガラエボ
- 20 **ピンヘッダー**
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペーサー端子
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミック
- 34 インサート
- 35 ローレット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂
- 41 金属
- 42 樹脂
- 43 樹脂ネジ/
- 44 金属ネジ/ボルト/