

●ソケット ●Socket ●排母


(接続側□0.64mmピン)

仕様

- ・電流容量/3A
- ・絶縁抵抗/5000MΩ MIN (DC 500V)
- ・接触抵抗/20mΩ MAX (DC 100mA)
- ・動作温度範囲/-40℃～+105℃
- ・RoHS対応製品

材質

- 樹脂部
 - ・材質/ナイロン
 - ・色 /黒
 - ・熱変形温度/1.80MPa…290℃
 - ・燃焼性/UL94V-0 (材料)
- コンタクト
 - ・材質/リン青銅: FSM-42074, FSM-42074B
 - 黄銅: FSM-42052
 - ・処理/Ni下地 金フラッシュ

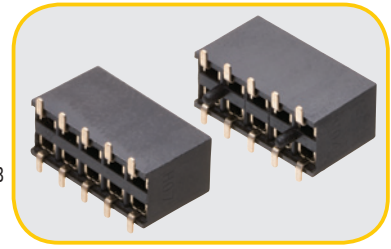

FSM-42052 (2列)		
H	ピン数	品番
5.25	4	FSM-42052-02
	6	FSM-42052-03
	8	FSM-42052-04
	10	FSM-42052-05
	12	FSM-42052-06
	14	FSM-42052-07
	16	FSM-42052-08
	18	FSM-42052-09
	20	FSM-42052-10
	22	FSM-42052-11
	24	FSM-42052-12
	26	FSM-42052-13
	28	FSM-42052-14
	30	FSM-42052-15
	32	FSM-42052-16
	34	FSM-42052-17
	36	FSM-42052-18
	38	FSM-42052-19
	40	FSM-42052-20

PCB取付レイアウト

ご注文個数 10個～

FSM-42074 (2列)		
H	ピン数	品番
7.4	4	FSM-42074-02
	6	FSM-42074-03
	8	FSM-42074-04
	10	FSM-42074-05
	12	FSM-42074-06
	14	FSM-42074-07
	16	FSM-42074-08
	18	FSM-42074-09
	20	FSM-42074-10
	22	FSM-42074-11
	24	FSM-42074-12
	26	FSM-42074-13
	28	FSM-42074-14
	30	FSM-42074-15
	32	FSM-42074-16
	34	FSM-42074-17
	36	FSM-42074-18
	38	FSM-42074-19
	40	FSM-42074-20

PCB取付レイアウト

ご注文個数 10個～

FSM-42074B ボトムポスト付(2列)		
H	ピン数	品番
7.4	6	FSM-42074-03B
	8	FSM-42074-04B
	10	FSM-42074-05B
	12	FSM-42074-06B
	14	FSM-42074-07B
	16	FSM-42074-08B
	18	FSM-42074-09B
	20	FSM-42074-10B
	22	FSM-42074-11B
	24	FSM-42074-12B
	26	FSM-42074-13B
	28	FSM-42074-14B
	30	FSM-42074-15B
	32	FSM-42074-16B
	34	FSM-42074-17B
	36	FSM-42074-18B
	38	FSM-42074-19B
	40	FSM-42074-20B

PCB取付レイアウト

ご注文個数 10個～

- スパーサーの選定 黄銅 1
- スパーサー ジュラコン スパーサー 2
- ステンレス スパーサー 3
- スチール スパーサー 4
- PPS スパーサー 5
- PBT スパーサー 6
- エコ スパーサー 7
- アルミ スパーサー 8
- ベーク スパーサー 9
- ナイロン/レニスパーサー 10
- ビーク スパーサー 11
- ABS スパーサー 12
- LED取付 スパーサー 13
- D-Sub取付 スパーサー 14
- PTFE スパーサー 15
- セラミックス/ガス スパーサー 16
- チタン スパーサー 17
- ポリカーボネート スパーサー 18
- ガラエポ スパーサー 19
- ピンヘッダー 20**
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用 端子 24
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スベース端子 取付台 28
- ケーブル端子 29
- 回路切替 端子 30
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックス パーツ 33
- インサート ナット 34
- ローレット ツマミ・ナット 35
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー 保護チューブ 38
- ばねポスト 39
- 樹脂 ワッシャー 40
- 金属 ワッシャー 41
- 樹脂 ブッシュ 42
- 樹脂ネジ/ ボルト/ナット 43
- 金属ネジ/ボルト/ ナット/ワッシャー 44
- 材料資料