


HRT-G

- ラグ端子 ●Solder lug terminal ●圓片端子
- L型ラグ端子 ●L-shape solder lug terminal ●L型圓片端子

仕様

- ・材質/黄銅
- ・処理/金メッキ(ニッケル下地)
- ・RoHS対応製品

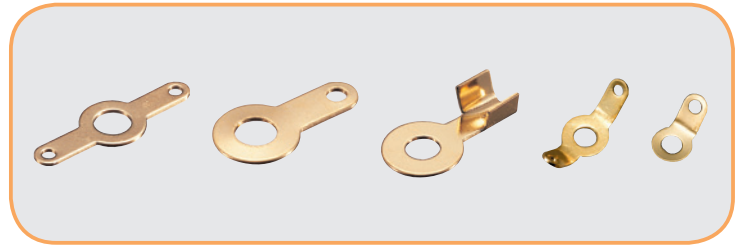

HRT-100G	穴径	板厚	d	d'	D	t	L	品番
	M2	0.3	2.2	9	5	3	12	HRT-102G
	M2.6	0.5	2.8	13	6		16	HRT-126G
	M3		3.2	18	7	21.5	HRT-103G	
	M4	4.2	18.5	8	22	HRT-104G		

HRT-200G	穴径	板厚	d	d'	D	t	L	品番
	M2	0.3	2.2	1.5	5	3	10	HRT-202G
	M2.6	0.4	2.8	1.8	6	4	12	HRT-226G
	M3	0.4	3.2	1.5	7	3.5	13	HRT-203G
	M4	0.6	4.2	1.5	8.5	4	17	HRT-204G

HRT-300G	穴径	板厚	d	d'	D	t	t'	L	品番
	M2	0.3	2.2	4	5	5	2.7	12	HRT-302G
	M3	0.4	3.2		8		3	14	HRT-303G
	M4	0.5	4.2	8	4	14	HRT-304G		

HRT-400G	穴径	d	d'	D	t	t'	L	品番
	M2	2.2	4	5	3	1.5	6	HRT-402G
	M2.6	2.8		6			7	HRT-426G
	M3	3.2	5	7	3.5	1.75	8	HRT-403G
	M4	4.2		8			10	HRT-404G

HRT-500G	穴径	d	d'	D	t	t'	L	品番
	M2	2.2	4	5	3	1.5	5.5	HRT-502G
	M2.6	2.8		6			6.5	HRT-526G
	M3	3.2	5	7	3.5	1.75	7.5	HRT-503G
	M4	4.2		8			9	HRT-504G

- スペーサーの選定
- 黄銅
- 1
- スペーサー
- ジュラコン
- 2
- スペーサー
- ステンレス
- 3
- スペーサー
- スチール
- 4
- スペーサー
- PPS
- 5
- スペーサー
- PBT
- 6
- スペーサー
- エコ
- 7
- スペーサー
- アルミ
- 8
- スペーサー
- ベーク
- 9
- スペーサー
- ナイロン/ルネ
- 10
- スペーサー
- ビーク
- 11
- スペーサー
- ABS
- 12
- スペーサー
- LED取付
- 13
- スペーサー
- D-Sub取付
- 14
- スペーサー
- PTFE
- 15
- スペーサー
- セラミックス/ガス
- 16
- スペーサー
- チタン
- 17
- スペーサー
- ポリカーボネート
- 18
- スペーサー
- ガラエポ
- 19
- スペーサー
- ピンヘッダー
- 20
- チェック端子
- 21
- 多用途端子
- 22
- 中継端子
- 23
- 調整部品用
- 24
- 端子
- ラグ端子
- 25
- ジャンパー
- 26
- 電源端子
- 27
- スペース端子
- 28
- 取付台
- ケーブル端子
- 29
- 回路切替
- 30
- 端子
- 段重ね端子
- 31
- 電池ホルダー
- 32
- セラミックス
- 33
- パーツ
- インサート
- 34
- ナット
- ローレット
- 35
- ツマミ・ナット
- 精密シャフト
- 36
- 全ネジ
- 37
- 光ファイバー
- 38
- 保護チューブ
- ばねポスト
- 39
- 樹脂
- 40
- ワッシャー
- 金属
- 41
- ワッシャー
- 樹脂
- 42
- ブッシュ
- 樹脂ネジ/
- 43
- ボルト/ナット
- 金属ネジ/ボルト/
- 44
- ナット/ワッシャー

ご注文個数 50個～