

IRU-S


●ステンレス インサートナットネジ込式(スリ割付) ●SUS303 insert nut ●不锈钢镶嵌

仕様

- ・材質/快削ステンレス鋼 (SUS303)
- ・処理/脱脂
- ・RoHS対応製品



IRU-S

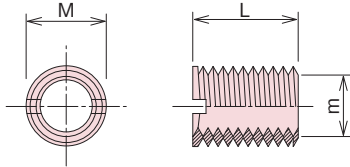

内径		外径		スリ割幅×深さ	L	品番	内径		外径		スリ割幅×深さ	L	品番
M径	ピッチ	M径	ピッチ				M径	ピッチ	M径	ピッチ			
m2.6	0.45	M4	0.5 (細目)	0.70×0.66	3.0	IRU-2603S	m6	1.0	M8	0.75 (細目)	1.30×2.00	5.0	IRU-605S
					3.5	IRU-2603.5S						6.0	IRU-606S
					4.0	IRU-2604S						7.0	IRU-607S
					4.5	IRU-2604.5S						8.0	IRU-608S
					5.0	IRU-2605S						9.0	IRU-609S
m3	0.5	M4	0.5 (細目)	0.70×0.66	3.0	IRU-303S	m8	1.25	M10	1.0 (細目)	1.80×2.00	10.0	IRU-610S
					3.5	IRU-303.5S						11.0	IRU-611S
					4.0	IRU-304S						12.0	IRU-612S
					4.5	IRU-304.5S						8.0	IRU-808S
					5.0	IRU-305S						9.0	IRU-809S
					5.5	IRU-305.5S						10.0	IRU-810S
					6.0	IRU-306S						11.0	IRU-811S
					7.0	IRU-307S						12.0	IRU-812S
					8.0	IRU-308S							
					9.0	IRU-309S							
10.0	IRU-310S												
m4	0.7	M5	0.5 (細目)	1.00×1.00	3.0	IRU-403S							
					3.5	IRU-403.5S							
					4.0	IRU-404S							
					4.5	IRU-404.5S							
					5.0	IRU-405S							
					5.5	IRU-405.5S							
					6.0	IRU-406S							
					7.0	IRU-407S							
					8.0	IRU-408S							
					9.0	IRU-409S							
m5	0.8	M6	0.5 (細目)	1.10×1.60	5.0	IRU-505S							
					6.0	IRU-506S							
					7.0	IRU-507S							
					8.0	IRU-508S							
					9.0	IRU-509S							
					10.0	IRU-510S							
					11.0	IRU-511S							
12.0	IRU-512S												

ご注文個数 50個〜

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロン・レーンスペーサー 10
- ピークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス・ガススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエボスペーサー 19
- ピンヘッダー 20
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用端子 24
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子取付台 28
- ケーブル端子 29
- 回路切替端子 30
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックスパーツ 33
- インサートナット 34
- ローレットツマミ・ナット 35
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー保護チューブ 38
- ばねポスト 39
- 樹脂ワッシャー 40
- 金属ワッシャー 41
- 樹脂ブッシュ 42
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 43
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 44
- 材料資料