


●MCナイロンワッシャー ●MC nylon washer ●尼龙垫圈

仕様

- ・材質 / MCナイロン
- ・色 / 青
- ・RoHS対応製品

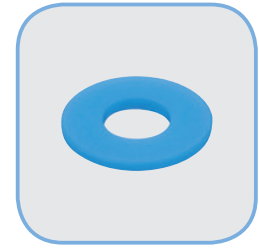

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロン・レーンスペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス・ガススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエボスペーサー 19
- ピンヘッダー 20
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用端子 24
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子取付台 28
- ケーブル端子 29
- 回路切替端子 30
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックスパーツ 33
- インサートナット 34
- ローレットツマミ・ナット 35
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー保護チューブ 38
- ばねポスト 39
- 樹脂ワッシャー 40
- 金属ワッシャー 41
- 樹脂ブッシュ 42
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 43
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 44
- 材料資料

MM-0000-00			
d	D	t	品番
2.8	5.0	1.0	MM-2605-10
		1.5	MM-2605-15
		2.0	MM-2605-20
3.3	6.0	1.0	MM-0306-10
		1.5	MM-0306-15
		2.0	MM-0306-20
4.3	8.0	1.0	MM-0408-10
		1.5	MM-0408-15
		2.0	MM-0408-20
5.3	10.0	1.0	MM-0510-10
		1.5	MM-0510-15
		2.0	MM-0510-20
6.3	10.0	1.0	MM-0610-10
		1.5	MM-0610-15
		2.0	MM-0610-20
6.3	12.0	1.0	MM-0612-10
		1.5	MM-0612-15
		2.0	MM-0612-20
8.3	15.0	1.0	MM-0815-10
		1.5	MM-0815-15
		2.0	MM-0815-20
10.3	20.0	1.0	MM-1020-10
		1.5	MM-1020-15
		2.0	MM-1020-20
12.3	25.0	1.0	MM-1225-10
		1.5	MM-1225-15
		2.0	MM-1225-20

ご注文個数 50個～