


●ポリスライダークットワッシャー (Eリング用) ●Polyslider cut washer (for E-rings) ●石墨尼龙垫圈 (Polyslider) (切断型, E型环用)

仕 様

- ・材 質 / ポリスライダ－
- ・色 / 黒
- ・耐熱温度 / 1.82MPa...65℃
- ・UL規格 / UL94-HB (材料)
- ・RoHS対応製品

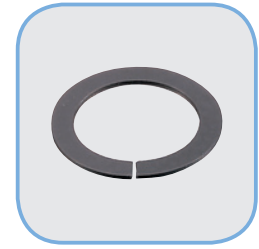

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロン/レーンスペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス・ガススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエボスペーサー 19
- ピンヘッダー 20
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用端子 24
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子取付台 28
- ケーブル端子 29
- 回路切替端子 30
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックスパーツ 33
- インサートナット 34
- ローレットツマミ・ナット 35
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー保護チューブ 38
- ばねポスト 39
- 樹脂ワッシャー 40
- 金属ワッシャー 41
- 樹脂ブッシュ 42
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 43
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 44
- 材料資料

LLC-0000-00 ワッシャー						
取付溝径 (相手材)	d	D	t	品 番		
1.3	1.6	3.0	0.25	LLC-1603-02		
			0.50	LLC-1603-05		
		3.5	0.25	LLC-1635-02		
			0.50	LLC-1635-05		
		4.0	0.25	LLC-1604-02		
			0.50	LLC-1604-05		
1.8	2.1	3.5	0.25	LLC-0235-02		
			0.50	LLC-0235-05		
		4.0	0.25	LLC-0204-02		
			0.50	LLC-0204-05		
		5.0	0.25	LLC-0205-02		
			0.50	LLC-0205-05		
2.2	2.5	4.0	0.25	LLC-2504-02		
			0.50	LLC-2504-05		
		5.0	0.25	LLC-2505-02		
			0.50	LLC-2505-05		
		6.0	0.25	LLC-2506-02		
			0.50	LLC-2506-05		
2.8	3.1	6.0	0.25	LLC-0306-02		
			0.50	LLC-0306-05		
		7.0	0.25	LLC-0307-02		
			0.50	LLC-0307-05		
		6.5	0.25	LLC-0465-02		
			0.50	LLC-0465-05		
3.8	4.1	7.0	0.25	LLC-0407-02		
			0.50	LLC-0407-05		
		8.0	0.25	LLC-0408-02		
			0.50	LLC-0408-05		
		4.8	5.0	7.0	0.25	LLC-0507-02
					0.50	LLC-0507-05
8.0	0.25			LLC-0508-02		
	0.50			LLC-0508-05		
9.0	0.25			LLC-0509-02		
	0.50			LLC-0509-05		
6.0	6.2	9.5	0.50	LLC-0695-05		
6.8	7.1	11.0	0.50	LLC-0711-05		
8.0	8.2	12.0	0.50	LLC-0812-05		

ご注文個数 50個～