

●セットワッシャー ●Set washers ●組套垫圈


## 仕様

- ・材質 / PC (ポリカーボネート)
- ・色 / 透明
- ・熱変形温度 / 1.82MPa...130°C
- ・UL規格 / UL94V-2 (材料)
- ・RoHS対応製品



- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロン・レーンスペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス・ガラススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエボスペーサー 19
- ピンヘッダー 20
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用端子 24
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子取付台 28
- ケーブル端子 29
- 回路切替端子 30
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックスパーツ 33
- インサートナット 34
- ローレットツマミ・ナット 35
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー保護チューブ 38
- ばねポスト 39
- 樹脂ワッシャー 40
- 金属ワッシャー 41
- 樹脂ブッシュ 42
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 43
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 44
- 材料資料

## PCWS-0000-00 ポリカーボネートセットワッシャー

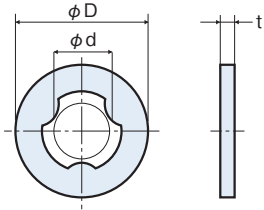

呼径	d	D	t	品番
M3	2.8	8.0	0.5	PCWS-0308-05
M4	3.65	10.0	0.8	PCWS-0410-08
M5	4.6	12.0	0.8	PCWS-0512-08
M6	5.5	13.0	1.0	PCWS-0613-10

ご注文個数 50個～

## 特徴



## セットワッシャー

