

PEBTS/PEBTS-T/PEBC

●ピークボルト, ボルトキャップ ●PEEK bolt, bolt cap ●PEEK螺钉


RoHS対応製品

仕様

- ボルト
ボルトキャップ
 - ・材質 / PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)
 - ・色 / うす茶
 - ・熱変形温度 / 1.82MPa...152°C
 - ・UL規格 / UL94V-0 (材料)
- PTFEワッシャー (KW)
 - ・材質 / PTFE
 - ・色 / 白色不透明
 - ・耐熱温度 / 連続240°C不燃性
 - ・UL規格 / UL94V-0 (材料)




PEBTS-0000ボルト(-)

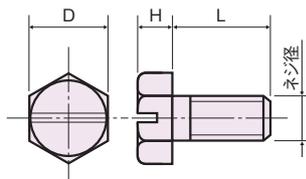

ネジ径	ピッチ-D-H	L	品番
M4	0.7-7-2.8	8	PEBTS-0408
		10	PEBTS-0410
		12	PEBTS-0412
		15	PEBTS-0415
		20	PEBTS-0420
M5	0.8-8.5-3.5	8	PEBTS-0508
		10	PEBTS-0510
		12	PEBTS-0512
		15	PEBTS-0515
		20	PEBTS-0520
M6	1.0-10-4	10	PEBTS-0610
		12	PEBTS-0612
		15	PEBTS-0615
		20	PEBTS-0620
		25	PEBTS-0625

ご注文個数 10個~


PEBTS-0000-Tセットボルト(-)

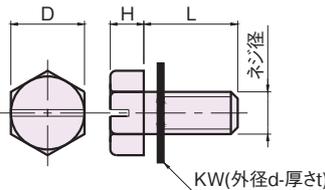

ネジ径	KW PTFE d-t	L	品番
M4	10-1.0	8	PEBTS-0408-T
		10	PEBTS-0410-T
		12	PEBTS-0412-T
		15	PEBTS-0415-T
		20	PEBTS-0420-T
M5	12-1.0	8	PEBTS-0508-T
		10	PEBTS-0510-T
		12	PEBTS-0512-T
		15	PEBTS-0515-T
		20	PEBTS-0520-T
M6	13-1.0	10	PEBTS-0610-T
		12	PEBTS-0612-T
		15	PEBTS-0615-T
		20	PEBTS-0620-T
		25	PEBTS-0625-T

ご注文個数 10個~

PEBC-00ボルトキャップ

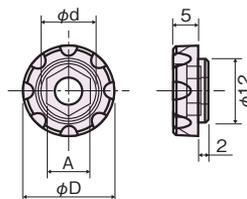

ネジ径	D	A	d	品番
M4	14	7	8.8	PEBC-04
M5	17	8	10	PEBC-05

ご注文個数 10個~


用途



PEBC ●ボルトキャップ

特徴

- ・六角ボルトをボルトキャップに挿入しフタをセットすることにより、手締めが可能になります。
- ・六角ボルトは樹脂製、金属製共に装着可能です。(別売)

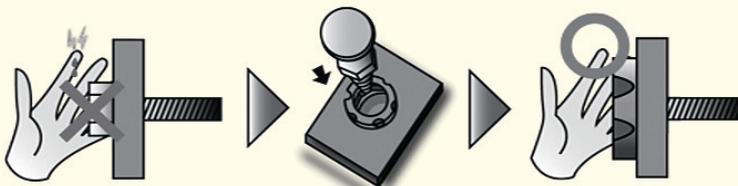

- ・六角ボルトの手締めは容易ではありません
- ・ボルトキャップを装着することにより
- ・手締めが可能になります

※材質はピークの他にポリカーボネート製PCBC (43-26ページ) の2種類がございます。

- スプーサーの選定
- 黄銅 1
- スプーサー
- ジュラコンスプーサー 2
- ステンレススプーサー 3
- スチールスプーサー 4
- PPSスプーサー 5
- PBTスプーサー 6
- エコスプーサー 7
- アルミスプーサー 8
- ベークスプーサー 9
- ナイロン/ニースプーサー 10
- ピークスプーサー 11
- ABSスプーサー 12
- LED取付スプーサー 13
- D-Sub取付スプーサー 14
- PTFEスプーサー 15
- セラミックススプーサー 16
- チタンスプーサー 17
- ポリカーボネートスプーサー 18
- ガラエボスプーサー 19
- ピンヘッダー 20
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用端子 24
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子取付台 28
- ケーブル端子 29
- 回路切替端子 30
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックスパーツ 33
- インサートナット 34
- ローレットツマミ・ナット 35
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー保護チューブ 38
- ばねポスト 39
- 樹脂ワッシャー 40
- 金属ワッシャー 41
- 樹脂ブッシュ 42
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 43
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 44