

B/BF


●黄銅 ナベ小ネジ、サラ小ネジ (十字穴付) ●Brass screws ●黄銅 螺丝 (十字)

スペーサー
の選定

仕様

- 1 黄銅
スペーサー
- 2 ジュラコン
スペーサー
- 3 ステンレス
スペーサー
- 4 スチール
スペーサー
- 5 PPS
スペーサー
- 6 PBT
スペーサー
- 7 エコ
スペーサー
- 8 アルミ
スペーサー
- 9 ベーク
スペーサー
- 10 ナイロン・ニス
スペーサー
- 11 ビーク
スペーサー
- 12 ABS
スペーサー
- 13 LED取付
スペーサー
- 14 D-Sub取付
スペーサー
- 15 PTFE
スペーサー
- 16 セラミックス・ガス
スペーサー
- 17 チタン
スペーサー
- 18 ポリカーボネート
スペーサー
- 19 ガラエボ
スペーサー
- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用
端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペーサー端子
取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替
端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックス
パーツ
- 34 インサート
ナット
- 35 ローレット
ツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー
保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂
ワッシャー
- 41 金属
ワッシャー
- 42 樹脂
ワッシャー
- 43 樹脂ネジ/
ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/
ボルト/ナット/ワッシャー


B-4400ナベ小ネジ

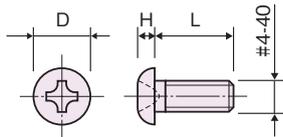

ネジ径	D-H	L	品番
#4-40	5.5-2.0	6	B-4406
		8	B-4408
		10	B-4410
		12	B-4412
		15	B-4415

ご注文個数 50個～

BF-0000サラ小ネジ

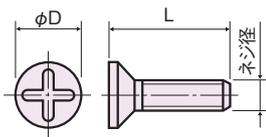

ネジ径	ピッチ-D	L	品番
M2	0.4-4	3	BF-0203
		4	BF-0204
		5	BF-0205
		6	BF-0206
		8	BF-0208
		10	BF-0210
M2.6	0.45-5.2	4	BF-2604
		5	BF-2605
		6	BF-2606
		8	BF-2608
		10	BF-2610
		12	BF-2612
M3	0.5-6	4	BF-0304
		5	BF-0305
		6	BF-0306
		8	BF-0308
		10	BF-0310
		12	BF-0312
M4	0.7-8	6	BF-0406
		8	BF-0408
		10	BF-0410
		12	BF-0412

ご注文個数 50個～

