


BRU/BRU-S(スリ割付)

●ステンレススペーサー (丸型) ●Stainless steel spacer (Round) ●不锈钢隔离柱 (圆柱型)

仕様

- ・材質/快削ステンレス鋼 (SUS303)
- ・処理/脱脂
- ・RoHS対応製品

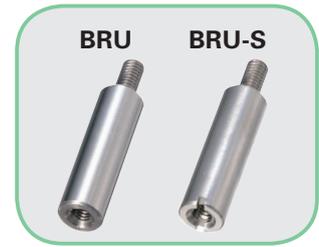

BRU-2000 (M=2 ピッチ0.4)		L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁
	4	BRU-2004	2.5	10	BRU-2010	5	19	BRU-2019	5	
	4.5	BRU-2004.5	2.5	11	BRU-2011	5	20	BRU-2020	5	
	5	BRU-2005	3	12	BRU-2012	5	21	BRU-2021	5	
	5.5	BRU-2005.5	3	12.5	BRU-2012.5	5	22	BRU-2022	5	
	6	BRU-2006	4	13	BRU-2013	5	23	BRU-2023	5	
	6.5	BRU-2006.5	4	14	BRU-2014	5	24	BRU-2024	5	
	7	BRU-2007	5	15	BRU-2015	5	25	BRU-2025	5	
	7.5	BRU-2007.5	5	16	BRU-2016	5	26	BRU-2026	5	
	8	BRU-2008	5	16.5	BRU-2016.5	5	27	BRU-2027	5	
	8.5	BRU-2008.5	5	17	BRU-2017	5	28	BRU-2028	5	
	9	BRU-2009	5	17.5	BRU-2017.5	5	29	BRU-2029	5	
	9.5	BRU-2009.5	5	18	BRU-2018	5	30	BRU-2030	5	

ご注文個数 50個～

BRU-2000S (M=2 ピッチ0.4 スリ割付)		L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁
	4	BRU-2004S	2.5	10	BRU-2010S	5	19	BRU-2019S	5	
	4.5	BRU-2004.5S	2.5	11	BRU-2011S	5	20	BRU-2020S	5	
	5	BRU-2005S	3	12	BRU-2012S	5	21	BRU-2021S	5	
	5.5	BRU-2005.5S	3	12.5	BRU-2012.5S	5	22	BRU-2022S	5	
	6	BRU-2006S	4	13	BRU-2013S	5	23	BRU-2023S	5	
	6.5	BRU-2006.5S	4	14	BRU-2014S	5	24	BRU-2024S	5	
	7	BRU-2007S	5	15	BRU-2015S	5	25	BRU-2025S	5	
	7.5	BRU-2007.5S	5	16	BRU-2016S	5	26	BRU-2026S	5	
	8	BRU-2008S	5	16.5	BRU-2016.5S	5	27	BRU-2027S	5	
	8.5	BRU-2008.5S	5	17	BRU-2017S	5	28	BRU-2028S	5	
	9	BRU-2009S	5	17.5	BRU-2017.5S	5	29	BRU-2029S	5	
	9.5	BRU-2009.5S	5	18	BRU-2018S	5	30	BRU-2030S	5	

ご注文個数 50個～

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュロコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロン/ニースペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス/ガラススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエポスペーサー 19
- 樹脂ワッシャー 20
- ゴムワッシャー 21
- 金属ワッシャー 22
- 樹脂ブッシュ 23
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 24
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 25
- ピンヘッダー丸ピン 26
- ピンヘッダー角ピン 26
- 基板用端子 27
- インサートナット 28
- ローレットツマミ・ナット 29
- 精密シャフト 30
- 全ネジ 31
- 光ファイバー保護チューブ 32
- ばねポスト 33
- 材料資料