


ARF-E/ARF-SE(スリ割付)

●スチールスペーサー(丸型) ●Steel spacer (Round) trivalent chromium chromate ●钢铁隔离柱(圆柱型)

仕様

- 1 黄銅スペーサー
・材質/快削鋼(SUM)
- 2 ジュラコンスペーサー
・処理/三価クロムクロメート処理
- 3 ステンレススペーサー
・RoHS対応製品

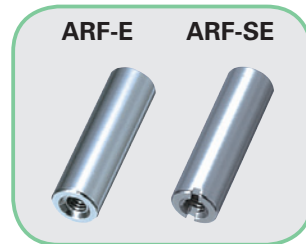

4 スチールスペーサー

ARF-300E (M=3 ピッチ0.5)		L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁
	4	ARF-304E	全ネジ	12	ARF-312E	全ネジ	23	ARF-323E	6	
	4.5	ARF-304.5E	//	12.5	ARF-312.5E	//	24	ARF-324E	6	
	5	ARF-305E	//	13	ARF-313E	//	25	ARF-325E	6	
	5.5	ARF-305.5E	//	14	ARF-314E	//	26	ARF-326E	6	
	6	ARF-306E	//	15	ARF-315E	全ネジ	27	ARF-327E	6	
	6.5	ARF-306.5E	//	16	ARF-316E	6	28	ARF-328E	6	
	7	ARF-307E	//	16.5	ARF-316.5E	6	29	ARF-329E	6	
	7.5	ARF-307.5E	//	17	ARF-317E	6	30	ARF-330E	6	
	8	ARF-308E	//	17.5	ARF-317.5E	6	35	ARF-335E	6	
	8.5	ARF-308.5E	//	18	ARF-318E	6	40	ARF-340E	6	
	9	ARF-309E	//	19	ARF-319E	6	45	ARF-345E	6	
9.5	ARF-309.5E	//	20	ARF-320E	6	50	ARF-350E	6		
10	ARF-310E	//	21	ARF-321E	6	55	ARF-355E	6		
11	ARF-311E	全ネジ	22	ARF-322E	6	60	ARF-360E	6		

ご注文個数 50個~

14 D-Sub取付スペーサー

ARF-300SE (M=3 ピッチ0.5 スリ割付)		L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁
	4	ARF-304SE	全ネジ	12	ARF-312SE	全ネジ	23	ARF-323SE	6	
	4.5	ARF-304.5SE	//	12.5	ARF-312.5SE	//	24	ARF-324SE	6	
	5	ARF-305SE	//	13	ARF-313SE	//	25	ARF-325SE	6	
	5.5	ARF-305.5SE	//	14	ARF-314SE	//	26	ARF-326SE	6	
	6	ARF-306SE	//	15	ARF-315SE	全ネジ	27	ARF-327SE	6	
	6.5	ARF-306.5SE	//	16	ARF-316SE	6	28	ARF-328SE	6	
	7	ARF-307SE	//	16.5	ARF-316.5SE	6	29	ARF-329SE	6	
	7.5	ARF-307.5SE	//	17	ARF-317SE	6	30	ARF-330SE	6	
	8	ARF-308SE	//	17.5	ARF-317.5SE	6	35	ARF-335SE	6	
	8.5	ARF-308.5SE	//	18	ARF-318SE	6	40	ARF-340SE	6	
	9	ARF-309SE	//	19	ARF-319SE	6	45	ARF-345SE	6	
9.5	ARF-309.5SE	//	20	ARF-320SE	6	50	ARF-350SE	6		
10	ARF-310SE	//	21	ARF-321SE	6	55	ARF-355SE	6		
11	ARF-311SE	全ネジ	22	ARF-322SE	6	60	ARF-360SE	6		

ご注文個数 50個~