


BSZ-E(圧入) / BSZ-WE(接着)

●PBTスペーサー (六角) ●PBT spacer (Hexagonal) ●PBT隔離柱 (六角)


仕様

- 本体
 - ・材質 / ジュラネックス (PBT) グレード#2016と3226の混合
 - ・色 / 灰白色
 - ・熱変形温度 / **BSZ-E** 1.82MPa...140°C
 - ・ **BSZ-WE** 1.82MPa...110°C (接着剤)
 - ・U L 規格 / UL94V-0 (材料)
- オネジ
 - ・材質 / 快削黄銅 (C3604BD) **カドミウム含有量75ppm未満**
 - ・処理 / ニッケルメッキ (Ni)
 - ・RoHS対応製品

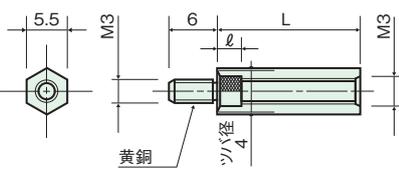

BSZ-300E (M=3 ピッチ0.5)		L	品番	L	品番	L	品番
 <p>Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.2 寸法 L=6~7.5迄3.2 L=8以上4</p>	6	BSZ-306E	14	BSZ-314E	25	BSZ-325E	
	6.5	BSZ-306.5E	15	BSZ-315E	26	BSZ-326E	
	7	BSZ-307E	16	BSZ-316E	27	BSZ-327E	
	7.5	BSZ-307.5E	16.5	BSZ-316.5E	28	BSZ-328E	
	8	BSZ-308E	17	BSZ-317E	29	BSZ-329E	
	8.5	BSZ-308.5E	17.5	BSZ-317.5E	30	BSZ-330E	
	9	BSZ-309E	18	BSZ-318E	35	BSZ-335E	
	9.5	BSZ-309.5E	19	BSZ-319E	40	BSZ-340E	
	10	BSZ-310E	20	BSZ-320E	45	BSZ-345E	
	11	BSZ-311E	21	BSZ-321E	50	BSZ-350E	
	12	BSZ-312E	22	BSZ-322E	55	BSZ-355E	
	12.5	BSZ-312.5E	23	BSZ-323E	60	BSZ-360E	
	13	BSZ-313E	24	BSZ-324E			

ご注文個数 50個~

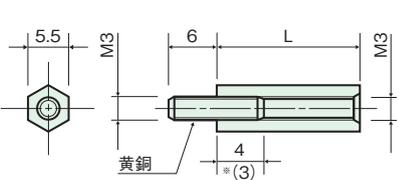BSZ-300WE (M=3 ピッチ0.5)		L	品番	L	品番	L	品番
 <p>Lの公差 L=15迄±0.1 ※(3)はBSZ-306WE L=16より±0.2 BSZ-306.5WE</p>	6	BSZ-306WE	14	BSZ-314WE	25	BSZ-325WE	
	6.5	BSZ-306.5WE	15	BSZ-315WE	26	BSZ-326WE	
	7	BSZ-307WE	16	BSZ-316WE	27	BSZ-327WE	
	7.5	BSZ-307.5WE	16.5	BSZ-316.5WE	28	BSZ-328WE	
	8	BSZ-308WE	17	BSZ-317WE	29	BSZ-329WE	
	8.5	BSZ-308.5WE	17.5	BSZ-317.5WE	30	BSZ-330WE	
	9	BSZ-309WE	18	BSZ-318WE	35	BSZ-335WE	
	9.5	BSZ-309.5WE	19	BSZ-319WE	40	BSZ-340WE	
	10	BSZ-310WE	20	BSZ-320WE	45	BSZ-345WE	
	11	BSZ-311WE	21	BSZ-321WE	50	BSZ-350WE	
	12	BSZ-312WE	22	BSZ-322WE	55	BSZ-355WE	
	12.5	BSZ-312.5WE	23	BSZ-323WE	60	BSZ-360WE	
	13	BSZ-313WE	24	BSZ-324WE			

ご注文個数 50個~

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロンレニースペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミック・ガラススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエポスペーサー 19
- 樹脂ワッシャー 20
- ゴムワッシャー 21
- 金属ワッシャー 22
- 樹脂ブッシュ 23
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 24
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 25
- ピンヘッダー丸ピン 26
- ピンヘッダー角ピン 26
- 基板用端子 27
- インサートナット 28
- ローレットツマミ・ナット 29
- 精密シャフト 30
- 全ネジ 31
- 光ファイバー保護チューブ 32
- ばねポスト 33
- 材料資料