


DRW/DRW-B/NRW


●ジュラコンロゼットワッシャー／ナイロンロゼットワッシャー ●Rosette washers ●垫圈 (莲座丛型)

仕様

- ・材質 / ジュラコン (POM)
- ・色 / 乳白色・黒
- ・熱変形温度 / 1.82MPa...110°C
- ・U L 規格 / UL94-HB (材料)
- ・RoHS対応製品

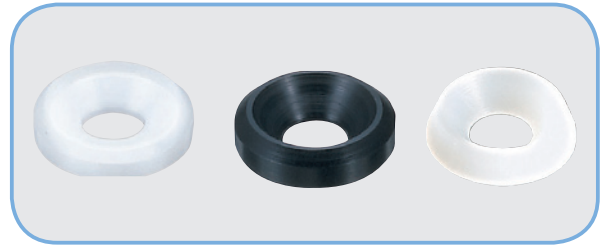

DRW-00

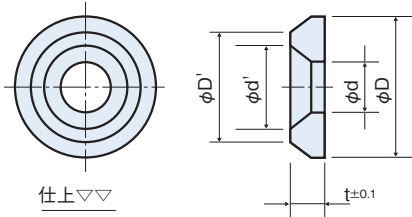


仕上▽▽

呼径	品番	d	D	t	d'	D'
M3	DRW-03	3.3	9.0	2.3	6.5	8.0
M4	DRW-04	4.5	11.0	3.0	8.6	9.5
M5	DRW-05	5.5	14.0	3.5	10.6	12.0

ご注文個数 50個～

DRW-00B

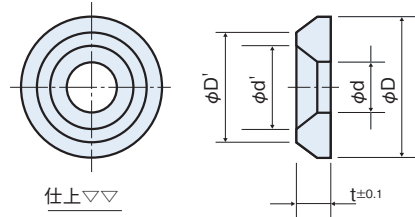

仕上▽▽


呼径	品番	d	D	t	d'	D'
M3	DRW-03B	3.3	9.0	2.3	6.5	8.0
M4	DRW-04B	4.5	11.0	3.0	8.6	9.5
M5	DRW-05B	5.5	14.0	3.5	10.6	12.0

ご注文個数 50個～

仕様

- ・材質 / ナイロン6 (PA)
- ・色 / 乳白色
- ・耐熱温度 / 1.82MPa...70°C
- ・U L 規格 / UL94-V2 (材料)
- ・RoHS対応製品

NRW-00

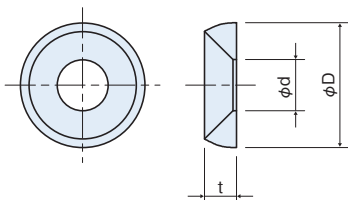

呼径	品番	d	D	t
M3	NRW-03	3.3	9.0	2.1
M4	NRW-04	4.5	11.0	2.8
M5	NRW-05	5.5	14.0	3.3
M6	NRW-06	6.5	16.0	3.5

ご注文個数 50個～