

●シリコンゴム50°セットワッシャー ●Silicon rubber50° set washer ●硅橡胶50°组套垫圈

スペーサー
の選定

仕様

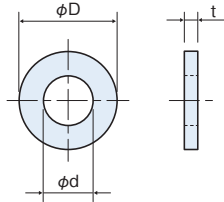
- 1 黄銅
スペーサー
- 2 ジュラコン
スペーサー
- 3 ステンレス
スペーサー
- 4 スチール
スペーサー
- 5 PPS
スペーサー
- 6 PBT
スペーサー
- 7 エコ
スペーサー
- 8 アルミ
スペーサー
- 9 ベーク
スペーサー
- 10 ナイロン・レー
ン
スペーサー
- 11 ビーク
スペーサー
- 12 ABS
スペーサー
- 13 LED取付
スペーサー
- 14 D-Sub取付
スペーサー
- 15 PTFE
スペーサー
- 16 セラミック・ガラス
スペーサー
- 17 チタン
スペーサー
- 18 ポリカーボネート
スペーサー
- 19 ガラエボ
スペーサー
- 20 樹脂
ワッシャー
- 21 ゴム
ワッシャー
- 22 金属
ワッシャー
- 23 樹脂
ワッシャー
- 24 樹脂ネジ/
ボルト/ナット
- 25 金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー
- 26 ビンヘッダー
丸ピン
- 26 ビンヘッダー
角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサート
ナット
- 29 ローレット
ツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー
保護チューブ
- 33 ばねポスト

・材質/シリコンゴム

・色 /半透明

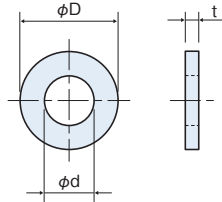
・硬度/50° (デュロメータタイプA)
49° (IRHD 参考値)

・RoHS対応製品

SIS-0000-00 セットワッシャー
成型品

呼径	d	D	t	品番
M2	1.5	2.9	0.5	SIS-1529-05
M2.5	2.0	3.9	0.5	SIS-2039-05
M2.6				
M3	2.5	4.8	1.0	SIS-2548-10
M4	3.5	6.3	1.0	SIS-3563-10
M5	4.5	8.2	1.5	SIS-4582-15
M6	5.5	9.6	1.5	SIS-5596-15

ご注文個数 50個～

SIS-0000-00 セットワッシャー
プレス品

呼径	d	D	t	品番
M2.6	2.0	4.7	0.5	SIS-2047-05
		5.6	0.5	SIS-2056-05
		6.6	0.5	SIS-2066-05
		7.6	0.5	SIS-2076-05
M3	2.5	5.6	1.0	SIS-2556-10
		6.6	1.0	SIS-2566-10
		7.6	1.0	SIS-2576-10
M4	3.5	6.6	1.0	SIS-3566-10
		7.6	1.0	SIS-3576-10
		8.6	1.0	SIS-3586-10
		9.6	1.0	SIS-3596-10
M5	4.5	11.6	1.0	SIS-35116-10
		7.6	1.0	SIS-4576-10
		8.6	1.0	SIS-4586-10
M6	5.5	9.6	1.0	SIS-4596-10
		11.6	1.5	SIS-45116-15
		15.6	1.5	SIS-45156-15
		7.6	1.0	SIS-5576-10
		8.6	1.0	SIS-5586-10
M6	5.5	9.6	1.0	SIS-5596-10
		11.6	1.5	SIS-55116-15
		13.6	1.5	SIS-55136-15
M6	5.5	15.6	1.5	SIS-55156-15

ご注文個数 50個～

d/D	公差
6.0以下	±0.3
6.0超	±0.4

t	公差
0.5	±0.2
1.0	±0.2
1.5	±0.2