

PV/PV-T/PV-SR/PV-R/PVF

●PVDF小ネジ (十字穴付) ●PVDF screws ●PVDF 螺钉 (十字)

RoHS対応製品

仕様

- ナベ小ネジ
 - 材質/PVDF (フッ化ビニリデン樹脂)
 - 色/白色不透明
 - 熱変形温度/1.82MPa...72°C
 - UL規格/UL94V-0 (材料)
- PTFEワッシャー (KW)
 - 材質/PTFE
 - 色/白色不透明
 - 耐熱温度/連続240°C不燃性
 - UL規格/UL94V-0 (材料)

仕様

- シリコンゴムワッシャー (SRW)
 - 材質/シリコンゴム
 - 色/半透明
 - 硬度/50° (デュロメータタイプA) 49° (IRHD 参考値)
- NBRワッシャー (RW)
 - 材質/NBR
 - 色/黒
 - 硬度/70° (デュロメータタイプA) 63° (IRHD 参考値)



PV-0000ナベ小ネジ				PV-0000-T セットナベ小ネジ(KW付)			PV-0000-SR セットナベ小ネジ(SRW付)			PV-0000-R セットナベ小ネジ(RW付)		
ネジ径	ピッチ-D-H	L	品番	KW PTFE d-t	L	品番	SRW シリコンゴム d-t	L	品番	RW NBR d-t	L	品番
M3	0.5-5.5-2	6	PV-0306	8.0-0.8	6	PV-0306-T	4.8-1.0	6	PV-0306-SR	4.8-1.0	6	PV-0306-R
		8	PV-0308		8	PV-0308-T		8	PV-0308-SR		8	PV-0308-R
		10	PV-0310		10	PV-0310-T		10	PV-0310-SR		10	PV-0310-R
		12	PV-0312		12	PV-0312-T		12	PV-0312-SR		12	PV-0312-R
		15	PV-0315		15	PV-0315-T		15	PV-0315-SR		15	PV-0315-R
		16	PV-0316		16	PV-0316-T		16	PV-0316-SR		16	PV-0316-R
		20	PV-0320		20	PV-0320-T		20	PV-0320-SR		20	PV-0320-R
M4	0.7-7-2.6	5	PV-0405	10-1.0	5	PV-0405-T	6.3-1.0	5	PV-0405-SR	6.3-1.0	5	PV-0405-R
		6	PV-0406		6	PV-0406-T		6	PV-0406-SR		6	PV-0406-R
		8	PV-0408		8	PV-0408-T		8	PV-0408-SR		8	PV-0408-R
		10	PV-0410		10	PV-0410-T		10	PV-0410-SR		10	PV-0410-R
		12	PV-0412		12	PV-0412-T		12	PV-0412-SR		12	PV-0412-R
		15	PV-0415		15	PV-0415-T		15	PV-0415-SR		15	PV-0415-R
		16	PV-0416		16	PV-0416-T		16	PV-0416-SR		16	PV-0416-R
M5	0.8-9-3.3	10	PV-0510	12-1.0	10	PV-0510-T	8.2-1.5	10	PV-0510-SR	8.2-1.5	10	PV-0510-R
		12	PV-0512		12	PV-0512-T		12	PV-0512-SR		12	PV-0512-R
		15	PV-0515		15	PV-0515-T		15	PV-0515-SR		15	PV-0515-R
		16	PV-0516		16	PV-0516-T		16	PV-0516-SR		16	PV-0516-R
		20	PV-0520		20	PV-0520-T		20	PV-0520-SR		20	PV-0520-R
		25	PV-0525	25	PV-0525-T	25	PV-0525-SR	25	PV-0525-R			


ご注文個数 10個~

ご注文個数 10個~

ご注文個数 10個~

ご注文個数 10個~

PVF-0000サラ小ネジ

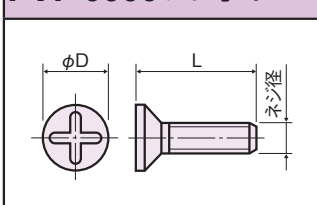

ネジ径	ピッチ-D	L	品番	ネジ径	ピッチ-D	L	品番	ネジ径	ピッチ-D	L	品番
M3	0.5-6	6	PVF-0306	M4	0.7-8	6	PVF-0406	M5	0.8-10	10	PVF-0510
		8	PVF-0308			8	PVF-0408			12	PVF-0512
		10	PVF-0310			10	PVF-0410			15	PVF-0515
		12	PVF-0312			12	PVF-0412			16	PVF-0516
		15	PVF-0315			15	PVF-0415			20	PVF-0520
		16	PVF-0316			16	PVF-0416			25	PVF-0525
		20	PVF-0320			20	PVF-0420				
25	PVF-0325	25	PVF-0425								

ご注文個数 10個~

PVDF製品 ネジ対象

成形時にネジのピッチズレが生じる為、同材質のナットと組み合わせてご使用下さい。
ナットを使用しない場合は、メネジとの嵌合は20mm以下として下さい。

樹脂ネジ/ボルト/ナット 24

金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 25

ピンヘッダー丸ピン 26

ピンヘッダー角ピン 26

基板用端子 27

インサートナット 28

ローレットツマミ・ナット 29

精密シャフト 30

全ネジ 31

光ファイバー保護チューブ 32

ばねポスト 33