


# BSW/BSW-B/FSW-E/USW/UMSW/TISW

●スプリングワッシャー (リン青銅/鉄/ステンレス/チタン) ●Washers ●弾簧垫圈 (磷青铜/铁/不锈钢/钛)



- 1 黄銅 スペーサー
- 2 ジュラコン スペーサー
- 3 ステンレス スペーサー
- 4 スチール スペーサー
- 5 PPS スペーサー
- 6 PBT スペーサー
- 7 エコ スペーサー
- 8 アルミ スペーサー
- 9 ベーク スペーサー
- 10 ナイロン/レニ スペーサー
- 11 ビーク スペーサー
- 12 ABS スペーサー
- 13 LED取付 スペーサー
- 14 D-Sub取付 スペーサー
- 15 PTFE スペーサー
- 16 セラミック/ガス スペーサー
- 17 チタン スペーサー
- 18 ポリカーボネート スペーサー
- 19 ガラエボ スペーサー
- 20 樹脂 ワッシャー
- 21 ゴム ワッシャー
- 22 金属 ワッシャー
- 23 樹脂 プッシュ
- 24 樹脂ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー
- 25 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー
- 26 ビンヘッダー 丸ピン
- 26 ビンヘッダー 角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサート ナット
- 29 ローレット ツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー 保護チューブ
- 33 ばねポスト

## スプリングワッシャー

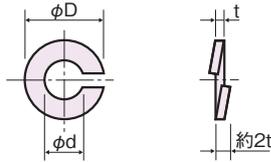

BSW-00					
●材質/リン青銅					
●処理/ニッケルメッキ					
・RoHS対応製品					
呼径	d	D	t	品番	
M2	2.1	4.4	0.5	BSW-02	
M2.6	2.7	5.3	0.6	BSW-26	
M3	3.1	5.9	0.7	BSW-03	
M4	4.1	7.6	1.0	BSW-04	
M5	5.1	9.2	1.3	BSW-05	

ご注文個数 50個～

FSW-00E					
●材質/鉄					
●処理/三価クロムクロメート					
・RoHS対応製品					
呼径	d	D	t	品番	
M2	2.1	4.4	0.5	FSW-02E	
M2.6	2.7	5.3	0.6	FSW-26E	
M3	3.1	5.9	0.7	FSW-03E	
M4	4.1	7.6	1.0	FSW-04E	
M5	5.1	9.2	1.3	FSW-05E	

ご注文個数 50個～

USW-00					
●材質/ステンレス					
●処理/生地					
・RoHS対応製品					
呼径	d	D	t	品番	
M2	2.1	4.4	0.5	USW-02	
M2.6	2.7	5.3	0.6	USW-26	
M3	3.1	5.9	0.7	USW-03	
M4	4.1	7.6	1.0	USW-04	
M5	5.1	9.2	1.3	USW-05	

ご注文個数 50個～

BSW-00B					
●材質/リン青銅					
●処理/黒ニッケルメッキ					
・RoHS対応製品					
呼径	d	D	t	品番	
M3	3.1	5.9	0.7	BSW-03B	
M4	4.1	7.6	1.0	BSW-04B	

ご注文個数 50個～

TISW-00					
●材質/純チタン					
●処理/脱脂					
・RoHS対応製品					
呼径	d	D	t	品番	
M3	3.1	5.9	0.7	TISW-03	
M4	4.1	7.6	1.0	TISW-04	
M5	5.1	9.2	1.3	TISW-05	
M6	6.1	12.2	1.5	TISW-06	
M8	8.2	15.4	2.0	TISW-08	
M10	10.2	18.4	2.5	TISW-10	
M12	12.2	21.5	3.0	TISW-12	

ご注文個数 10個～

UMSW-00					
●材質/ステンレスSUS316L					
●処理/生地					
・RoHS対応製品					
呼径	d	D	t	品番	
M3	3.1	5.9	0.7	UMSW-03	
M4	4.1	7.6	1.0	UMSW-04	
M5	5.1	9.2	1.3	UMSW-05	

ご注文個数 50個～