


NB-A/A-N/A-SR/A-R

●黄銅 ローレットツマミ (スリ割付) ●Brass knurled screw ●黄銅 直紋花

RoHS対応製品




仕様

- 1 黄銅 スペーサー ●ローレットツマミ
 - ・材質 / 快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
 - ・処理 / ニッケルメッキ (Ni)
- 2 ジュラコン スペーサー ●ナイロンワッシャー (KW)
 - ・材質 / ナイロン66
 - ・色 / 半透明
 - ・熱変形温度 / 1.82MPa...75℃
 - ・UL規格 / UL94V-2 (材料)
- 3 ステンレス スペーサー ●シリコンゴムワッシャー (SRW)
 - ・材質 / シリコンゴム
 - ・色 / 半透明
 - ・硬度 / 50° (デュロメータタイプA)、49° (IRHD 参考値)
- 4 スチール スペーサー ●NBRワッシャー (RW)
 - ・材質 / NBR
 - ・色 / 黒
 - ・硬度 / 70° (デュロメータタイプA)、63° (IRHD 参考値)
- 5 PPS スペーサー
- 6 PBT スペーサー

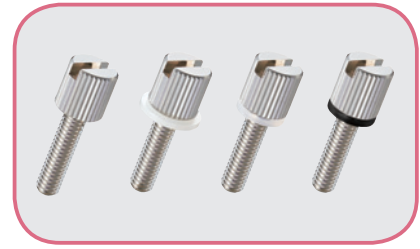

NB-200A/A-N/A-SR/A-R

(スリ割付)

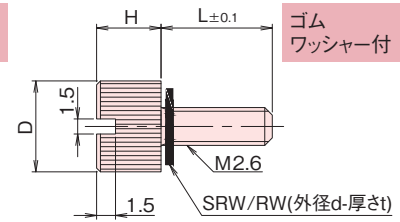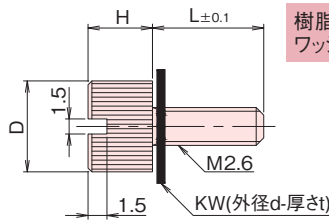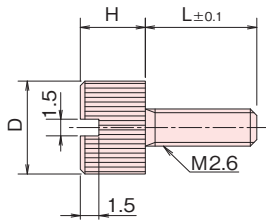

ニッケルメッキ

ワッシャー無			樹脂ワッシャー付 (ナイロン)		ゴムワッシャー付 (シリコンゴム)		ゴムワッシャー付 (NBR)		
D	H	L	品番	KW d-t	品番	SRW d-t	品番	RW d-t	品番
6	3	4	NB-204AA	5.5-0.8	NB-204AA-N	5.6-0.5	NB-204AA-SR	5.6-0.5	NB-204AA-R
		6	NB-206AA		NB-206AA-N		NB-206AA-SR		NB-206AA-R
		8	NB-208AA		NB-208AA-N		NB-208AA-SR		NB-208AA-R
		10	NB-210AA		NB-210AA-N		NB-210AA-SR		NB-210AA-R
		12	NB-212AA		NB-212AA-N		NB-212AA-SR		NB-212AA-R
		4	NB-204GA		NB-204GA-N		NB-204GA-SR		NB-204GA-R
8	3	6	NB-206GA	7.6-0.5	NB-206GA-N	7.6-0.5	NB-206GA-SR	7.6-0.5	NB-206GA-R
		8	NB-208GA		NB-208GA-N		NB-208GA-SR		NB-208GA-R
		10	NB-210GA		NB-210GA-N		NB-210GA-SR		NB-210GA-R
		12	NB-212GA		NB-212GA-N		NB-212GA-SR		NB-212GA-R

ご注文個数 50個~

- 20 樹脂ワッシャー
- 21 ゴムワッシャー
- 22 金属ワッシャー
- 23 樹脂ブッシュ
- 24 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 25 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー
- 26 ピンヘッダー丸ピン
- 26 ピンヘッダー角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサートナット
- 29 ローレットツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー保護チューブ
- 33 ばねポスト