


NB-B/B-N/B-SR/B-R

●黄銅 ローレットツマミ (スリ割・ツバ付) ●Brass knurled screw ●黄銅 直紋花

RoHS対応製品




仕様

- 1 黄銅 スペーサー ●ローレットツマミ
 - ・材質 / 快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
 - ・処理 / ニッケルメッキ (Ni)
- 2 ジュロン スペーサー ●ナイロンワッシャー (KW)
 - ・材質 / ナイロン66
 - ・色 / 半透明
 - ・熱変形温度 / 1.82MPa...75℃
 - ・UL規格 / UL94V-2 (材料)
- 3 ステンレス スペーサー ●シリコンゴムワッシャー (SRW)
 - ・材質 / シリコンゴム
 - ・色 / 半透明
 - ・硬度 / 50° (デュロメータタイプA)、49° (IRHD 参考値)
- 4 スチール スペーサー ●NBRワッシャー (RW)
 - ・材質 / NBR
 - ・色 / 黒
 - ・硬度 / 70° (デュロメータタイプA)、63° (IRHD 参考値)
- 5 PPS スペーサー
- 6 PBT スペーサー

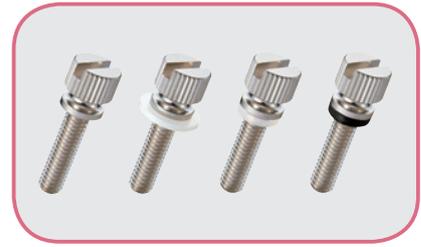

NB-200B/B-N/B-SR/B-R

(スリ割・ツバ付)

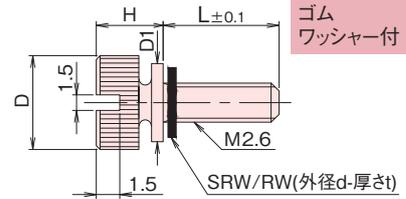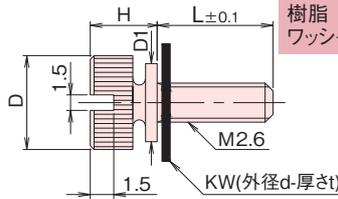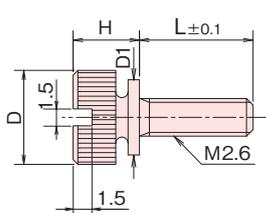

ニッケルメッキ

| ワッシャー無 | | 樹脂ワッシャー付 (ナイロン) | | ゴムワッシャー付 (シリコンゴム) | | ゴムワッシャー付 (NBR) | | | | |
|--------|----|-----------------|----|-------------------|-----------|----------------|------------|-------------|-----------|------------|
| D | D1 | H | L | 品番 | KW d-t | 品番 | SRW d-t | 品番 | RW d-t | 品番 |
| 6 | 5 | 7 | 4 | NB-204BB | 5.5-0.8 | NB-204BB-N | 4.7-0.5 | NB-204BB-SR | 4.7-0.5 | NB-204BB-R |
| | | | 6 | NB-206BB | | NB-206BB-N | | NB-206BB-SR | | NB-206BB-R |
| | | | 8 | NB-208BB | | NB-208BB-N | | NB-208BB-SR | | NB-208BB-R |
| | | | 10 | NB-210BB | | NB-210BB-N | | NB-210BB-SR | | NB-210BB-R |
| 8 | 7 | 7 | 7 | NB-204IB | 6.6-0.5 | NB-204IB-N | 6.6-0.5 | NB-204IB-SR | 6.6-0.5 | NB-204IB-R |
| | | | 6 | NB-206IB | | NB-206IB-N | | NB-206IB-SR | | NB-206IB-R |
| | | | 8 | NB-208IB | | NB-208IB-N | | NB-208IB-SR | | NB-208IB-R |
| | | | 10 | NB-210IB | | NB-210IB-N | | NB-210IB-SR | | NB-210IB-R |
| | | | 12 | NB-212IB | | NB-212IB-N | | NB-212IB-SR | | NB-212IB-R |

ご注文個数 50個～

- 20 樹脂ワッシャー
- 21 ゴムワッシャー
- 22 金属ワッシャー
- 23 樹脂ブッシュ
- 24 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 25 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー
- 26 ピンヘッダー丸ピン
- 26 ピンヘッダー角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサートナット
- 29 ローレットツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー保護チューブ
- 33 ばねポスト