

NB-BC/BC-N/BC-SR/BC-R

●黄銅 ローレットツマミ (スリ割・ツバ付) ●Brass knurled screw ●黄銅 直紋花




RoHS対応製品

仕様

- ローレットツマミ
 - ・材質 / 快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
 - ・処理 / クロムメッキ (バフ研磨)
- ナイロンワッシャー (KW)
 - ・材質 / ナイロン66
 - ・色 / 半透明
 - ・熱変形温度 / 1.82MPa...75℃
 - ・UL規格 / UL94V-2 (材料)
- シリコンゴムワッシャー (SRW)
 - ・材質 / シリコンゴム
 - ・色 / 半透明
 - ・硬度 / 50° (デュロメータタイプA)、49° (IRHD 参考値)
- NBRワッシャー (RW)
 - ・材質 / NBR
 - ・色 / 黒
 - ・硬度 / 70° (デュロメータタイプA)、63° (IRHD 参考値)



NB-200BC/BC-N/BC-SR/BC-R (スリ割・ツバ付)

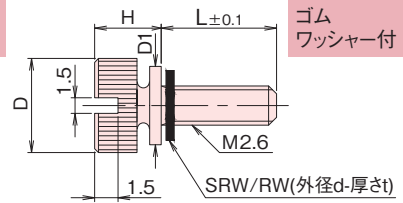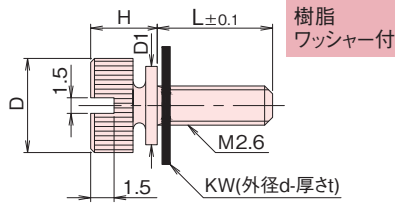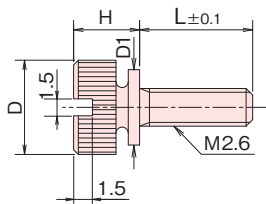

クロムメッキ (バフ研磨)

ワッシャー無		樹脂ワッシャー付 (ナイロン)		ゴムワッシャー付 (シリコンゴム)		ゴムワッシャー付 (NBR)				
D	D1	H	L	品番	KW d-t	品番	SRW d-t	品番	RW d-t	品番
6	5	7	4	NB-204BBC	5.5-0.8	NB-204BBC-N	4.7-0.5	NB-204BBC-SR	4.7-0.5	NB-204BBC-R
			6	NB-206BBC		NB-206BBC-N		NB-206BBC-SR		NB-206BBC-R
			8	NB-208BBC		NB-208BBC-N		NB-208BBC-SR		NB-208BBC-R
			10	NB-210BBC		NB-210BBC-N		NB-210BBC-SR		NB-210BBC-R
			12	NB-212BBC		NB-212BBC-N		NB-212BBC-SR		NB-212BBC-R
8	7	7	7	NB-204IBC	6.6-0.5	NB-204IBC-N	6.6-0.5	NB-204IBC-SR	6.6-0.5	NB-204IBC-R
			6	NB-206IBC		NB-206IBC-N		NB-206IBC-SR		NB-206IBC-R
			8	NB-208IBC		NB-208IBC-N		NB-208IBC-SR		NB-208IBC-R
			10	NB-210IBC		NB-210IBC-N		NB-210IBC-SR		NB-210IBC-R
			12	NB-212IBC		NB-212IBC-N		NB-212IBC-SR		NB-212IBC-R

ご注文個数 50個~

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロンレーンスペーサー 10
- ピークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス・ガラススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエポスペーサー 19
- 樹脂ワッシャー 20
- ゴムワッシャー 21
- 金属ワッシャー 22
- 樹脂ブッシュ 23
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 24
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 25
- ピンヘッダー丸ピン 26
- ピンヘッダー角ピン 26
- 基板用端子 27
- インサートナット 28
- ローレットツマミ・ナット 29
- 精密シャフト 30
- 全ネジ 31
- 光ファイバー保護チューブ 32
- ばねポスト 33
- 材料資料