

NB-DC/DC-N/DC-SR/DC-R

●黄銅 ローレットツマミ (段付) ●Brass knurled screw ●黄銅 直紋花


RoHS対応製品

仕様

- 1 黄銅 スペーサー ●ローレットツマミ
 - ・材質 / 快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
 - ・処理 / クロムメッキ (バフ研磨)
- 2 ジュラコン スペーサー ●ナイロンワッシャー (KW)
 - ・材質 / ナイロン66
 - ・色 / 半透明
 - ・熱変形温度 / 1.82MPa...75℃
 - ・UL規格 / UL94V-2 (材料)
- 4 スチール スペーサー ●シリコンゴムワッシャー (SRW)
 - ・材質 / シリコンゴム
 - ・色 / 半透明
 - ・硬度 / 50° (デュロメータタイプA)、49° (IRHD 参考値)
- 5 PPS スペーサー ●NBRワッシャー (RW)
 - ・材質 / NBR
 - ・色 / 黒
 - ・硬度 / 70° (デュロメータタイプA)、63° (IRHD 参考値)

NB-300DC/DC-N/DC-SR/DC-R

(段付)

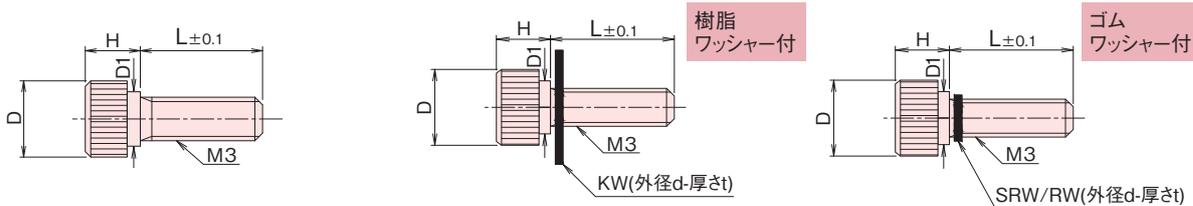

クロムメッキ (バフ研磨)

ワッシャー無		樹脂ワッシャー付 (ナイロン)		ゴムワッシャー付 (シリコンゴム)		ゴムワッシャー付 (NBR)				
D	D1	H	L	品番	KW d-t	品番	SRW d-t	品番	RW d-t	品番
6	5	6	6	NB-306BDC	8-0.8	NB-306BDC-N	4.8-1.0	NB-306BDC-SR	4.8-1.0	NB-306BDC-R
			8	NB-308BDC		NB-308BDC-N		NB-308BDC-SR		NB-308BDC-R
			10	NB-310BDC		NB-310BDC-N		NB-310BDC-SR		NB-310BDC-R
			12	NB-312BDC		NB-312BDC-N		NB-312BDC-SR		NB-312BDC-R
			15	NB-315BDC		NB-315BDC-N		NB-315BDC-SR		NB-315BDC-R
			18	NB-318BDC		NB-318BDC-N		NB-318BDC-SR		NB-318BDC-R
			20	NB-320BDC		NB-320BDC-N		NB-320BDC-SR		NB-320BDC-R
			6	NB-306IDC		NB-306IDC-N		NB-306IDC-SR		NB-306IDC-R
			8	NB-308IDC		NB-308IDC-N		NB-308IDC-SR		NB-308IDC-R
			10	NB-310IDC		NB-310IDC-N		NB-310IDC-SR		NB-310IDC-R
8	7	6	12	NB-312IDC	6.6-1.0	NB-312IDC-N	6.6-1.0	NB-312IDC-SR	6.6-1.0	NB-312IDC-R
			15	NB-315IDC		NB-315IDC-N		NB-315IDC-SR		NB-315IDC-R
			18	NB-318IDC		NB-318IDC-N		NB-318IDC-SR		NB-318IDC-R
			20	NB-320IDC		NB-320IDC-N		NB-320IDC-SR		NB-320IDC-R
			6	NB-306CDC		NB-306CDC-N		NB-306CDC-SR		NB-306CDC-R
			8	NB-308CDC		NB-308CDC-N		NB-308CDC-SR		NB-308CDC-R
			10	NB-310CDC		NB-310CDC-N		NB-310CDC-SR		NB-310CDC-R
			12	NB-312CDC		NB-312CDC-N		NB-312CDC-SR		NB-312CDC-R
			15	NB-315CDC		NB-315CDC-N		NB-315CDC-SR		NB-315CDC-R
			18	NB-318CDC		NB-318CDC-N		NB-318CDC-SR		NB-318CDC-R
8	7	8	20	NB-320CDC	6.6-1.0	NB-320CDC-N	6.6-1.0	NB-320CDC-SR	6.6-1.0	NB-320CDC-R
			6	NB-306KDC		NB-306KDC-N		NB-306KDC-SR		NB-306KDC-R
			8	NB-308KDC		NB-308KDC-N		NB-308KDC-SR		NB-308KDC-R
			10	NB-310KDC		NB-310KDC-N		NB-310KDC-SR		NB-310KDC-R
			12	NB-312KDC		NB-312KDC-N		NB-312KDC-SR		NB-312KDC-R
			15	NB-315KDC		NB-315KDC-N		NB-315KDC-SR		NB-315KDC-R
			18	NB-318KDC		NB-318KDC-N		NB-318KDC-SR		NB-318KDC-R
			20	NB-320KDC		NB-320KDC-N		NB-320KDC-SR		NB-320KDC-R
			6	NB-306DDC		NB-306DDC-N		NB-306DDC-SR		NB-306DDC-R
			8	NB-308DDC		NB-308DDC-N		NB-308DDC-SR		NB-308DDC-R
6	5	10	10	NB-310DDC	4.8-1.0	NB-310DDC-N	4.8-1.0	NB-310DDC-SR	4.8-1.0	NB-310DDC-R
			12	NB-312DDC		NB-312DDC-N		NB-312DDC-SR		NB-312DDC-R
			15	NB-315DDC		NB-315DDC-N		NB-315DDC-SR		NB-315DDC-R
			18	NB-318DDC		NB-318DDC-N		NB-318DDC-SR		NB-318DDC-R
			20	NB-320DDC		NB-320DDC-N		NB-320DDC-SR		NB-320DDC-R

ご注文個数 50個~