

NB-E/E-N/E-SR/E-R


●黄銅 ローレットツマミ (スリ割・ツバ付・胴細) ●Brass knurled screw ●黄銅 直紋糸

RoHS対応製品

スペーサー
の選定


仕様

- 1 黄銅
スペーサー ●ローレットツマミ
 - ・材質 / 快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
 - ・処理 / ニッケルメッキ (Ni)
- 2 ジュロン
スペーサー ●ナイロンワッシャー (KW)
 - ・材質 / ナイロン66
 - ・色 / 半透明
 - ・熱変形温度 / 1.82MPa...75℃
 - ・UL規格 / UL94V-2 (材料)
- 3 ステンレス
スペーサー ●シリコンゴムワッシャー (SRW)
 - ・材質 / シリコンゴム
 - ・色 / 半透明
 - ・硬度 / 50° (デュロメータタイプA)、49° (IRHD 参考値)
- 4 スチール
スペーサー ●NBRワッシャー (RW)
 - ・材質 / NBR
 - ・色 / 黒
 - ・硬度 / 70° (デュロメータタイプA)、63° (IRHD 参考値)
- 5 PPS
スペーサー
- 6 PBT
スペーサー
- 7 エコ
スペーサー
- 8 アルミ
スペーサー
- 9 ベーク
スペーサー
- 10 ナイロン
スペーサー
- 11 ピーク
スペーサー
- 12 ABS
スペーサー
- 13 LED取付
スペーサー
- 14 D-Sub取付
スペーサー
- 15 PTFE
スペーサー
- 16 セラミック/ガス
スペーサー
- 17 チタン
スペーサー
- 18 ポリカーボネート
スペーサー
- 19 ガラエボ
スペーサー
- 20 樹脂
ワッシャー
- 21 ゴム
ワッシャー
- 22 金属
ワッシャー
- 23 樹脂
ブッシュ
- 24 樹脂ネジ/
ボルト/ナット
- 25 金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー
- 26 ビンヘッダー
丸ピン
- 26 ビンヘッダー
角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサート
ナット
- 29 ローレット
ツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー
保護チューブ
- 33 ばねポスト

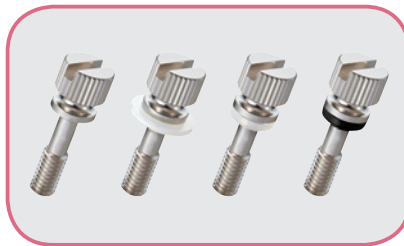

NB-300E/E-N/E-SR/E-R

(スリ割・ツバ付・胴細)

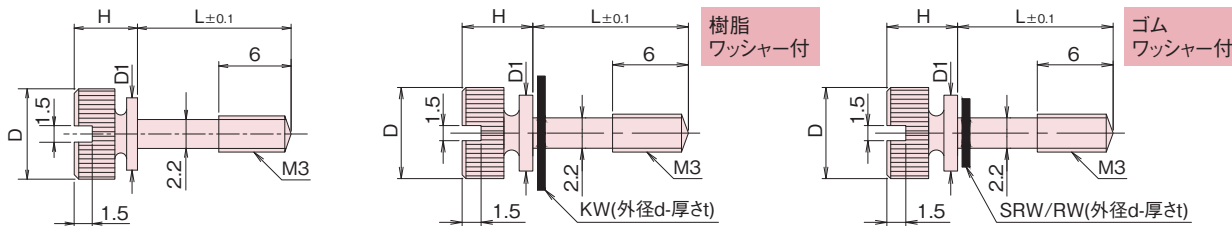

ニッケルメッキ

		ワッシャー無		樹脂ワッシャー付 (ナイロン)		ゴムワッシャー付 (シリコンゴム)		ゴムワッシャー付 (NBR)		
D	D1	H	L	品番	KW d-t	品番	SRW d-t	品番	RW d-t	品番
6	5	7	10	NB-310BE	8-0.8	NB-310BE-N	4.8-1.0	NB-310BE-SR	4.8-1.0	NB-310BE-R
			12	NB-312BE		NB-312BE-N		NB-312BE-SR		NB-312BE-R
			15	NB-315BE		NB-315BE-N		NB-315BE-SR		NB-315BE-R
			18	NB-318BE		NB-318BE-N		NB-318BE-SR		NB-318BE-R
			20	NB-320BE		NB-320BE-N		NB-320BE-SR		NB-320BE-R
			25	NB-325BE		NB-325BE-N		NB-325BE-SR		NB-325BE-R
			30	NB-330BE		NB-330BE-N		NB-330BE-SR		NB-330BE-R
			10	NB-310IE		NB-310IE-N		NB-310IE-SR		NB-310IE-R
			12	NB-312IE		NB-312IE-N		NB-312IE-SR		NB-312IE-R
			15	NB-315IE		NB-315IE-N		NB-315IE-SR		NB-315IE-R
8	7	7	18	NB-318IE	8-0.8	NB-318IE-N	6.6-1.0	NB-318IE-SR	6.6-1.0	NB-318IE-R
			20	NB-320IE		NB-320IE-N		NB-320IE-SR		NB-320IE-R
			25	NB-325IE		NB-325IE-N		NB-325IE-SR		NB-325IE-R
			30	NB-330IE		NB-330IE-N		NB-330IE-SR		NB-330IE-R
			10	NB-310PE		NB-310PE-N		NB-310PE-SR		NB-310PE-R
10	8	8	12	NB-312PE	7.6-1.0	NB-312PE-N	7.6-1.0	NB-312PE-SR	7.6-1.0	NB-312PE-R
			15	NB-315PE		NB-315PE-N		NB-315PE-SR		NB-315PE-R
			18	NB-318PE		NB-318PE-N		NB-318PE-SR		NB-318PE-R
			20	NB-320PE		NB-320PE-N		NB-320PE-SR		NB-320PE-R
			25	NB-325PE		NB-325PE-N		NB-325PE-SR		NB-325PE-R
			30	NB-330PE		NB-330PE-N		NB-330PE-SR		NB-330PE-R

ご注文個数 50個~