

NB-EB/EB-NB/EB-SR/EB-R

●黄銅 ローレットツマミ (スリ割・ツバ付・胴細) ●Brass knurled screw ●黄銅 直紋花

RoHS対応製品

仕様




- 1 黄銅 スペーサー ●ローレットツマミ
 - ・材質 / 快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
 - ・処 理 / ミクロブラック (黒色コーティング ニッケル下地)
- 2 ジュラコン スペーサー ●黒ナイロンワッシャー (KW)
 - ・材質 / ナイロン6
 - ・色 / 黒
 - ・熱変形温度 / 1.82MPa...65℃
 - ・U L 規 格 / UL94-HB (材料)
- 3 ステンレス スペーサー ●シリコンゴムワッシャー (SRW)
 - ・材質 / シリコンゴム
 - ・色 / 半透明
 - ・硬 度 / 50° (デュロメータタイプA)、49° (IRHD 参考値)
- 4 スチール スペーサー ●NBRワッシャー (RW)
 - ・材質 / NBR
 - ・色 / 黒
 - ・硬 度 / 70° (デュロメータタイプA)、63° (IRHD 参考値)
- 5 PPS スペーサー
- 6 PBT スペーサー
- 7 エコ スペーサー
- 8 アルミ スペーサー
- 9 ベーク スペーサー
- 10 ナイロン/レニ スペーサー
- 11 ピーク スペーサー
- 12 ABS スペーサー
- 13 LED取付 スペーサー
- 14 D-Sub取付 スペーサー
- 15 PTFE スペーサー
- 16 セラミック/ガス スペーサー
- 17 チタン スペーサー
- 18 ポリカーボネート スペーサー
- 19 ガラエボ スペーサー
- 20 樹脂 ワッシャー
- 21 ゴム ワッシャー
- 22 金属 ワッシャー
- 23 樹脂 ブッシュ
- 24 樹脂ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー
- 25 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー
- 26 ビンヘッダー 丸ピン
- 26 ビンヘッダー 角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサート ナット
- 29 ローレット ツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー 保護チューブ
- 33 ばねポスト



NB-300EB/EB-NB/EB-SR/EB-R

(スリ割・ツバ付・胴細)

□内のみミクロブラック処理 (ニッケル下地)

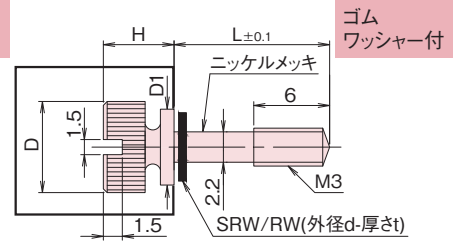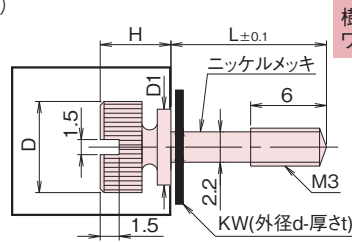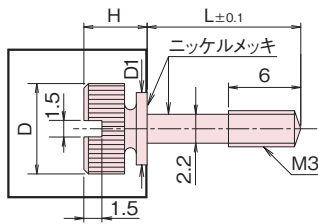

ミクロブラック (黒色コーティング ニッケル下地)

| | | | | ワッシャー無 | | 樹脂ワッシャー付 (黒ナイロン) | | ゴムワッシャー付 (シリコンゴム) | | ゴムワッシャー付 (NBR) | |
|----|-----------|--------------|--------------|-------------|--------|------------------|---------|-------------------|---------|----------------|--|
| D | D1 | H | L | 品 番 | KW d-t | 品 番 | SRW d-t | 品 番 | RW d-t | 品 番 | |
| 6 | 5 | 7 | 10 | NB-310EB | 8-0.8 | NB-310EB-NB | 4.8-1.0 | NB-310EB-SR | 4.8-1.0 | NB-310EB-R | |
| | | | 12 | NB-312EB | | NB-312EB-NB | | NB-312EB-SR | | NB-312EB-R | |
| | | | 15 | NB-315EB | | NB-315EB-NB | | NB-315EB-SR | | NB-315EB-R | |
| | | | 18 | NB-318EB | | NB-318EB-NB | | NB-318EB-SR | | NB-318EB-R | |
| | | | 20 | NB-320EB | | NB-320EB-NB | | NB-320EB-SR | | NB-320EB-R | |
| | | | 25 | NB-325EB | | NB-325EB-NB | | NB-325EB-SR | | NB-325EB-R | |
| 8 | 7 | 7 | 10 | NB-310IEB | 8-0.8 | NB-310IEB-NB | 6.6-1.0 | NB-310IEB-SR | 6.6-1.0 | NB-310IEB-R | |
| | | | 12 | NB-312IEB | | NB-312IEB-NB | | NB-312IEB-SR | | NB-312IEB-R | |
| | | | 15 | NB-315IEB | | NB-315IEB-NB | | NB-315IEB-SR | | NB-315IEB-R | |
| | | | 18 | NB-318IEB | | NB-318IEB-NB | | NB-318IEB-SR | | NB-318IEB-R | |
| | | | 20 | NB-320IEB | | NB-320IEB-NB | | NB-320IEB-SR | | NB-320IEB-R | |
| | | | 25 | NB-325IEB | | NB-325IEB-NB | | NB-325IEB-SR | | NB-325IEB-R | |
| 10 | 8 | 8 | 10 | NB-310PEB | 8-0.8 | NB-310PEB-NB | 7.6-1.0 | NB-310PEB-SR | 7.6-1.0 | NB-310PEB-R | |
| | | | 12 | NB-312PEB | | NB-312PEB-NB | | NB-312PEB-SR | | NB-312PEB-R | |
| | | | 15 | NB-315PEB | | NB-315PEB-NB | | NB-315PEB-SR | | NB-315PEB-R | |
| | | | 18 | NB-318PEB | | NB-318PEB-NB | | NB-318PEB-SR | | NB-318PEB-R | |
| | | | 20 | NB-320PEB | | NB-320PEB-NB | | NB-320PEB-SR | | NB-320PEB-R | |
| | | | 25 | NB-325PEB | | NB-325PEB-NB | | NB-325PEB-SR | | NB-325PEB-R | |
| 30 | NB-330PEB | NB-330PEB-NB | NB-330PEB-SR | NB-330PEB-R | | | | | | | |

ご注文個数 50個~