

NB-FB/FB-NB/FB-SR/FB-R

●黄銅 ローレットツマミ (スリ割・段付・胴細) ●Brass knurled screw ●黄銅 直紋花

RoHS対応製品


仕様

- 1 黄銅 スペーサー ●ローレットツマミ
 - ・材質 / 快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
 - ・処理 / ミクロブラック (黒色コーティング ニッケル下地)
 - ・ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
- 2 ジュラコン スペーサー ●黒ナイロンワッシャー (KW)
 - ・材質 / ナイロン6
 - ・色 / 黒
 - ・熱変形温度 / 1.82MPa…65°C
 - ・UL規格 / UL94-HB (材料)
- 3 ステンレス スペーサー ●シリコンゴムワッシャー (SRW)
 - ・材質 / シリコンゴム
 - ・色 / 半透明
 - ・硬度 / 50° (デュロメータタイプA)、49° (IRHD 参考値)
- 4 スチール スペーサー ●NBRワッシャー (RW)
 - ・材質 / NBR
 - ・色 / 黒
 - ・硬度 / 70° (デュロメータタイプA)、63° (IRHD 参考値)
- 5 PPS スペーサー
- 6 PBT スペーサー
- 7 エコ スペーサー
- 8 アルミ スペーサー
- 9 ベーク スペーサー
- 10 ナイロン/レニ スペーサー
- 11 ピーク スペーサー
- 12 ABS スペーサー
- 13 LED取付 スペーサー
- 14 D-Sub取付 スペーサー
- 15 PTFE スペーサー
- 16 セラミック/ガス スペーサー
- 17 チタン スペーサー
- 18 ポリカーボネート スペーサー
- 19 ガラエボ スペーサー
- 20 樹脂 ワッシャー
- 21 ゴム ワッシャー
- 22 金属 ワッシャー
- 23 樹脂 フッシュ
- 24 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 25 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー
- 26 ビンヘッダー 丸ピン
- 26 ビンヘッダー 角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサート ナット
- 29 ローレット ツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー 保護チューブ
- 33 ばねポスト

NB-300FB/FB-NB/FB-SR/FB-R

(スリ割・段付・胴細)

□内のみミクロブラック処理 (ニッケル下地)

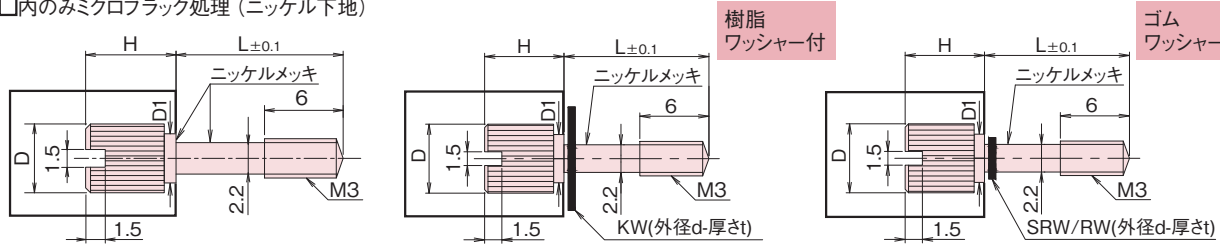

ミクロブラック (黒色コーティング ニッケル下地)

| ワッシャー無 | | | | 樹脂ワッシャー付 (黒ナイロン) | | ゴムワッシャー付 (シリコンゴム) | | ゴムワッシャー付 (NBR) | | |
|--------|----|---|----|------------------|-----------|-------------------|------------|----------------|-----------|-------------|
| D | D1 | H | L | 品番 | KW d-t | 品番 | SRW d-t | 品番 | RW d-t | 品番 |
| 6 | | | 10 | NB-310FB | 8-0.8 | NB-310FB-NB | 4.8-1.0 | NB-310FB-SR | 4.8-1.0 | NB-310FB-R |
| | | | 12 | NB-312FB | | NB-312FB-NB | | NB-312FB-SR | | NB-312FB-R |
| | | | 15 | NB-315FB | | NB-315FB-NB | | NB-315FB-SR | | NB-315FB-R |
| | | | 18 | NB-318FB | | NB-318FB-NB | | NB-318FB-SR | | NB-318FB-R |
| | | | 20 | NB-320FB | | NB-320FB-NB | | NB-320FB-SR | | NB-320FB-R |
| | | | 25 | NB-325FB | | NB-325FB-NB | | NB-325FB-SR | | NB-325FB-R |
| 8 | | | 10 | NB-310IFB | 8-0.8 | NB-310IFB-NB | 4.8-1.0 | NB-310IFB-SR | 4.8-1.0 | NB-310IFB-R |
| | | | 12 | NB-312IFB | | NB-312IFB-NB | | NB-312IFB-SR | | NB-312IFB-R |
| | | | 15 | NB-315IFB | | NB-315IFB-NB | | NB-315IFB-SR | | NB-315IFB-R |
| | | | 18 | NB-318IFB | | NB-318IFB-NB | | NB-318IFB-SR | | NB-318IFB-R |
| | | | 20 | NB-320IFB | | NB-320IFB-NB | | NB-320IFB-SR | | NB-320IFB-R |
| | | | 25 | NB-325IFB | | NB-325IFB-NB | | NB-325IFB-SR | | NB-325IFB-R |
| 6 | 5 | | 10 | NB-310CFB | 8-0.8 | NB-310CFB-NB | 4.8-1.0 | NB-310CFB-SR | 4.8-1.0 | NB-310CFB-R |
| | | | 12 | NB-312CFB | | NB-312CFB-NB | | NB-312CFB-SR | | NB-312CFB-R |
| | | | 15 | NB-315CFB | | NB-315CFB-NB | | NB-315CFB-SR | | NB-315CFB-R |
| | | | 18 | NB-318CFB | | NB-318CFB-NB | | NB-318CFB-SR | | NB-318CFB-R |
| | | | 20 | NB-320CFB | | NB-320CFB-NB | | NB-320CFB-SR | | NB-320CFB-R |
| | | | 25 | NB-325CFB | | NB-325CFB-NB | | NB-325CFB-SR | | NB-325CFB-R |
| 8 | | | 10 | NB-310KFB | 8-0.8 | NB-310KFB-NB | 4.8-1.0 | NB-310KFB-SR | 4.8-1.0 | NB-310KFB-R |
| | | | 12 | NB-312KFB | | NB-312KFB-NB | | NB-312KFB-SR | | NB-312KFB-R |
| | | | 15 | NB-315KFB | | NB-315KFB-NB | | NB-315KFB-SR | | NB-315KFB-R |
| | | | 18 | NB-318KFB | | NB-318KFB-NB | | NB-318KFB-SR | | NB-318KFB-R |
| | | | 20 | NB-320KFB | | NB-320KFB-NB | | NB-320KFB-SR | | NB-320KFB-R |
| | | | 25 | NB-325KFB | | NB-325KFB-NB | | NB-325KFB-SR | | NB-325KFB-R |
| 6 | 10 | | 10 | NB-310DFB | 8-0.8 | NB-310DFB-NB | 4.8-1.0 | NB-310DFB-SR | 4.8-1.0 | NB-310DFB-R |
| | | | 12 | NB-312DFB | | NB-312DFB-NB | | NB-312DFB-SR | | NB-312DFB-R |
| | | | 15 | NB-315DFB | | NB-315DFB-NB | | NB-315DFB-SR | | NB-315DFB-R |
| | | | 18 | NB-318DFB | | NB-318DFB-NB | | NB-318DFB-SR | | NB-318DFB-R |
| | | | 20 | NB-320DFB | | NB-320DFB-NB | | NB-320DFB-SR | | NB-320DFB-R |
| | | | 25 | NB-325DFB | | NB-325DFB-NB | | NB-325DFB-SR | | NB-325DFB-R |
| | | | 30 | NB-330DFB | | NB-330DFB-NB | | NB-330DFB-SR | | NB-330DFB-R |

ご注文個数 50個~