

NB-G/G-N/G-SR/G-R

●黄銅 ローレットツマミ (低頭) ●Brass knurled screw ●黄銅 直紋花

RoHS対応製品


仕様

- 1 黄銅 スペーサー ●ローレットツマミ
 - ・材質 / 快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
 - ・処理 / ニッケルメッキ (Ni)
- 2 ジュロン スペーサー ●ナイロンワッシャー (KW)
 - ・材質 / ナイロン66
 - ・色 / 半透明
 - ・熱変形温度 / 1.82MPa...75℃
 - ・UL規格 / UL94V-2 (材料)
- 3 ステンレス スペーサー ●シリコンゴムワッシャー (SRW)
 - ・材質 / シリコンゴム
 - ・色 / 半透明
 - ・硬度 / 50° (デュロメータタイプA)、49° (IRHD 参考値)
- 4 スチール スペーサー ●NBRワッシャー (RW)
 - ・材質 / NBR
 - ・色 / 黒
 - ・硬度 / 70° (デュロメータタイプA)、63° (IRHD 参考値)
- 5 PPS スペーサー
- 6 PBT スペーサー



NB-300G/G-N/G-SR/G-R

(低頭)

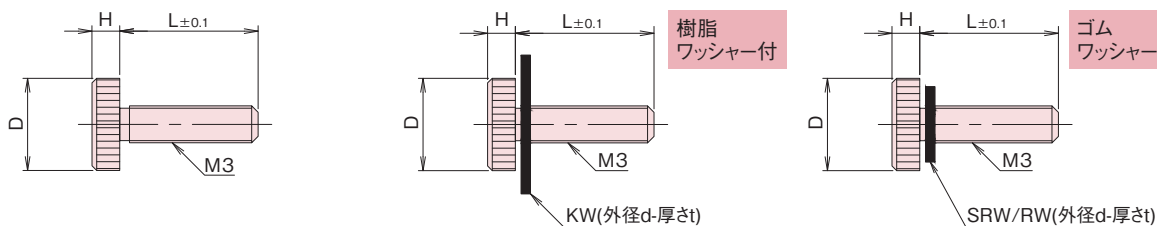

ニッケルメッキ

ワッシャー無			樹脂ワッシャー付 (ナイロン)		ゴムワッシャー付 (シリコンゴム)		ゴムワッシャー付 (NBR)		
D	H	L	品番	KW d-t	品番	SRW d-t	品番	RW d-t	品番
10	3	6	NB-306OG	8-0.8	NB-306OG-N	9.6-1.0	NB-306OG-SR	9.6-1.0	NB-306OG-R
		8	NB-308OG		NB-308OG-N		NB-308OG-SR		NB-308OG-R
		10	NB-310OG		NB-310OG-N		NB-310OG-SR		NB-310OG-R
		12	NB-312OG		NB-312OG-N		NB-312OG-SR		NB-312OG-R
		15	NB-315OG		NB-315OG-N		NB-315OG-SR		NB-315OG-R
		18	NB-318OG		NB-318OG-N		NB-318OG-SR		NB-318OG-R
	5	6	NB-306PG		NB-306PG-N		NB-306PG-SR		NB-306PG-R
		8	NB-308PG		NB-308PG-N		NB-308PG-SR		NB-308PG-R
		10	NB-310PG		NB-310PG-N		NB-310PG-SR		NB-310PG-R
		12	NB-312PG		NB-312PG-N		NB-312PG-SR		NB-312PG-R
5	15	NB-315PG	NB-315PG-N	NB-315PG-SR	NB-315PG-R				
	18	NB-318PG	NB-318PG-N	NB-318PG-SR	NB-318PG-R				
	20	NB-320PG	NB-320PG-N	NB-320PG-SR	NB-320PG-R				
	20	NB-320PG	NB-320PG-N	NB-320PG-SR	NB-320PG-R				

ご注文個数 50個~

- 22 金属 ワッシャー
- 23 樹脂 プッシュ
- 24 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 25 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー
- 26 ピンヘッダー 丸ピン
- 26 ピンヘッダー 角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサート ナット
- 29 ローレット ツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー 保護チューブ
- 33 ばねポスト