

NBNT-D/DC/DB/DG

●黄銅 ローレットナット (段付・袋型) ●Knurled nut ●直紋花螺母 (黄銅)


29-121

ローレット
ツマミ/ナット


RoHS対応製品

仕 様

- ・材 質 / 快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
- ・処 理 / **NBNT-000D** ニッケルメッキ (Ni)
- NBNT-000DC** クロムメッキ (バフ研磨)
- NBNT-000DB** ミクロブラック (黒色コーティング ニッケル下地)
メネジ部はニッケルメッキのみ
(但しメネジ内部にミクロブラックが一部付着します)
- NBNT-000DG** 金メッキ (ニッケル下地)

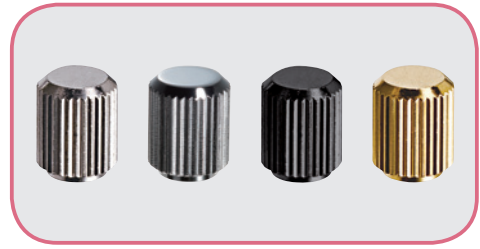

NBNT-000D/DC/DB/DG (段付・袋型)

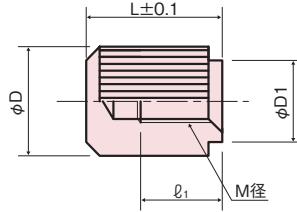

※ミクロブラック (ニッケル下地) 製品:メネジ部はニッケルメッキのみ (但しメネジ内部にミクロブラックが一部付着します)

M径	D	D1	ℓ1	L	ニッケルメッキ	クロムメッキ (バフ研磨)	ミクロブラック (ニッケル下地)	金メッキ (ニッケル下地)
					品 番	品 番	品 番	品 番
M3	8	6	6	10	NBNT-310D	NBNT-310DC	NBNT-310DB	NBNT-310DG
				15	NBNT-315D	NBNT-315DC	NBNT-315DB	NBNT-315DG
				20	NBNT-320D	NBNT-320DC	NBNT-320DB	NBNT-320DG
	10	8	6	10	NBNT-310D-10	NBNT-310DC-10	NBNT-310DB-10	
				15	NBNT-315D-10	NBNT-315DC-10	NBNT-315DB-10	
				20	NBNT-320D-10	NBNT-320DC-10	NBNT-320DB-10	
M4	10	8	8	12	NBNT-412D	NBNT-412DC	NBNT-412DB	
				15	NBNT-415D	NBNT-415DC	NBNT-415DB	
				20	NBNT-420D	NBNT-420DC	NBNT-420DB	
	12	9	8	12	NBNT-412D-12	NBNT-412DC-12	NBNT-412DB-12	
				15	NBNT-415D-12	NBNT-415DC-12	NBNT-415DB-12	
				20	NBNT-420D-12	NBNT-420DC-12	NBNT-420DB-12	
M5	12	9	10	15	NBNT-515D	NBNT-515DC	NBNT-515DB	
				20	NBNT-520D	NBNT-520DC	NBNT-520DB	
				25	NBNT-525D	NBNT-525DC	NBNT-525DB	
	14	12	10	15	NBNT-515D-14	NBNT-515DC-14	NBNT-515DB-14	
				20	NBNT-520D-14	NBNT-520DC-14	NBNT-520DB-14	
				25	NBNT-525D-14	NBNT-525DC-14	NBNT-525DB-14	
M6	14	12	14	20	NBNT-620D	NBNT-620DC	NBNT-620DB	
				25	NBNT-625D	NBNT-625DC	NBNT-625DB	
				30	NBNT-630D	NBNT-630DC	NBNT-630DB	
	16	14	14	20	NBNT-620D-16	NBNT-620DC-16	NBNT-620DB-16	
				25	NBNT-625D-16	NBNT-625DC-16	NBNT-625DB-16	
				30	NBNT-630D-16	NBNT-630DC-16	NBNT-630DB-16	

ご注文個数 50個～

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロンレニススペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス・ガラススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエポスペーサー 19
- 樹脂ワッシャー 20
- ゴムワッシャー 21
- 金属ワッシャー 22
- 樹脂ブッシュ 23
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 24
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 25
- ピンヘッダー丸ピン 26
- ピンヘッダー角ピン 26
- 基板用端子 27
- インサートナット 28
- ローレットツマミ・ナット 29
- 精密シャフト 30
- 全ネジ 31
- 光ファイバー保護チューブ 32
- ばねポスト 33
- 材料資料