


# NBNT-N/NC/NB/NG

●黄銅 ローレットナット(袋型) ●Knurled nut ●直紋花螺母(黄銅)

RoHS対応製品


仕様

- 1 黄銅 スペーサー  
・材質/快削黄銅(C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
- 2 ジュロン スペーサー  
・処理/NBNT-000N ニッケルメッキ(Ni)  
NBNT-000NC クロムメッキ(バフ研磨)
- 3 ステンレス スペーサー  
NBNT-000NB ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)  
メネジ部はニッケルメッキのみ  
(但しメネジ内部にミクロブラックが一部付着します)
- 4 スチール スペーサー  
NBNT-000NG 金メッキ(ニッケル下地)

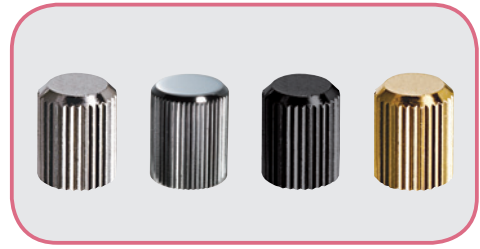

## NBNT-000N/NC/NB/NG

(袋型)

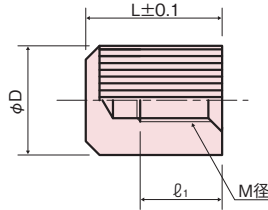

※ミクロブラック(ニッケル下地)製品:メネジ部はニッケルメッキのみ(但しメネジ内部にミクロブラックが一部付着します)

M径	D	φ1	L	ニッケルメッキ	クロムメッキ(バフ研磨)	ミクロブラック(ニッケル下地)	金メッキ(ニッケル下地)
				品番	品番	品番	品番
M3	8	6	10	NBNT-310N	NBNT-310NC	NBNT-310NB	NBNT-310NG
			15	NBNT-315N	NBNT-315NC	NBNT-315NB	NBNT-315NG
			20	NBNT-320N	NBNT-320NC	NBNT-320NB	NBNT-320NG
	10	6	10	NBNT-310N-10	NBNT-310NC-10	NBNT-310NB-10	
			15	NBNT-315N-10	NBNT-315NC-10	NBNT-315NB-10	
			20	NBNT-320N-10	NBNT-320NC-10	NBNT-320NB-10	
M4	10	8	12	NBNT-412N	NBNT-412NC	NBNT-412NB	
			15	NBNT-415N	NBNT-415NC	NBNT-415NB	
			20	NBNT-420N	NBNT-420NC	NBNT-420NB	
	12	8	12	NBNT-412N-12	NBNT-412NC-12	NBNT-412NB-12	
			15	NBNT-415N-12	NBNT-415NC-12	NBNT-415NB-12	
			20	NBNT-420N-12	NBNT-420NC-12	NBNT-420NB-12	
M5	12	10	15	NBNT-515N	NBNT-515NC	NBNT-515NB	
			20	NBNT-520N	NBNT-520NC	NBNT-520NB	
			25	NBNT-525N	NBNT-525NC	NBNT-525NB	
	14	10	15	NBNT-515N-14	NBNT-515NC-14	NBNT-515NB-14	
			20	NBNT-520N-14	NBNT-520NC-14	NBNT-520NB-14	
			25	NBNT-525N-14	NBNT-525NC-14	NBNT-525NB-14	
M6	14	14	20	NBNT-620N	NBNT-620NC	NBNT-620NB	
			25	NBNT-625N	NBNT-625NC	NBNT-625NB	
			30	NBNT-630N	NBNT-630NC	NBNT-630NB	
	16	14	20	NBNT-620N-16	NBNT-620NC-16	NBNT-620NB-16	
			25	NBNT-625N-16	NBNT-625NC-16	NBNT-625NB-16	
			30	NBNT-630N-16	NBNT-630NC-16	NBNT-630NB-16	

ご注文個数 50個〜

26 ピンヘッダー  
丸ピン

26 ピンヘッダー  
角ピン

27 基板用端子

28 インサート  
ナット

29 ローレット  
ツマミ・ナット

30 精密シャフト

31 全ネジ

32 光ファイバー  
保護チューブ

33 ばねポスト