

NBNT-T/TC/TB/TG

●黄銅 ローレットナット (ツバ付・袋型) ●Knurled nut ●直紋花螺母 (黄銅)

29-123

ローレット
ツمامミ/ナット


RoHS対応製品

仕様

- ・材質 / 快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
- ・処理 / **NBNT-000T** ニッケルメッキ (Ni)
- NBNT-000TC** クロムメッキ (バフ研磨)
- NBNT-000TB** ミクロブラック (黒色コーティング ニッケル下地)
メネジ部はニッケルメッキのみ
(但しメネジ内部にミクロブラックが一部付着します)
- NBNT-000TG** 金メッキ (ニッケル下地)



NBNT-000T/TC/TB/TG (ツバ付・袋型)

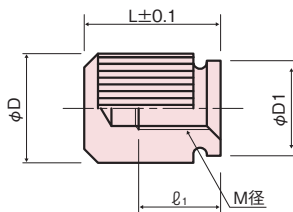

※ミクロブラック (ニッケル下地) 製品:メネジ部はニッケルメッキのみ (但しメネジ内部にミクロブラックが一部付着します)

M径	D	D1	φ1	L	ニッケルメッキ	クロムメッキ (バフ研磨)	ミクロブラック (ニッケル下地)	金メッキ (ニッケル下地)
					品番	品番	品番	品番
M3	8	7	6	10	NBNT-310T	NBNT-310TC	NBNT-310TB	NBNT-310TG
				15	NBNT-315T	NBNT-315TC	NBNT-315TB	NBNT-315TG
				20	NBNT-320T	NBNT-320TC	NBNT-320TB	NBNT-320TG
	10	9	6	10	NBNT-310T-10	NBNT-310TC-10	NBNT-310TB-10	
				15	NBNT-315T-10	NBNT-315TC-10	NBNT-315TB-10	
				20	NBNT-320T-10	NBNT-320TC-10	NBNT-320TB-10	
M4	10	9	8	12	NBNT-412T	NBNT-412TC	NBNT-412TB	
				15	NBNT-415T	NBNT-415TC	NBNT-415TB	
				20	NBNT-420T	NBNT-420TC	NBNT-420TB	
	12	11	8	12	NBNT-412T-12	NBNT-412TC-12	NBNT-412TB-12	
				15	NBNT-415T-12	NBNT-415TC-12	NBNT-415TB-12	
				20	NBNT-420T-12	NBNT-420TC-12	NBNT-420TB-12	
M5	12	11	10	15	NBNT-515T	NBNT-515TC	NBNT-515TB	
				20	NBNT-520T	NBNT-520TC	NBNT-520TB	
				25	NBNT-525T	NBNT-525TC	NBNT-525TB	
	14	13	10	15	NBNT-515T-14	NBNT-515TC-14	NBNT-515TB-14	
				20	NBNT-520T-14	NBNT-520TC-14	NBNT-520TB-14	
				25	NBNT-525T-14	NBNT-525TC-14	NBNT-525TB-14	
M6	14	13	14	20	NBNT-620T	NBNT-620TC	NBNT-620TB	
				25	NBNT-625T	NBNT-625TC	NBNT-625TB	
				30	NBNT-630T	NBNT-630TC	NBNT-630TB	
	16	15	14	20	NBNT-620T-16	NBNT-620TC-16	NBNT-620TB-16	
				25	NBNT-625T-16	NBNT-625TC-16	NBNT-625TB-16	
				30	NBNT-630T-16	NBNT-630TC-16	NBNT-630TB-16	

ご注文個数 50個～

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロンレニススペーサー 10
- ピークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス・ガラススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエポスペーサー 19
- 樹脂ワッシャー 20
- ゴムワッシャー 21
- 金属ワッシャー 22
- 樹脂ブッシュ 23
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 24
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 25
- ピンヘッダー丸ピン 26
- ピンヘッダー角ピン 26
- 基板用端子 27
- インサートナット 28
- ローレットツمامミ・ナット 29
- 精密シャフト 30
- 全ネジ 31
- 光ファイバー保護チューブ 32
- ばねポスト 33
- 材料資料