


汎用タイプ

製品略号 **HM10KSCR** 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 NBRディスク装着

品名	材質	備考
弁箱	FCMB-S35	
ふた	SUS403	
弁体	SUS403	
弁座輪	SUS403	
ディスク	NBR	

△ふた上面:"R"刻印(スプリング入りの場合は"RS"と刻印)

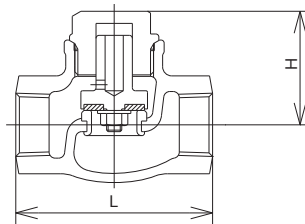


呼径(B)	1/2	3/4	1	1¼	1½	2
L	65	80	90	105	120	140
H	37.5	43.5	47.5	54	62	70.5

面間寸法:JIS B 2051。接続部規格 JIS B 0203

製品略号 **HM10KFCR** 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) フランジ形 NBRディスク装着

品名	材質	備考
弁箱	FCD-S	
ふた	SUS403	
弁体	SUS403	
弁座輪	SUS403	
ディスク	NBR	

△ふた上面:"R"刻印(スプリング入りの場合は"RS"と刻印)

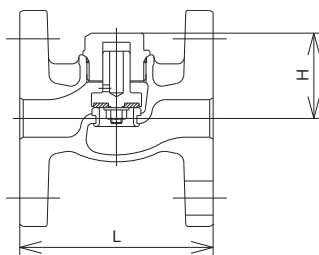


呼径(A)	10	15	20	25	32	40	50
L	85	85	95	110	130	150	180
H	37.5	37.5	43.5	47.5	54	62	70.5

面間寸法:10Aは当社規定。15~50AはJV4-2。接続部規格: JIS B 2239 10K FF

製品略号 **HM10SCS** 汎用10Kタイプ 逆止め弁(スイング式) ねじこみ形

品名	材質	備考
弁箱	FCMB-S35	
ふた	SUS403	
弁体	SCS1	
弁座輪	SUS403	
ヒンジピン	SUS416	
プラグ	SWCH10K	

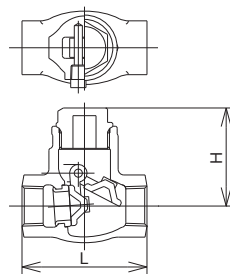


呼径(B)	1/2	3/4	1	1¼	1½	2
L	65	80	90	105	120	140
H	51	57	61	73	81	92

面間寸法:JIS B 2051。接続部規格 JIS B 0203

製品略号 **BSCI** 汎用10Kタイプ 逆止め弁(インライン式) ねじこみ形

品名	材質	備考
弁箱	CAC406	
弁体	SUS303	
ゴムシート	FPM	
バネ	SUS304-WPB	

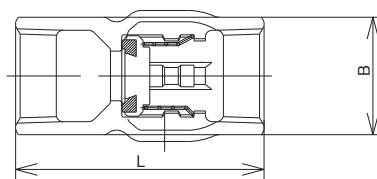

呼径(B)	1/2	3/4	1
L	55	60	70
B	26	32	40

接続部規格 JIS B 0203