

20Kタイプ


製品略号 **M20KSC**

20Kタイプ

逆止め弁(リフト式) ねじこみ形

品名	材質	備考
弁箱	FCD-S	
ふた	SCS1	
弁体	SUS403	ハードフェーシング
弁座輪	SUS403	ハードフェーシング
ガスケット	H1215	
スプリング	SUS304WPB	呼径%B

△ふた上面:刻印なし(スプリング入りの場合は“S”と刻印)

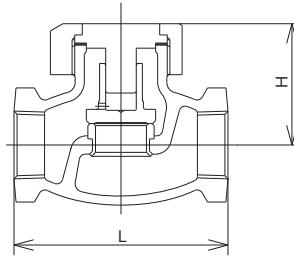

呼径(B)	3/8	1/2	3/4	1	1¼	1½	2
L	70	75	90	105	120	135	160
H	44	49	51	58	66	75	86

部:JV4-4適合。接続部規格 JIS B 0203


製品略号 **M20KFC**

20Kタイプ

逆止め弁(リフト式) フランジ形

品名	材質	備考
弁箱	FCD-S	
ふた	SCS1	
弁体	SUS403	ハードフェーシング
弁座輪	SUS403	ハードフェーシング
ガスケット	H1215	
スプリング	SUS304WPB	呼径10A

△ふた上面:刻印なし(スプリング入りの場合は“S”と刻印)

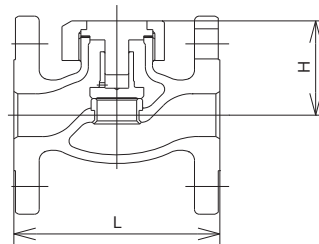

呼径(A)	10	15	20	25	32	40	50
L	100	110	120	130	160	180	230
H	44	49	51	58	66	75	86


部:JV4-4適合。接続部規格 JIS B 2239 20K RF

製品略号 **M20KFCS**

20Kタイプ

逆止め弁(スイング式) フランジ形

品名	材質	備考
弁箱	FCD-S	
ふた	SS400	
弁体	S28C	ハードフェーシング
弁座輪	S28C	ハードフェーシング
ヒンジピン	SUS403	
ガスケット	H1215	
プラグ	S25C	

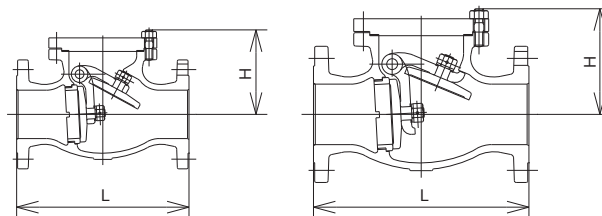

呼径(A)	40	50	65	80	100	125	150	200
L	241	267	292	318	356	400	444	533
H	120	140	150	160	175	215	235	275

部:JV4-5適合。接続部規格 JIS B 2239 20K RF

20Kタイプ

逆止め弁(リフト式) / 逆止め弁(スイング式)