

Hシリーズ 10K タイプ


Hシリーズ 10Kタイプ

製品略号

USCS/USCSM

ねじこみ形

スイング式逆止め弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

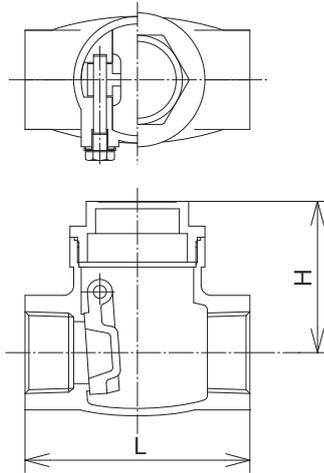

呼び (B)	L	H
1/2	65	50
3/4	80	55
1	90	60
1 1/4	105	70
1 1/2	120	75
2	140	80
2 1/2	180	95
3	200	105

単位:mm

*2 1/2、3B:JIS B 2011 ねじ込み形 玉形弁面間準拠


部品名	材質		備考
	USCS	USCSM	
弁箱	SCS13A	SCS14A	
ふた	SCS13A	SCS14A	
弁体	SCS13A	SCS14A	
ガスケット	強化PTFE		

製品略号

UFCS/UFCSM

フランジ形

スイング式逆止め弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

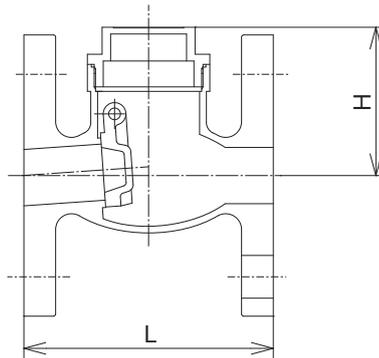

呼び (A)	L	H
15	85	52
20	95	57
25	110	62
32	130	70
40	150	75
50	180	80
65	210	95
80	240	105

単位:mm


部品名	材質		備考
	UFCS	UFCSM	
弁箱	SCS13A	SCS14A	
ふた	SCS13A	SCS14A	
弁体	SCS13A	SCS14A	
ガスケット	強化PTFE		

製品略号

USC

ねじこみ形

リフト式逆止め弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

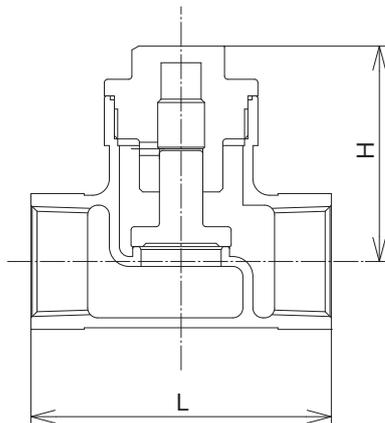

呼び (B)	L	H
3/8	55	50
1/2	65	50
3/4	80	55
1	90	65
1 1/4	105	75
1 1/2	120	80
2	140	90

単位:mm

部品名	材質	備考
弁箱	SCS13A	
ふた	SCS13A	
弁体	SUS304	
ガスケット	強化PTFE	