




## Z-259 ブロー

新製品 RoHS 78mL

一般的なゴム製ブローと違い、帯電防止剤を練り込んだエラストマーを採用しているため、ブロー本体へのホコリの付着を防ぎます。逆止弁にはストラップホール付。


ポンプ容量	78mL
全長	140mm
重量	28g

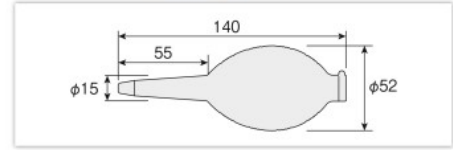

## Z-262 ブロー

86mL

ポンプ容量	86mL
全長	134mm
重量	40g

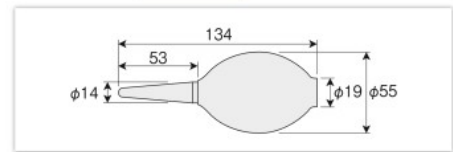

### 圧縮エアでホコリを一気に吹き飛ばす




## Z-268 ブロー



80mL

圧縮強、弱の切り替え機能付。吹出口からのホコリ吸い込み（逆流）防止機能付。プレにくい短いノズルはピンポイントのブローに。エクステンションノズルで奥まった箇所もブローできます。

ポンプ容量	80mL
最大圧縮圧	30kPa
全長	160mm(270mm:エクステンションノズル装着時)
重量	45g

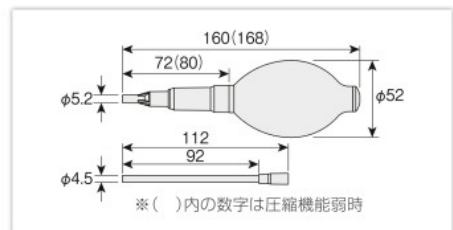

### Z-268とZ-262の比較図

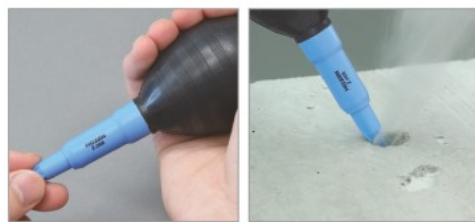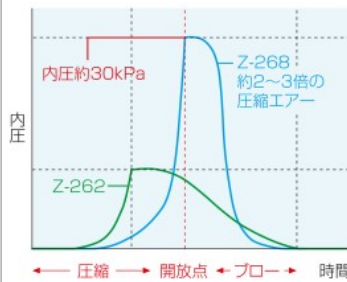

ねじることで圧縮の強弱の切り替えが可能  
穴開け時の切粉除去

## Z-261 ブロー

69mL

エクステンションノズルで奥まったところのブローに最適。ノズルはロッド式。

ポンプ容量	69mL
全長	230mm(伸長時)
重量	42g
材質	馬毛(ブラシ)

