


機能と価格のバランスがとれたアームルーペ
ワールドワイド仕様のLEDタイプ



大口径ホワイトレンズ仕様

ホワイトレンズは、ブルーレンズに比べ
明るく鮮明な像が得られます。

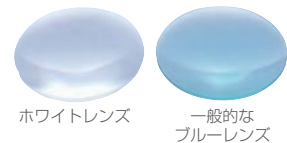

スプリング
内蔵アーム

LED 照明



ルーペ・ミラー

L-678 LEDアームルーペ

29,052円(26,900) **11** 100-240V



ランプカバーが
変更になりました。



照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。
レンズは170mmφの大口径ホワイトレンズ仕様。(倍率1.75×)
付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。
レンズ防塵・保護用カバー付

倍率	1.75×
レンズ径	170mmφ
LED	白色PowerLED 56個
LED寿命	約35000時間※使用環境により異なります。
色温度	6500K
定格電圧	DC12V(ACアダプター付)
アーム長	855mm
クランプ最大開幅	65mm
消費電力	5W
重量	2.6kg

照明の明るさ

発光部からの距離 mm	照度 lx
300	2300

※ 一般的な電気スタンド
LEDタイプ: 1200~1400lx
蛍光灯タイプ: 700~800lx

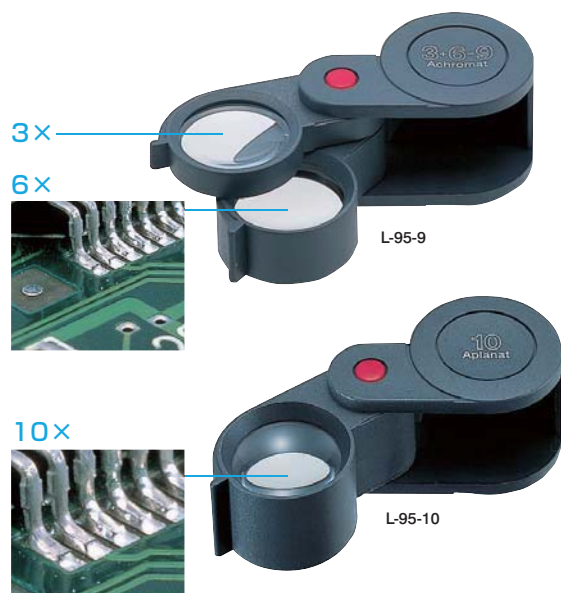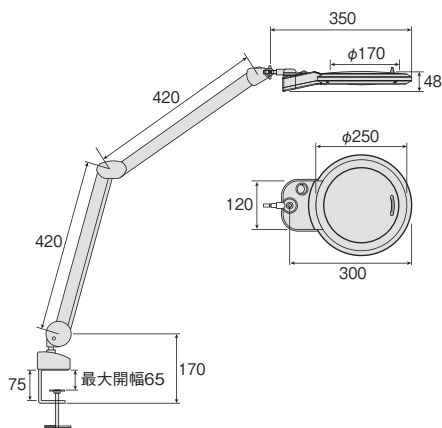

L-95-9/10 ルーペ

L-95-9 17,172円(15,900)

L-95-10 9,428円(8,730)

品番	倍率 ×	レンズ寸法 mmφ	材質	全長 mm	重量 g
L-95-9	3/6/9	23	硬質プラスチック (レンズ)	48	32
L-95-10	10				24