

ディスクW&マンドレル

管内側や穴周囲のサイズ調整用ディスクです。研磨布の弾力性を利用して、内面のバリ取りを行います。
ワーク直径よりも15～20%大きい直径のディスクをご使用ください。

用途

- 管内径のアジャスト調整研磨
- パイプの内面研磨、バリ取り



ディスクW

- ハンドグラインダー
- 電気ドリル
- ボール盤

品番	直径×穴径 (mm)	マンドレルサイズ	最高使用回転数	粒度分布												希望小売単価	包装 単位			
				24	36	40	60	80	100	120	150	180	240	320	400			600	800	1000
DWS40	40×6	大	3,000r.p.m.			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	150円	50
DWS50	50×6	大	3,000r.p.m.			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	190円	50	
DWS60	60×6	大	3,000r.p.m.			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	240円	50	


マンドレル



寸法図	品番	サイズ	対象製品	希望小売単価	包装 単位
	DWS-MDL-L	大	直径40、50、60mm	1,190円	1

インサイドポリシャ

遠心力で傘状の研磨布が広がり、内面のバリ取りをワンパスで行います。
円錐型をしているので、回転させたまま管へ挿入することが可能です。

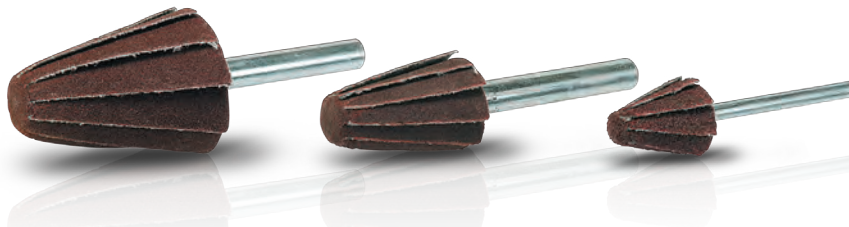

用途

- 管まわりの丸め
- パイプの内面研磨

インサイドポリシャ

- ハンドグラインダー
- 電気ドリル
- ボール盤



寸法図	品番	寸法[A×B×C×D×E] (mm)	研磨範囲 (mm)	最高使用回転数	粒度分布												希望小売単価	包装 単位		
					24	36	40	60	80	100	120	150	180	240	320	400			600	800
	IP-06	6×15×15×3×35	12~18	12,000r.p.m.				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	420円	10
	IP-10	10×25×20×6×40	18~35	12,000r.p.m.				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	480円	10
	IP-12	12×35×30×6×40	30~50	10,000r.p.m.				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	610円	10

●価格は、希望小売単価×包装単位数となります。