


## ヘリターン

SLANR/L, PLANR/L-TANG (外径加工用)

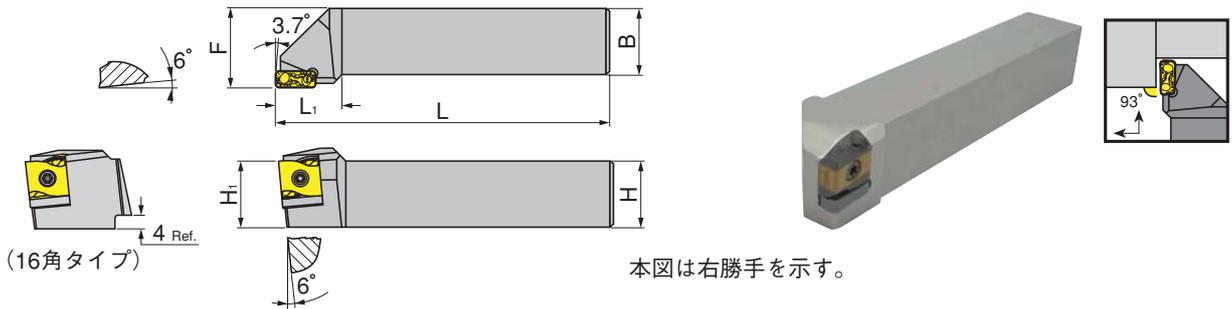


### SLANR/L...TANG

型番	在庫		寸法(mm)					適合チップ
	R	L	H=H <sub>1</sub>	B	L	L <sub>1</sub>	F	
SLANR/L 1616H-11 TANG	●	○	16	16	100	20	20	LNMX 1104... <sup>(1)</sup>
SLANR/L 1616M-11S TANG <sup>(2)</sup>	●	○	16	16	150	25	16	
SLANR/L 2020K-11 TANG	●	●	20	20	125	25	25	
SLANR/L 2525M-11 TANG	●	●	25	25	150	25	30	
SLANR/L 2020K-15 TANG	●	●	20	20	125	25	25	LNMX 1506... <sup>(1)</sup>
SLANR/L 2525M-15 TANG	●	●	25	25	150	25	30	
SLANR/L 3232P-15 TANG	●	●	32	32	170	35	37	
SLANR/L 4040R-15 TANG	●	○	40	40	200	35	45	LNMX 2210... <sup>(1)</sup>
SLANR/L 3232P-22 TANG	●	●	32	32	170	35	38	
SLANR/L 4040R-22 TANG	●	○	40	40	200	40	47	
SLANR/L 5050S-22 TANG	○	○	50	50	250	40	57	

(1) 同じ勝手のホルダー／チップ／シートをご使用下さい。(2) スイス型自動盤用(オフセット無し)  
 高圧クーラント対応ホルダーは、F6頁をご参照下さい。

部品	型番	シート	シートスクリュー	トルクキー	チップスクリュー	トルクスプレード+ハンドル
	SLANR/L...-11 TANG	TLN 11R/L-HT <sup>(1)</sup>	SR RS4	T-6/5	SR 34-550-C	BLD T10/S7+SW6-SD
	SLANR/L...-15 TANG	TLN 15R/L-HT <sup>(1)</sup>	SR RS4	T-6/5	SR 34-535-SN	BLD T15/S7+SW6-T SHORT
	SLANR/L...-22 TANG	TLN 22R/L-HT <sup>(1)</sup>	SR 10500401	T-7/5	SR 14-591/L-SN	BLD T20/S7+SW6-T SHORT

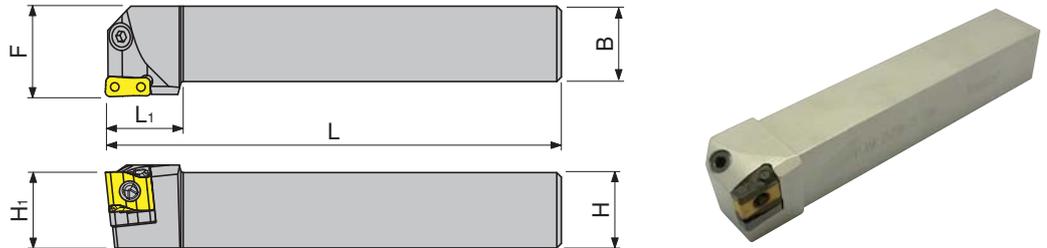

本図は右勝手を示す。

### PLANR/L...TANG

型番	在庫		寸法(mm)					γa°	γr°	適合チップ
	R	L	H=H <sub>1</sub>	B	L	L <sub>1</sub>	F			
PLANR/L 2525M-15 TANG	●	○	25	25	150	25	30	-6°	-6°	LNMX 1506... <sup>(1)</sup>
PLANR/L 3232P-15 TANG	●	○	32	32	170	32	37	-6°	-6°	
PLANR/L 3232P-22 TANG	●	○	32	32	170	32	38	-6°	-6°	LNMX 2210... <sup>(1)</sup>
PLANR/L 4040R-22 TANG	●	○	40	40	200	40	47	-6°	-6°	

(1) 同じ勝手のホルダー／チップ／シートをご使用下さい。

部品	型番	シート	シートスクリュー	トルクスキー	チップスクリュー	レンチ	レバー
	PLANR/L -15 TANG	TLN 15R/L-HT <sup>(1)</sup>	SR RS4	T-6/5	SR TL-15	HW 3.5	LR T15
	PLANR/L -22 TANG	TLN 22R/L-HT <sup>(1)</sup>	SR 10500401	T-7/5	SR TL 22	HW 5.0	LR T22

