


## 外径加工用ホルダー（レバーロッククランプ）

PWLNR/L (外径端面用)  
PCLNR/L・PCBNR/L


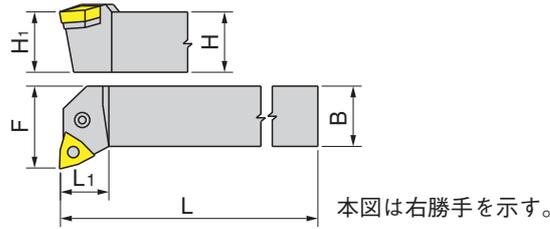


### PWLNR/L (外径端面用)

型番	在庫		寸法 (mm)					付属品					適合チップ
	R	L	H=H <sub>1</sub>	B	L	L <sub>1</sub>	F	シート	シートピン	レンチ	スクリュー	レバー	
PWLNR/L 1616H-06S	○	○	16	16	100	15	16	TWN 322	SP 3	HW 2.5/5	SR 117-2014	LR 3	WNM□06T3...
PWLNR/L 1616H-06	●	○	16	16	100	15	20						
PWLNR/L 2020K-06	●	○	20	20	125	15	25						
PWLNR/L 2525M-06	●	●	25	25	150	15	32						
PWLNR/L 2020K-08	●	●	20	20	125	14	25	TWN 423	SP 4	HW 3.0	SR 117-2010	LR 4	WNM□0804...
PWLNR/L 2525M-08	●	●	25	25	150	18	32						
PWLNR/L 3232P-08	●	○	32	32	170	27	40						

高圧クーラント対応ホルダーは、F8頁をご参照下さい。

適合チップはA30～A32頁をご参照下さい。

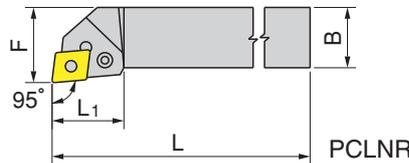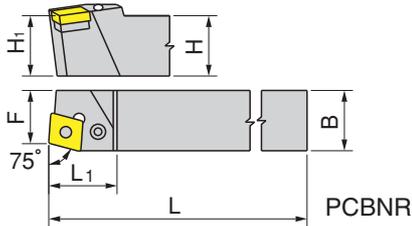

本図は右勝手を示す。



PCBNR

PCLNR

### PCLNR/L PCBNR/L

型番	在庫		寸法 (mm)					付属品					適合チップ
	R	L	H=H <sub>1</sub>	B	L	L <sub>1</sub>	F	シート	シートピン	レンチ	スクリュー	レバー	
PCLNR/L 1616H-0904	●	●	16	16	100	22	20.0	LSC 32A	LSP 3A	L-W 2.5	LCS 3	LCL 3	CNMG 0904...
PCLNR/L 2020K-0904	●	●	20	20	125	22	25.0						
PCLNR/L 2525M-0904	●	●	25	25	150	22	32.0						
PCLNR/L 2020K-12	●	●	20	20	125	30	25.0	TCN 423	SP 4	HW 3.0	SR 117-2010	LR 4	CNM□1204...
PCLNR/L 2525M-12	●	●	25	25	150	30	32.0						
PCLNR/L 3232P-12	●	○	32	32	170	35	40.0						
PCLNR/L 3232P-19	▲	○	32	32	170	38	40.0	TCN 63	SP 66	HW 4.0	SR 10402352	LR 6	CN□□1906...
PCLNR/L 4040S-25	▲	▲	40	40	250	47	50.0						
PCLNR/L 5050T-25	▲	▲	50	50	300	47	60.0						
PCBNR/L 2020K-0904	●	●	20	20	125	23	18.5	LSC 32A	LSP 3A	L-W 2.5	LCS 3	LCL 3	CNMG 0904...
PCBNR/L 2525M-0904	●	●	25	25	150	23	23.5						
PCBNR/L 2525M-12	○	○	25	25	150	27	22.0						
PCBNR/L 3232P-19	○	○	32	32	170	37	27	TCN 63	SP 66	HW 4.0	SR 10402352	LR 6	CN□□1906...
PCBNR/L 4040S-19	○	○	40	40	250	37	37						

高圧クーラント対応ホルダーは、F8頁をご参照下さい。

適合チップはA33～A35頁をご参照下さい。