


アダプター交換用ホルダー / アダプター

(ストレートタイプ)

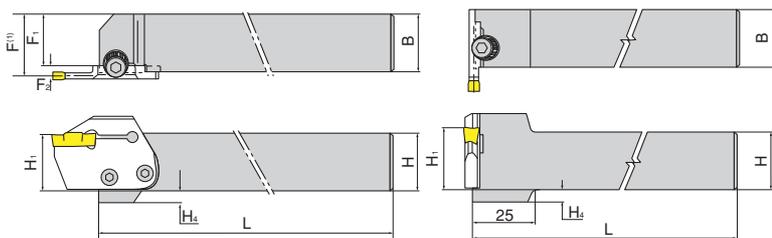

本図は右勝手を示す。

本図は右勝手を示す。



MAHR+HFPAD...L




MAHPR+HFPAD...R

MAHR/L

MAHPR/L

型番	在庫		寸法(mm)					スクリュー	レンチ	トルクスキー	適合アダプター
	R	L	H=H ₁	B	L	H ₄	F ₁				
MAHR/L20 ⁽²⁾	●	●	20	20	130	10	22.1	SR 14-519 ⁽⁵⁾ SR M5-04451 ⁽⁴⁾ SR M6×20-XT ⁽⁶⁾ SR M6×6 DIN551	HW 5.0	T-20/5	注) HFPAD/HGPAD TGPAD/CGPAD GAD/GAM/DGAD TGAD/PCADR(L)
MAHR/L25 ⁽²⁾	●	●	25	25	130	5	22.1				
MAHR/L32 ⁽²⁾	●	●	32	32	140	—	29.1				
MAHPR/L20 ⁽³⁾	●	●	20	20	140	10	—				
MAHPR/L25 ⁽³⁾	●	●	25	25	140	5	—				
MAHPR/L32 ⁽³⁾	●	●	32	32	150	—	—				

- (1) F=F₁(シャンク)+F₂(アダプター) (2) 勝手違いのホルダーとアダプターを取付けて下さい。〈HFPAD〉
 (3) 同勝手のホルダーとアダプターを取付けて下さい。〈HFPAD〉 (4) アダプター下部用
 (5) GAD、GAM、DGAD、TGAD、TGAD、PCADR(L)用(上部) (6) CGPAD、HGPAD、TGPAD、HFPAD(上部)
 注) HFPAD以外のアダプターは勝手の取付方法が異なります。各アダプター記載ページをご参照下さい

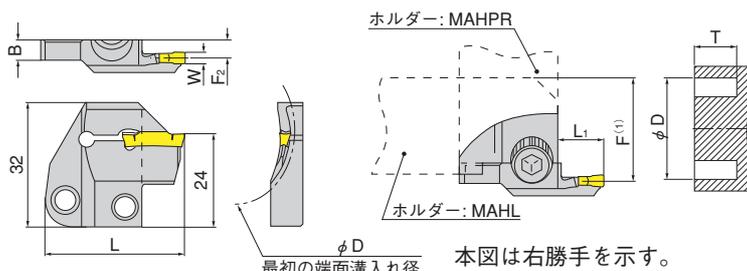

最初の端面溝入れ径 本図は右勝手を示す。




(写真: 右勝手)

HFPAD...R/L

型番	在庫		寸法(mm)							Wチップ幅	適合チップ
	R	L	B	L	F ₂	L ₁	φDmin	φDmax	Tmax		
HFPAD 3R/L-25-T10	●	●	5.8	39.5	4.8	15	25	30	10	3	GRIP 3...Y ⁽²⁾ HGN 3... ⁽²⁾ HGPL 3...Y(左勝手アダプター)
HFPAD 3R/L-30-T10	●	●	5.8	39.5	4.8	15	30	40	10		
HFPAD 3R/L-40-T10	●	●	5.8	39.5	4.8	15	40	65	10		
HFPAD 3R/L-65-T18	●	●	5.8	43.5	4.8	19	65	115	18	4	HFPR/L 4... GRIP 4...Y ⁽²⁾ DGN 4003 C/J ⁽²⁾
HFPAD 3R/L-115-T18	●	●	5.8	43.5	4.8	19	115	400	18		
HFPAD 4R/L-25-T10	●	○	5.8	40.5	4.5	16	25	31	10		
HFPAD 4R/L-31-T10	●	○	5.8	40.5	4.5	16	31	44	10		
HFPAD 4R/L-44-T14	●	○	5.8	40.5	4.5	16	44	58	14		
HFPAD 4R/L-58-T14	●	●	5.8	40.5	4.5	16	58	88	14		
HFPAD 4R/L-88-T14	●	●	5.8	40.5	4.5	16	88	175	14		
HFPAD 4R/L-175-T20	●	●	6.5	45.5	4.5	21	175	800	20		

- (1) F=F₁(シャンク)+F₂(アダプター)
 (2) 右勝手アダプターのみ

適合チップはE9頁をご参照下さい。

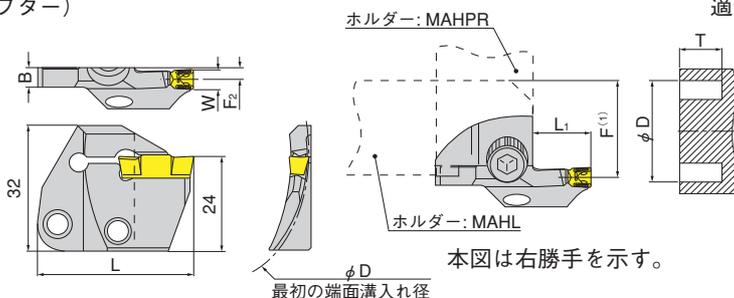

本図は右勝手を示す。



(写真: 右勝手)

HFPAD...R/L

型番	在庫		寸法(mm)							Wチップ幅	適合チップ
	R	L	B	L	F ₂	L ₁	φDmin	φDmax	Tmax		
HFPAD 5R/L-40-T14	●	●	6.3	40.5	4.5	16	40	50	14	5	HFPR/L 5... GRIP 5...Y ⁽²⁾ DGN 5003 C/J ⁽²⁾
HFPAD 5R/L-50-T14	●	●	6.3	40.5	4.5	16	50	75	14		
HFPAD 5R/L-75-T14	●	●	6.3	40.5	4.5	16	75	110	14		
HFPAD 5R/L-110-T14	●	●	6.3	40.5	4.5	16	110	200	14	6	HFPR/L 6... GRIP 6...Y ⁽²⁾ DGN 6303 C/J ⁽²⁾
HFPAD 5R/L-200-T20	●	●	6.6	45.5	4.5	21	200	800	20		
HFPAD 6R/L-60-T14	●	○	6.8	40.5	4.5	16	60	100	14		
HFPAD 6R/L-100-T20	●	○	6.8	45.5	4.5	21	100	200	20		
HFPAD 6R/L-200-T20	●	○	7.1	45.5	4.5	21	200	∞	20		

- (1) F=F₁(シャンク)+F₂(アダプター)
 (2) 右勝手アダプターのみ

適合チップはE9頁をご参照下さい。