


スリッター (SGSF用チップ) チップレパートリー、ドライビングシャフト、フランジ

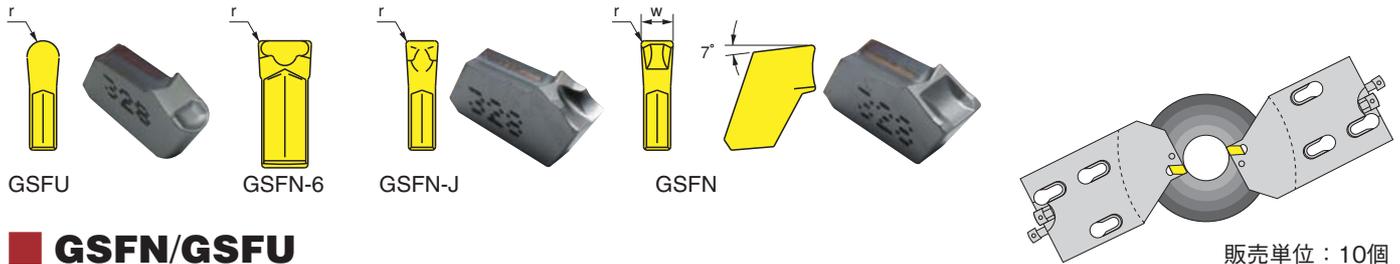

販売単位：10個

GSFN/GSFU

型番	寸法(mm)		PVDコーティング					超硬
	w±0.05	r	IC250	IC328	IC350	IC908	IC928	IC20
GSFN 1.6	1.60	0.16		●			●	○
GSFN 2	2.00	0.16		●		●	●	●
GSFN 2.4	2.41	0.16		●		●	●	
GSFN 2.4J	2.39	0.16				○	○	
GSFN 3	3.02	0.20	●	●		●	●	●
GSFN 3J	3.00	0.20		●		●	●	●
GSFN 3M	3.00	0.20			●			
GSFN 3.2	3.20	0.22	○	●		○		○
GSFN 4	4.04	0.24		●		●	●	●
GSFN 4J	4.02	0.30				●	●	
GSFN 4.8	4.80	0.28				○		○
GSFN 4.8J	4.78	0.28		○		○		
GSFN 5	4.98	0.28		●		●	○	●
GSFN 5.2-1.5	5.22	1.50		○				
GSFN 6	6.37	0.50	○	●				○
GSFN 6C	6.35	0.50		●		○		
GSFU 1.4	1.34	0.67		●				
GSFU 1.6	1.61	0.80		●				○
GSFU 2.2	2.16	1.11	○	○				○
GSFU 3	3.02	1.50	○	●				●


特殊形状チップも製作致します。

SGSF：I 290、I 291頁


GSFN-3, 3M, 3Jはカットフィーダーブレードに装着出来ます。

GSFN-3 炭素鋼、合金鋼用 / GSFN-3M 低炭素鋼用 (低送り用) / GSFN-3J ステンレス・非鉄金属用


SW-□□ (シャンクタイプ)

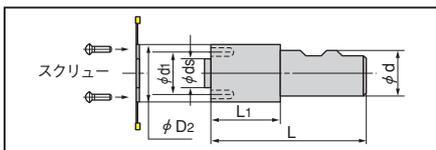

S-□□ (アーバータイプ)

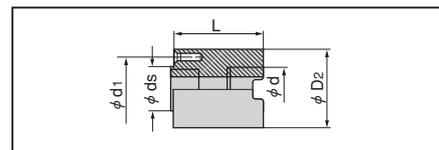

R-□□□

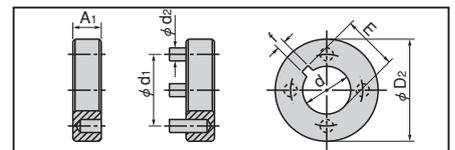

SW/S-□□

型番	在庫	寸法(mm)						スクリュー	スクリュー数	適合スリッター
		φd	φD2	φds	L	L1	φd1			
SW25-28	●	25.00	28	8.00	110	25	18	SR76-961	4	SGSF-8KR/K
SW25-32	●	25.00	32	10.00	110	25	22	SR76-961	4	SGSF-10KR/K
SW32-25.4-46-J	●	32.00	46	25.40	120	30	36	SR76-963	4	SGSF-1.000K
S1.25-55*	●	31.75	55	31.75	60	—	45	SR76-943	4	SGSF-1.250K
S1.25-55-32821	▲	31.75	55	31.75	60	—	45	SR76-943	4	SGSF-1.250K
S1.50-80	●	38.10	80	38.10	60	—	63	SR76-944	4	SGSF-1.500K (φ160以下)

Kタイプスリッターに於いて、ドライビングシャフトを使用の際は、スリッターのクランプスクリュー穴の形状を修正する必要があります。

*S1.25-55はFMAのアーバーに適合しません。FMAのアーバーにはS1.25-55-32821をご選択下さい。

R-□□ (ドライビングフランジセット)

型番	在庫	寸法(mm)							適合スリッター
		φD2	f	φd	E	φd1	φd2	A1	
R1.00-46	●	46	6.35	25.52	28.0	36	5	10	SGSF-1.000K
R1.25-55	●	55	7.92	31.90	35.0	45	6	10	SGSF-1.250K
R1.50-80	●	80	9.52	38.25	42.3	63	11	12	SGSF-1.500K
R2.00-110	○	110	12.60	50.03	52.0	80	14	14	SGSF-2.000K

駆動キーの保護の為、ドライビングフランジをご使用下さい。