






ロータリフリープラグ (特許登録済)

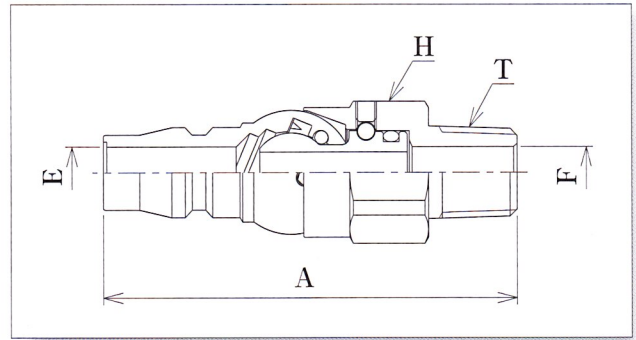

品名	ネジサイズ(T)	A	E	F	H	重量(g)
RFP-2M	R1/4	60	7.5	7.5	19	60
RFP-3M	R3/8	61	7.5	8	19	65


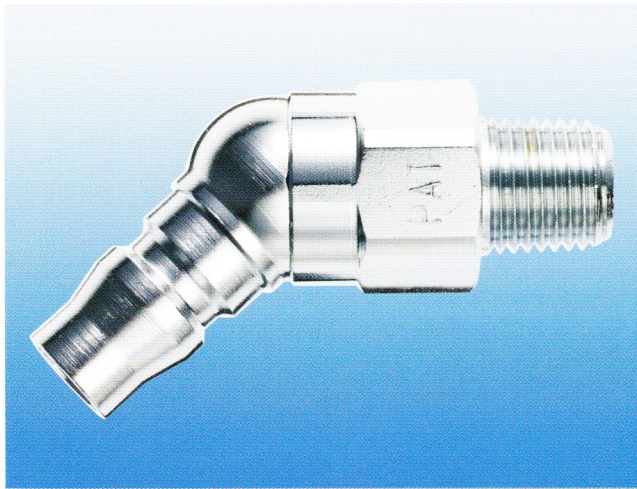


ダイフロソケット (低圧損・大流量タイプ)

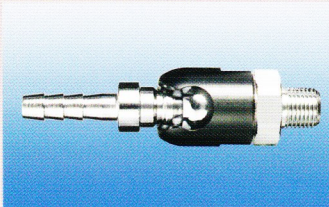


オネジソケット

品名	ネジサイズ(T)	A	F	H	重量(g)
DF02M (AL)	R1/4	62	7.5	19	80
DF03M (AL)	R3/8	63	8	19	88
DF04M (AL)	R1/2	64	13	21	95

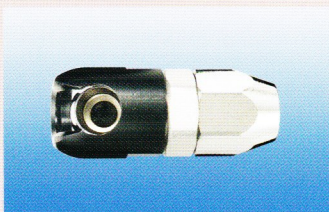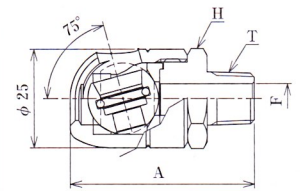


ナットソケット

品名	ホースサイズ	A	F	H1	H2	重量(g)
DF65(AL)	6.5×10.0	54	5.7	19	16	45
DF80(AL)	8.0×12.0	58	6.5	19	19	49
DF85(AL)	8.5×12.5	58	6.5	19	19	49

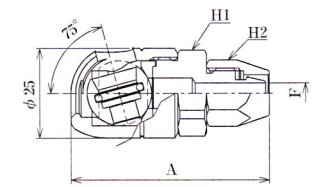


ロックキャップソケット

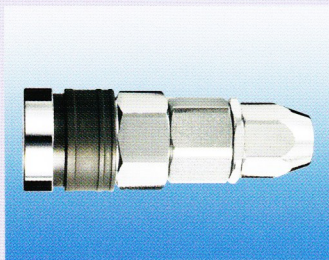


ロータリ機能付ナットソケット

品名	ホースサイズ	A	D	F	H1	H2	重量(g)
LC50-SOR	5.0×8.0	68	25	4	19	14	122
LC65-SOR	6.5×10.0	70	25	5.7	19	16	128
LC70-SOR	7.0×10.5	70	25	5.7	19	16	128
LC80-SOR	8.0×12.0	72	25	6.5	19	19	140
LC85-SOR	8.5×12.5	72	25	6.5	19	19	140
LC110-SOR	11.0×16.0	81.5	25	9.5	21	23	182

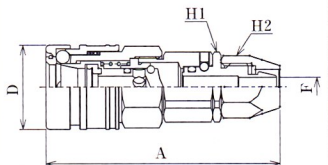


軽量アルミソケット

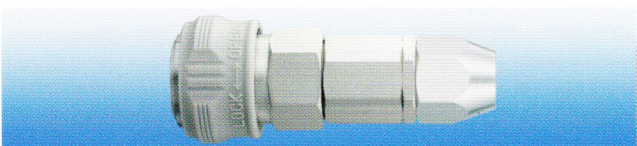

約40%軽量(当社鉄製比)



ホースガイド

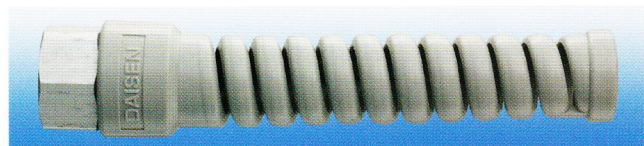

材質：ナット部＝鉄またはアルミ、ガイド部＝樹脂