
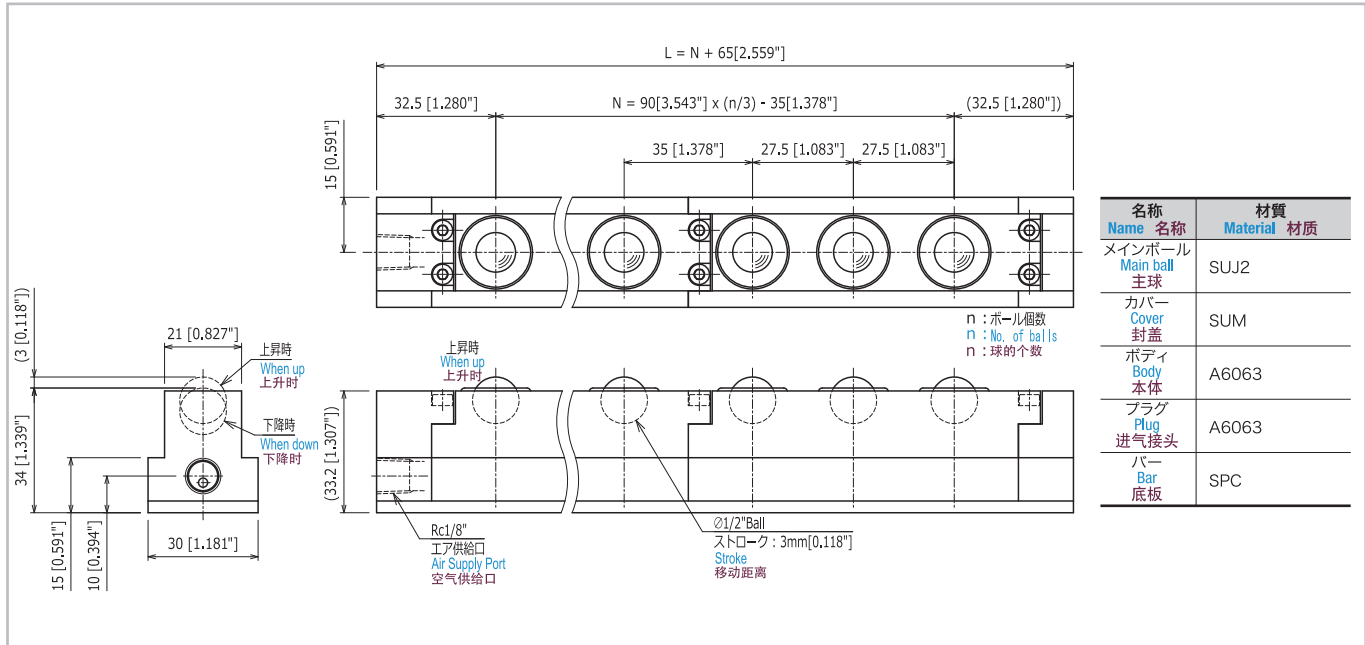


ISR-22T型

ISR Type

上向き用
UPWARD 向上専用

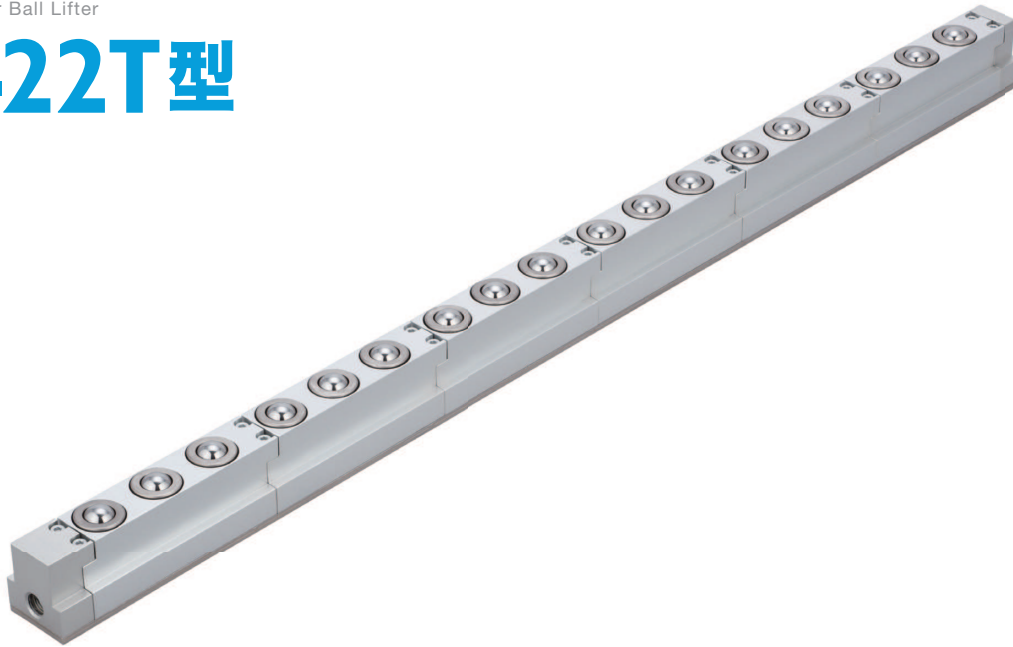

●防錆仕様も承りますので、御相談ください。 Please ask for dust proof. 也有防锈规格，详情请咨询。

型式 Model 型号	ボールリフト全長 Overall length of Ball Lifter 提升器全長 L		ボール個数 No. of balls 球的个数 n	自重 Product Weight			ボールリフト 1 本あたりのリフト能力 Load capacity on each unit 提升器单组的顶出能力											
	(mm)	(inch)		(kg)	(N)	(lbs)	供給エア圧力 MPa(kgf/cm ²) Supplied air pressure 供给空气压力			0.4MPa (4.08kgf/cm ²)			0.5MPa (5.10kgf/cm ²)			0.6MPa (6.12kgf/cm ²)		
							(kgf)	(kN)	(lbf)	(kgf)	(kN)	(lbf)	(kgf)	(kN)	(lbf)			
ISR-22T-120	120	4.72	3	0.3	2.9	0.66	53	0.52	116	66	0.64	145	79	0.77	174			
ISR-22T-210	210	8.27	6	0.6	5.9	1.32	105	1.03	232	132	1.29	290	158	1.55	348			
ISR-22T-300	300	11.81	9	0.9	8.8	1.98	158	1.55	348	197	1.93	435	237	2.32	522			
ISR-22T-390	390	15.35	12	1.2	11.8	2.65	210	2.06	464	263	2.58	580	316	3.09	696			
ISR-22T-480	480	18.9	15	1.5	14.7	3.31	263	2.58	580	329	3.22	725	395	3.87	870			
ISR-22T-570	570	22.44	18	1.8	17.6	3.97	316	3.09	696	395	3.87	870	474	4.64	1044			
ISR-22T-660	660	25.98	21	2.1	20.6	4.63	368	3.61	812	460	4.51	1015	553	5.42	1218			